


ユニホールドタッチコネクタータイプ

UNIFOLD "TOUCH CONNECTOR" TYPE

ユニホールドタッチコネクタータイプ UNIFOLD TOUCH CONNECTOR TYPE

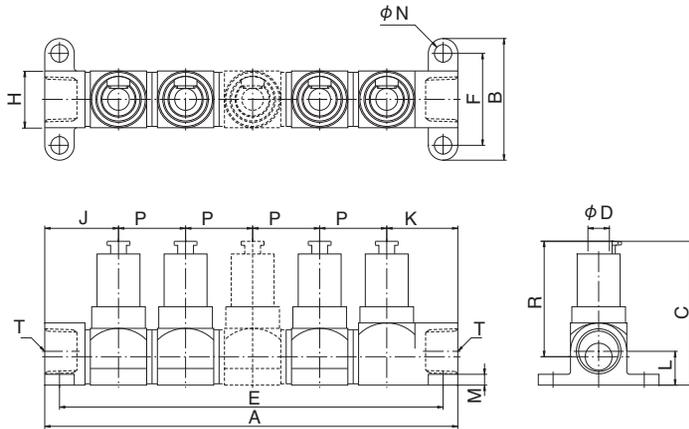

供給ブロック/ Inlet block
UF03-A



ポート取出しブロック/Outlet block	チューブサイズ/ Tube size
UF03-T8	φ8mm
UF03-T10	φ10mm
UF03-T12	φ12mm



ポート取出し供給ブロック Outlet port with Inlet block	チューブサイズ Tube size
UF03-T8B	φ8mm
UF03-T10B	φ10mm
UF03-T12B	φ12mm




回路ストップバルブ/ Stop valve
UF03-SV
(表示リング付)
(with Indication ring)

型式 Model	A	B	C	適用 チューブ外径 Tube O. D. φD	E	F	H	J	K	L	M	φN	P	R	ねじサイズ Thread T
UF03-T8-5P	25×P+29	45.0	53.5	8	25×P+18	34.0	21.0	27.5	26.5	12.5	4.0	6.5	25.0	43.0	Rc3/8
UF03-T10-5P	25×P+29	45.0	58.0	10	25×P+18	34.0	21.0	27.5	26.5	12.5	4.0	6.5	25.0	47.5	Rc3/8
UF03-T12-5P	25×P+29	45.0	64.5	12	25×P+18	34.0	21.0	27.5	26.5	12.5	4.0	6.5	25.0	54.0	Rc3/8

※ A寸法及びE寸法のPはポート取出しブロック数を示します。
P(A and E dimension) is number of outlet block.

ユニホールドタッチコネクタータイプ (2ポートタイプ) UNIFOLD TOUCH CONNECTOR TYPE (2port type)

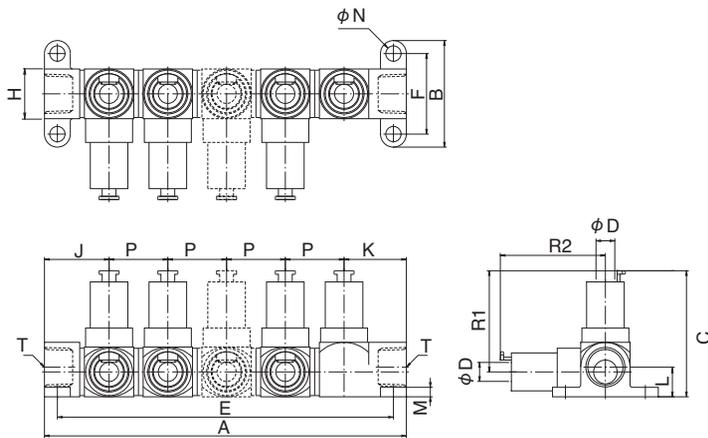

供給ブロック/ Inlet block
UF03-A



ポート取出しブロック/Outlet block	チューブサイズ/ Tube size
UF03-2T8	φ8mm
UF03-2T10	φ10mm
UF03-2T12	φ12mm



ポート取出し供給ブロック Outlet port with Inlet block	チューブサイズ Tube size
UF03-T8B	φ8mm
UF03-T10B	φ10mm
UF03-T12B	φ12mm



回路ストップバルブ/ Stop valve
UF03-SV
(表示リング付)
(with Indication ring)

型式 Model	A	B	C	適用 チューブ 外径 Tube O. D. φD	E	F	H	J	K	L	M	φN	P	R1	R2	ねじサイズ Thread T
UF03-2T8-5P	25×P+29	45.0	53.5	8	25×P+18	34.0	21.0	27.5	26.5	12.5	4.0	6.5	25.0	43.0	45.0	Rc3/8
UF03-2T10-5P	25×P+29	45.0	58.0	10	25×P+18	34.0	21.0	27.5	26.5	12.5	4.0	6.5	25.0	47.5	49.5	Rc3/8
UF03-2T12-5P	25×P+29	45.0	64.5	12	25×P+18	34.0	21.0	27.5	26.5	12.5	4.0	6.5	25.0	54.0	56.0	Rc3/8

※ A寸法及びE寸法のPはポート取出しブロック数を示します。
P(A and E dimension) is number of outlet block.