


▶ JMR JMRW 二連取付け穴間隔寸法（同一シェルサイズ）

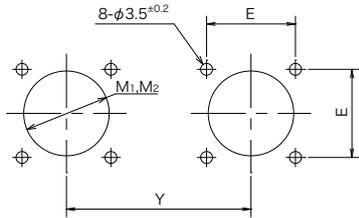

シェルサイズ	取付け 穴位置 E ±0.2	前面取付け 穴径 M1 最小	後面取付け 穴径 M2 最小	二連取付け 穴間隔 Y
13	20	17	19	42
16	23	21	23	46
21	26	25	27	50
25	29	29	31	54

備考：後面取付けの場合のパネル板厚は、3mm まで使用できます。


▶ キャップ

品名：JMPC25

① ②


①キャップ形状	PC：プラグ用 RC：レセプタクル用
②シェルサイズ	13, 16, 21, 25

プラグキャップ

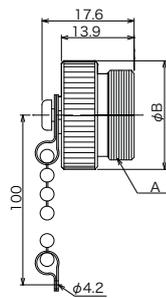

シェルサイズ	A ネジ	B±1
13	M18×1	21
16	M22×1	25
21	M26×1	29
25	M30×1	33

レセプタクルキャップ

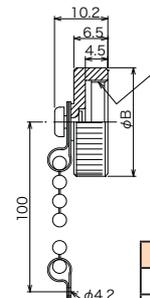

シェルサイズ	A ネジ	B±1
13	M18×1	21
16	M22×1	25
21	M26×1	29
25	M30×1	33

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。