


▶ チェーン付キャップ

10.1. チェーン付キャップ (プラグ用)

D/MS25042- □□ D

《取付方法》

チェーン取付穴をケーブルクランプ締付けねじ、または分割バックシェル締付けねじに挟み込んで取付けます。

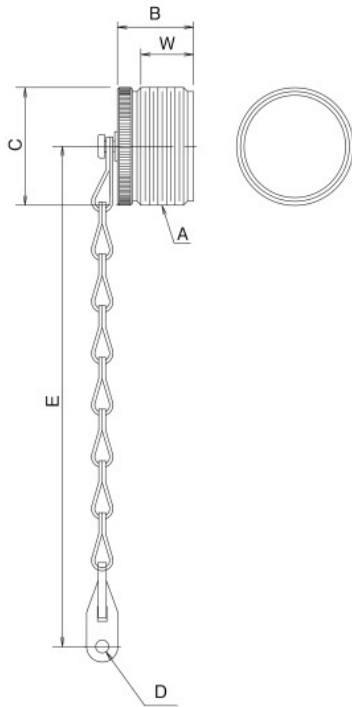


シェルサイズ	品名	適合ネジ	全長	外径	取付穴	チェーン長さ	有効ネジ長さ
		A	B	φ C	φ D	E	W
10SL	D/MS25042-10D	5/8-24UNEF	15.9	17.4	3.9	101	8.4
12S	D/MS25042-12D	3/4-20UNEF	20.7	20.6	3.9	114	12.4
14S	D/MS25042-14D	7/8-20UNEF	20.7	23.8	3.9	114	12.4
16S、16	D/MS25042-16D	1-20UNEF	20.7	27.0	3.9	114	12.4
18	D/MS25042-18D	1 1/8-18UNEF	20.7	30.1	3.9	114	12.4
20	D/MS25042-20D	1 1/4-18UNEF	20.7	33.6	4.7	127	12.4
22	D/MS25042-22D	1 3/8-18UNEF	20.7	36.5	4.7	127	12.4
24	D/MS25042-24D	1 1/2-18UNEF	20.7	39.7	4.7	140	12.4
28	D/MS25042-28D	1 3/4-18UNS	20.7	46.0	4.7	197	12.4
32	D/MS25042-32D	2-18UNS	20.7	52.4	5.5	197	12.4
36	D/MS25042-36D	2 1/4-16UN	20.7	58.7	5.5	197	12.4

10.2. チェーン付キャップ (レセプタクル用)

D/MS25043- □□ D(R1)

《取付方法》

チェーン取付穴をレセプタクルの取付けねじに挟み込んで取付けます。

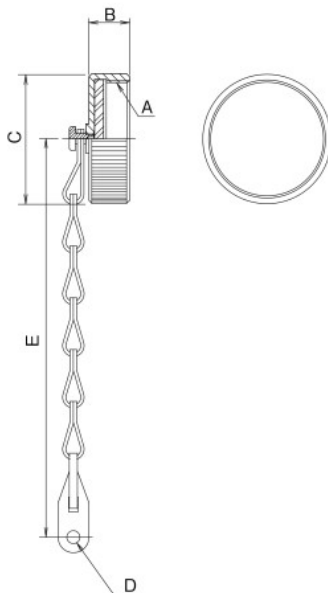

シェルサイズ	品名	適合ネジ	全長	外径	取付穴	チェーン長さ
		A	B	φ C	φ D	E
10SL	D/MS25043-10D(R1)	5/8-24UNEF	11.1	20.0	3.5	101
12S	D/MS25043-12D(R1)	3/4-20UNEF	11.1	23.2	3.5	114
14S	D/MS25043-14D(R1)	7/8-20UNEF	11.1	26.3	3.5	114
16S、16	D/MS25043-16D(R1)	1-20UNEF	11.1	30.3	3.5	114
18	D/MS25043-18D(R1)	1 1/8-18UNEF	11.1	32.7	3.5	114
20	D/MS25043-20D(R1)	1 1/4-18UNEF	11.1	35.9	3.5	127
22	D/MS25043-22D(R1)	1 3/8-18UNEF	11.1	39.0	3.5	127
24	D/MS25043-24D(R1)	1 1/2-18UNEF	11.1	42.2	4.3	140
28	D/MS25043-28D(R1)	1 3/4-18UNS	12.7	48.6	4.3	197
32	D/MS25043-32D(R1)	2-18UNS	12.7	54.9	4.7	197
36	D/MS25043-36D(R1)	2 1/4-16UN	12.7	61.3	4.7	197

チェーン付キャップはコネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電氣的接続に支障を生じるのを防止いたします。レセプタクル用キャップ (D/MS25043) には、防滴用ガスケットが付いています。

(注) ケーブルレセプタクル：D/MS3101A(中継用) に取付けて使用する場合、シェルサイズ22以下では、チェーン取付穴をケーブルクランプに取付けることは出来ません。

※ガスケット表面に白い粉が表れることがありますが、性能に影響はありません。

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。