


▶ レセプタクル

1. ケーブルレセプタクル

CE01-1A22-14PCW-D 0(R1)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①コネクタ形状	1A: ケーブルレセプタクル 2A: ボックスレセプタクル
②シェルサイズ	18, 20, 22, 24, 28
③インサート配列	コンタクト配列一覧表参照 (P.10)
④コンタクト形状	P: ピンコンタクト S: ソケットコンタクト
⑤コンタクトタイプ	C: 圧着コンタクト
⑥キー位置変更	表示無: 標準キー 表示有: キー位置変更記号一覧表参照 (P.10)
⑦外殻色相	D: 三価クロメート処理 (黒色)
⑧コンタクト添付	O: 無し (別売)
⑨フランジ用ガasket有無	表示なし: 添付無し S: 添付有り

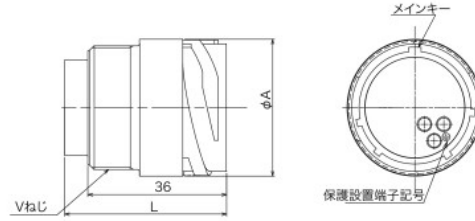

注) フランジ用ガasketは、2A:ボックスレセプタクルに適用し、フランジの後面に取付けます。(板厚 1.6mm)


シェルサイズ	芯数	品名	A	Vネジ	コンタクトサイズ	L以下	
						ピンインサート	ソケットインサート
18	5	CE01-1A18-11 □ C □ -D0(R1)	28.87	1-20UNEF-2A	# 12	46	43.0
	10	CE01-1A18-1 □ C □ -D0(R1)			# 16	43	38.0
	19	CE01-1A18-19A □ C □ -D0(R1)			# 20	40	36.5
20	7	CE01-1A20-15 □ C □ -D0(R1)	33.95	1 1/8-18UNEF-2A	# 12	46	43.0
	17	CE01-1A20-29 □ C □ -D0(R1)			# 16	43	38.0
	30	CE01-1A20-30A □ C □ -D0(R1)			# 20	40	36.5
22	4	CE01-1A22-22 □ C □ -D0(R1)	35.22	1 1/4-18UNEF-2A	# 8	48	48.0
	8	CE01-1A22-23 □ C □ -D0(R1)			# 12	46	43.0
	19	CE01-1A22-14 □ C □ -D0(R1)			# 16	43	38.0
24	7	CE01-1A24-10 □ C □ -D0(R1)	38.39	1 3/8-18UNEF-2A	# 8	48	48.0
	24	CE01-1A24-28 □ C □ -D0(R1)			# 16	43	38.0
	52	CE01-1A24-52A □ C □ -D0(R1)			# 20	40	36.5
28	37	CE01-1A28-21 □ C □ -D0(R1)	44.74	1 5/8-18UNEF-2A	# 16	43	38.0
	73	CE01-1A28-73A □ C □ -D0(R1)			# 20	40	36.5

※シェルサイズ: 嵌合部ネジの呼び径のインチ寸法に 16 を乗じた数で表します。
例: ネジ寸法 1 1/8-18UNEF-2A (ネジ外径が 1 1/8 インチで 1 インチ 18 山を表す) の場合、1 1/8 × 16 で 18 サイズとなります。
※ UNEF-2A
UNEF: ユニファイネジ
2A: 2 等級のオネジ

2. ボックスレセプタクル

CE01-2A22-14PCW-D 0S(R1)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

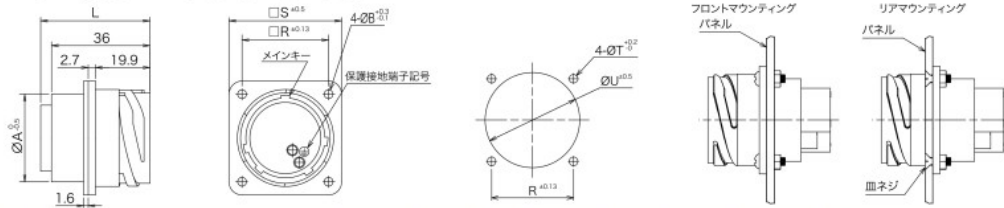

シェルサイズ	芯数	品名	A	B	S	T	U	R	コンタクトサイズ	L以下	
										ピンインサート	ソケットインサート
18	5	CE01-2A18-11 □ C □ -D0 □ (R1)	24.9	3.2	35.0	3.3	30.2	26.97	# 12	46	43.0
	10	CE01-2A18-1 □ C □ -D0 □ (R1)							# 16	43	38.0
	19	CE01-2A18-19A □ C □ -D0 □ (R1)							# 20	40	36.5
20	7	CE01-2A20-15 □ C □ -D0 □ (R1)	29.6	3.2	38.1	3.3	34.9	29.36	# 12	46	43.0
	17	CE01-2A20-29 □ C □ -D0 □ (R1)							# 16	43	38.0
	30	CE01-2A20-30A □ C □ -D0 □ (R1)							# 20	40	36.5
22	4	CE01-2A22-22 □ C □ -D0 □ (R1)	31.8	3.2	41.3	3.3	36.6	31.75	# 8	48	48.0
	8	CE01-2A22-23 □ C □ -D0 □ (R1)							# 12	46	43.0
	19	CE01-2A22-14 □ C □ -D0 □ (R1)							# 16	43	38.0
24	7	CE01-2A24-10 □ C □ -D0 □ (R1)	35.0	4.2	44.3	4.3	39.7	34.92	# 8	48	48.0
	24	CE01-2A24-28 □ C □ -D0 □ (R1)							# 16	43	38.0
	52	CE01-2A24-52A □ C □ -D0 □ (R1)							# 20	40	36.5
28	37	CE01-2A28-21 □ C □ -D0 □ (R1)	41.3	4.2	50.8	4.3	46.1	39.67	# 16	43	38.0
	73	CE01-2A28-73A □ C □ -D0 □ (R1)							# 20	40	36.5

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。