

フックボタン式銅箔シールドチューブ

- クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適です。被物体全長が長い場合、作業効率を良くします。
- アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。電気抵抗値もアルミの約半分 $0.04 \Omega / \text{cm}^2$ を達成しています。
- ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。

COPPER FOIL SHIELDING TUBE OPENED AND SHUT WITH HOOK BUTTON

スペック

材質	ポリエステルクロス入りPVCシート 特殊銅箔シート(0.020mm) フックボタン部:POM
使用温度範囲	-15~85℃

使用例/カスタム例


✓ 専用工具不要

チューブの開閉は素手でも簡単。
専用工具は不要です。

✓ 様々な場所に使用可能

屈曲性が非常に優れており、
アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、
狭くてスペースのとれない箇所にもご使用になれます。

外形図

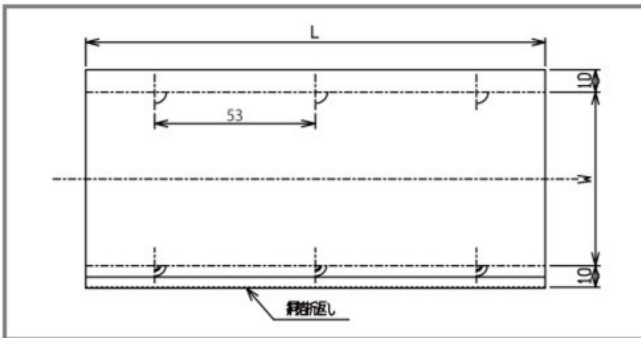

サイズ

型番	内径±3	W幅	包装単位 (m/巻)
FKS-10	10	61+5	25
FKS-15	15	75+5	25
FKS-20	20	92+5	25
FKS-25	25	100+5	25
FKS-30	30	115+5	25
FKS-40	40	145+5	25
FKS-50	50	177+5	25
FKS-70	70	240+5	25
FKS-100	100	333+5	25
FKS-150	150	495+5	25

単位: mm