


MRチューブ

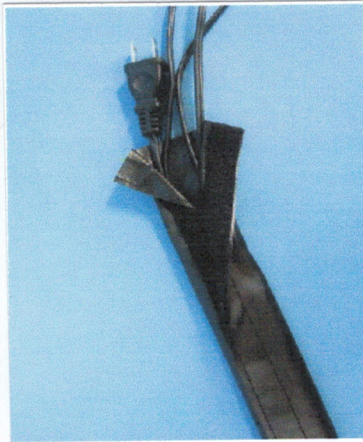

マジックテープタイプの保護チューブです



- 合わせ目がマジックテープ製なので専用工具が不要です。
- 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
- シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靱です。

PROTECTION TUBE OPENED AND SHUT WITH HOOK AND LOOP FASTENER

- The joint part is made of a hook and loop fastener, so there is no need to use any exclusive tools.
- MR tube's seat is thinner than the usual tube. Therefore, it fits into the cable/pipe well, and it becomes easier to bend.
- Polyester crossing is inside of the seat, so it is strong to lacerations.

Specifications

| | |
|------------------------------------|--|
| 材質 Material | シート部(厚み 0.28mm):ポリエステルクロス入りPVCシート マジックテープ Seat Part(Thickness 0.28mm):PVC seat with polyester crossing Velcro |
| 使用温度範囲 Operating Temperature | -5~60°C |
| 標準色 Standard Color | 黒 Black |

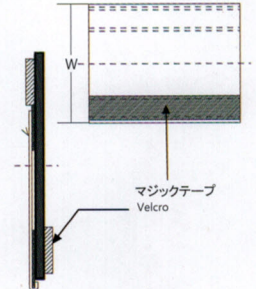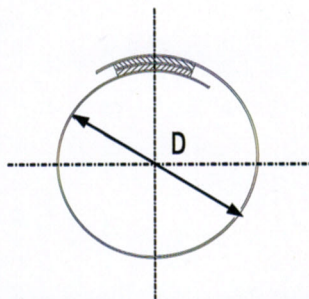

| 型番 Order Ref. Number | 内径 Inside Diameter (mm) | 幅±3 Width±3(mm) W | 重量 Weight (g/m) | 包装単位 (m/巻) Std Length (m/spool) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| MRX-10 | 10 | 57 | 27.3 | 25 or 50 |
| MRX-15 | 15 | 64 | 34.2 | 25 or 50 |
| MRX-20 | 20 | 85 | 40.5 | 25 or 50 |
| MRX-25 | 25 | 98 | 42.7 | 25 or 50 |
| MRX-30 | 30 | 117 | 52.7 | 25 or 50 |
| MRX-40 | 40 | 147 | 66.3 | 25 or 50 |
| MRX-50 | 50 | 184 | 72.9 | 25 or 50 |
| MRX-70 | 70 | 248 | 95.6 | 25 or 50 |
| MRX-100 | 100 | 338 | 113.0 | 25 or 50 |
| MRX-150 | 150 | 493 | 160.0 | 25 or 50 |
| MRX-200 | 200 | 655 | 209.0 | 25 or 50 |

※ポリエステルクロス系を含まないPVCシートの製品型番はMRとなります。

Part. No. of product that is made of PVC seat without polyester crossing is MR.