

HBチューブ



フックタイプの保護チューブです


- ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
- 合わせ目をフックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
- 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので用途によりお使い分け下さい。
- 長い距離に使用する際、途中から分岐することもフック式なので簡単に可能です。
- また、従来品よりフックのピッチが広いので開閉作業が容易です。

PROTECTION TUBE OPENED AND SHUT WITH HOOK

- This is a protection tube and use it as wrap cables.
- The joint part is opened and shut with hook, so it does not occur static electricity easily.
- The color is reversible (gray and black), so use it properly by your use.
- Since this is a hook type, therefore it is easy to diverge when you use for long length.
- Also, this tube's pitch is wider than usual tube, therefore it is easy to open and shut.

Specifications

材質	シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVC ボタン部:POM
使用温度範囲	-15~85℃
標準色	灰/黒リバーシブル Reversible Gray/Black

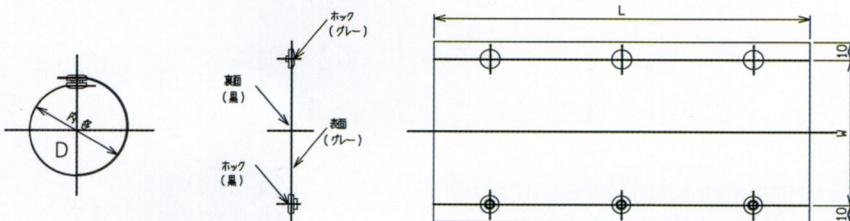

※特注で白色の製作も可能です。
お問い合わせください。

※White making is done by a special order.

型番 Order Ref. Number	内径±3 Inside diameter±3	幅 Width W	長さ(m) Std length(m/spool) L
HB-10	10	61+5	50
HB-15	15	75+5	50
HB-20	20	92+5	50
HB-25	25	100+5	50
HB-30	30	115+5	50
HB-40	40	145+5	50
HB-50	50	177+5	50
HB-70	70	240+5	50
HB-100	100	333+5	50
HB-150	150	495+5	50

チューブ