

酸化アルミ砥石ホイール

バリ取りサビ取り・一般的な研削



EZ541GR

541

※#402マンドレルを使用してください。



型番	入数	外径	価格(税抜価格):円
EZ541GR	2	38.1mm	1,575(1,500)
541	1	22.2mm	609(580)

酸化アルミ砥石ホイールはバリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

酸化アルミ砥石

刃付け・バリ取り・一般的な研削




型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
911	1	11.1mm	609(580)
932	1	9.5mm	609(580)
941	1	15.9mm	609(580)
945	1	4.8mm	609(580)
952	1	9.5mm	609(580)
953	1	6.4mm	609(580)
971	1	15.9mm	609(580)
997	1	3.2mm	609(580)
8153	1	4.8mm	536(510)
8175	1	9.5mm	536(510)
8193	1	15.9mm	536(510)
8215	1	25.4mm	536(510)

酸化アルミ砥石は金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

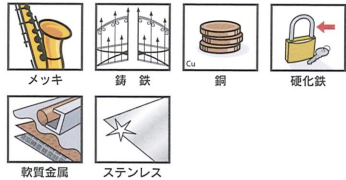

シリコンカーバイド砥石

石・ガラス・非鉄金属の研削



型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
83142	1	7.1mm	536(510)
83322	1	3.2mm	536(510)
83702	1	3.2mm	536(510)
84922	1	4.8mm	536(510)
85422	1	19.8mm	536(510)
85602	1	10.3mm	536(510)
85622	1	12.7mm	536(510)

シリコンカーバイド砥石は石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属用に設計されています。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

