

世界最小のナット外径φ10の超極細設計。  
ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダ。

●極小径のエンドミル加工対応。


世界の  
オリジナル

MAX.  
40,000min<sup>-1</sup>  
対応

[ 高剛性テーパタイプ ]



● 型式説明  
**HSK-A40** - **MEGA** **3** **S** - **75** **T**  
 ● HSKシャンクタイプ  
 ● メガチャック  
 ● テーパータイプ  
 ● L寸法  
 ● マイクロチャック

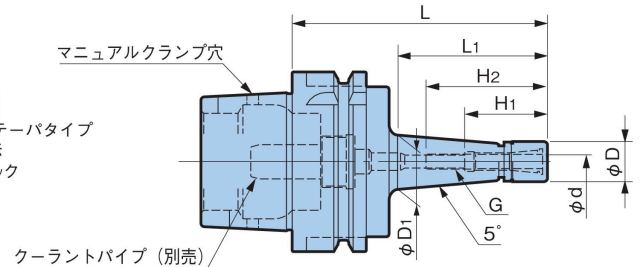

貫通穴があいています。

**A**タイプ (DIN 69893-1) (ISO 12164)

型 式	把握径 φd	φD	φD1	L	L1	H1	H2	G	適合コレット	質量 (kg)	
<b>HSK-A40-MEGA3S- 75T</b>	0.45~3.25	10	16	75	44	22	38	M4 P0.7	NBC 3S-□	0.28	
- 90T			18	90	60					0.31	
<b>-MEGA4S- 60T</b>	0.45~4.05	12	14	60	27	26.5	44	M5 P0.8	NBC 4S-□	0.27	
- 90T			20	90	60		47			0.33	
-105T			23	105	76		0.37				
<b>-MEGA6S- 60T ※</b>	0.45~6.05	14	16	60	29	28.5	(40)	-	NBC 6S-□	0.28	
- 75T			19	75	45		49			M7 P0.75	0.31
- 90T			21.5	90	60		0.34				
-105T			25	105	76		0.39				
<b>HSK-A50-MEGA6S-105T</b>	0.45~6.05	14	22.5	105	66	28.5	49	M7 P0.75	NBC 6S-□	0.6	
<b>HSK-A63-MEGA3S- 75T</b>	0.45~3.25	10	14	75	36	22	38	M4 P0.7	NBC 3S-□	0.8	
-120T			21.5	120	81					0.9	
<b>-MEGA4S- 75T</b>	0.45~4.05	12	15.5	75	36	26.5	47	M5 P0.8	NBC 4S-□	0.9	
- 90T			18	90	51					0.9	
-120T			23.5	120	81					1.0	
<b>-MEGA6S- 60T</b>	0.45~6.05	14	15.5	60	23	28.5	37	M7 P0.75	NBC 6S-□	0.8	
- 75T			17	75	36		48			0.9	
- 90T			20	90	51		49			0.9	
-105T			22.5	105	66					0.9	
-120T			25	120	81					1.0	
-135T			27.5	135	96					1.0	
<b>-MEGA8S- 90T</b>	2.95~8.05	18	23.5	90	51	31	50.5	M9 P0.75	NBC 8S-□	0.9	
-120T			28.5	120	81					1.1	

1. ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。

2. 質量はナットを含み、コレットは含みません。

3. ご使用時の回転数は機械剛性と刃具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。  
ご使用時には低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用ください。

4. ※印の型式は内径ネジがありません。H<sub>2</sub>の( )寸法は最大刃具挿入量です。

5. クーラントパイプは付属していません。 B67