

ナットとボディが完全密着。
スピンドルと一体化に迫る高速・高剛性チャック。



[ジェットスルータイプ]

世界のオリジナル

センタスルー

MAX. 28,000min⁻¹ 対応

端面からの給油用

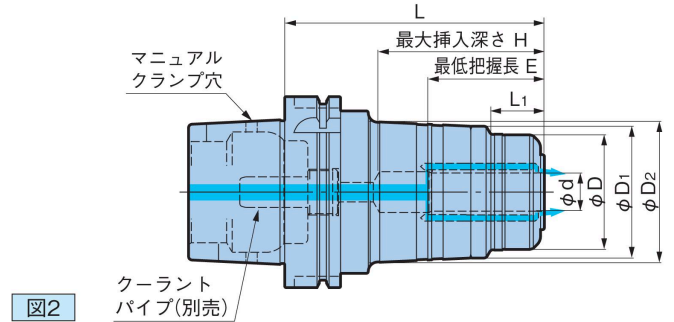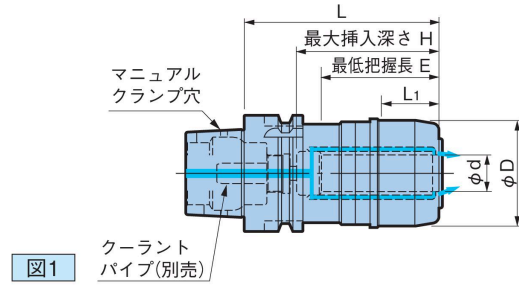

● 型式説明

HSK-A40 - MEGA 16 DS - 80

- ダブルチャック
ジェットスルー
- 把握径
- メガチャック
- HSKシャックタイプ

Aタイプ (DIN 69893-1) (ISO 12164)

型 式	図	把握径 φd	φD	φD ₁	φD ₂	L	L ₁	最大刃具挿入量 H	最低把握長 E	適合 メガレンチ	質量 (kg)
HSK-A 40-MEGA16DS- 80	1	16	46	—	—	82.5	28	64	52	MGR46L	0.75
HSK-A 50-MEGA16DS- 85	1	16	46	—	—	87.5	28	64	52	MGR46L	1.0
-MEGA20DS- 85		20	50	—	—	88.5	33	65	53	MGR50L	1.1
HSK-A 63-MEGA16DS- 80A	2	16	42	53	—	82	27	57	52	MGR42L	1.3
-MEGA20DS- 90A		20	50	55	—	92	36	67	58	MGR50L	1.6
-120A		20	50	55	—	122		87		2.1	
-MEGA25DS-100A	1	25	62	—	—	102	41	77	59	MGR62L	2.0
-MEGA32DS-105A		32	70	—	—	107.5	35	82	66	MGR70L	2.2
HSK-A100-MEGA16DS-105	2	16	46	55	63	107.5	26	73	52	MGR46L	3.5
-135 ○						137.5					4.1
MEGA20DS-105		20	60	69	74	107.5	28	75	58	MGR60L	4.1
-135						137.5					5.0
-165 △						167.5					5.9
-MEGA25DS-105		25	70	77	85	107.5	34	75	67	MGR70L	4.5
-135						137.5					5.6
-165 △						167.5					6.8
-MEGA32DS-115						117.5					85
-135		32	80	86	—	137.5	42	105	73	MGR80L	5.8
-165	167.5					7.1					
-MEGA42DS-115	117.5					107					80

1. レンチは付属しておりません。別途ご注文ください。
2. 貫通穴が空いていますのでセンタスルーにてご使用できます。
3. ジェットスルータイプでは端面からの給油のため、油穴付刃具はご使用いただけません。
4. △の型式は別売の軸方向アジャストスクリュがご使用いただけます。
○の型式は六角穴止めネジ (M8) をご利用ください。
ただし、センタスルーにてご使用の場合はご相談ください。
5. H寸法は、最大刃具挿入量です。
6. ご使用時の回転数は機械剛性と刃具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。
ご使用の際には低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用ください。
7. クーラントパイプは付属していません。☞ B67

アクセサリ

<p>ストレートコレット</p>  <p>☞ D17</p>	<p>メガレンチ</p>  <p>☞ D20</p>	<p>軸方向アジャストスクリュ</p>  <p>☞ D19</p>
---	---	--