

イモノベースタイプ

●定盤上での精密測定に最適な「イモノベースタイプ」




強力
タイプ

型式 ASP-B

安定性を追求したベース形状と精密研磨加工を施した底面により精密な測定が行えます。また、底面に対し側面が直角に研磨されていますので、スライドさせながらの測定も行えます。

●ASP-B

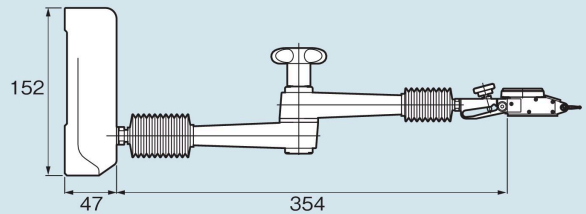

イモノベースとアームの接続部のネジサイズは M10×P1.5 です。

👉ゲージサポート詳細については下記参照

 
ゲージサポート 詳細 (テストインジケータ、ダイヤルゲージは付属していません。)

スタンダード・ミニタイプ

微調整ノブ [P=0.25]

(AS-RED)


M8×P1.25




予備用にお求めいただけます
ゲージサポートセット

セット型式 **DGH-3**

セット内容: ゲージサポート・微調整ノブ
φ8ダイヤルゲージ用アダプタ

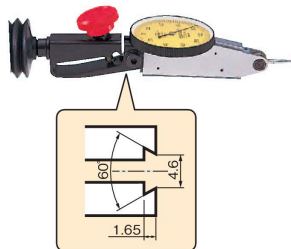

テストインジケータ取付溝

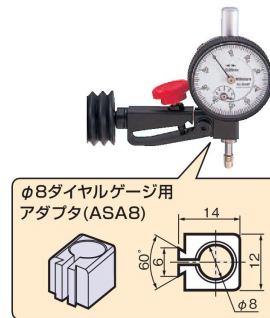


φ8ダイヤルゲージ用
アダプタ (ASA8)



ダイヤルゲージ取付穴

別売品

 ●φ6用
クランプピース
φ6のダイヤルゲージ
をご使用の場合にお求
めください。




型式 **ASA8-6**

ミニミニタイプ

微調整ノブ [P=0.25]

(AS-RED)

 
M8×P1.25



予備用にお求めいただけます
ゲージサポートセット

セット型式 **DGH-MM**

セット内容: ゲージサポート・微調整ノブ

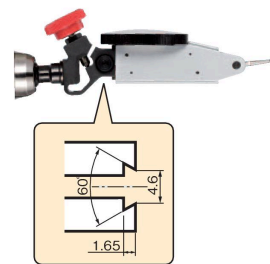

テストインジケータ取付溝

別売品	
<p>●φ8ダイヤルゲージ用アダプタ</p> <p>型式 ASA8</p>	<p>●φ6用クランプピース</p> <p>φ6のダイヤルゲージをご使用の場合にお求めください。</p> <p>型式 ASA8-6</p>