
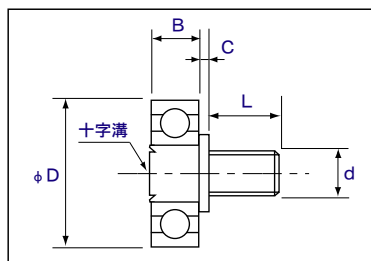


# ボルト付きベアリング

精密ベアリングにボルトをかしたタイプですので、ボルトとベアリングに緩みがありません。

## ■スチール製 十字溝

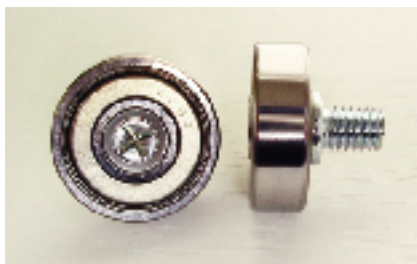


ベアリング：SUJ2  
ボルト：SWCH 三価クロメートメッキ

寸法単位:mm

型番	D( $\phi$ )	d	B	C	L	ベアリング
15ST-B 1.5	15	M6	5	1.5	8	696ZZ
15ST-B 2	15	M6	5	2	8	696ZZ
22ST-B 1.5	22	M6	7	1.5	8	608ZZ
22ST-B 2	22	M6	7	2	8	608ZZ

## ■スチール製 六角穴

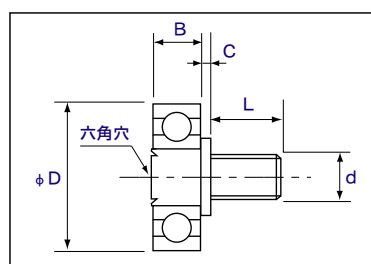


ベアリング：SUJ2  
ボルト：SWCH 三価クロメートメッキ

寸法単位:mm

型番	D( $\phi$ )	d	B	C	L	六角穴 対辺	ベアリング
10ST-6B 1.5	10	M4	4	1.5	5	1.5	L-1040ZZ
13ST-6B 1.5	13	M4	4	1.5	5	1.5	695ZZ
15ST-6B 1.5	15	M6	5	1.5	8	2.5	696ZZ
15ST-6B 2	15	M6	5	2	8	2.5	696ZZ
22ST-6B 1.5	22	M6	7	1.5	8	5	608ZZ
22ST-6B 2	22	M6	7	2	8	5	608ZZ
30ST-6B 3.5	30	M8	9	3.5	12	6	6200ZZ

## ■ステンレス製 六角穴

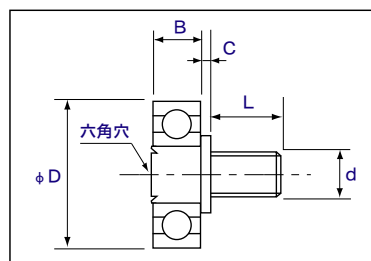

ベアリング：SUS440C  
ボルト：SUS304

寸法単位:mm

型番	D( $\phi$ )	d	B	C	L	六角穴 対辺	ベアリング
10SUS-6B 1.5	10	M4	4	1.5	5	1.5	L-1040ZZ
13SUS-6B 1.5	13	M4	4	1.5	5	1.5	695ZZ
15SUS-6B 1.5	15	M6	5	1.5	8	2.5	696ZZ
15SUS-6B 2	15	M6	5	2	8	2.5	696ZZ
22SUS-6B 1.5	22	M6	7	1.5	8	5	608ZZ
22SUS-6B 2	22	M6	7	2	8	5	608ZZ
30SUS-6B 3.5	30	M8	9	3.5	12	6	6200ZZ