

LED ワイドライトルーペ単品

No.	内容	本体価格	JAN
1512-2	55x90mm 3x	¥14,000	4048347-830177
1511-2	60mm Φ 3x	¥10,000	4048347-280132
1511-3	50x75mm 3.5x	¥11,000	4048347-280149
1511-4	50x75mm 4x	¥15,200	4048347-280170
1511-41	60mm Φ 4x	¥9,900	4048347-280194

●共通 レンズ材質：PXM光学樹脂 付属品：単三電池2本
※1511-4は回折+非球面レンズ


●輝度調整キャップ イエロー・オレンジ・プライト 専用ケース付 本体重さは電池含む

No.	内容	本体価格	JAN
1511-5	58mm Φ 5x	¥10,100	4048347-280217
1511-6	58mm Φ 6x	¥10,800	4048347-418795
1511-7	35mm Φ 7x	¥8,300	4048347-280231
1511-10	35mm Φ 10x	¥8,800	4048347-280255
1511-12	35mm Φ 12.5x	¥9,900	4048347-280279

モベース (スタンド) 単品

No.	対応倍率	本体価格	JAN
1511-001	3, 3.5, 4	¥2,000	4048347-589105
1511-002	5, 6	¥2,000	4048347-589099
1511-003	7	¥2,000	4048347-589082
1511-004	10, 12.5	¥2,000	4048347-589075

セット品

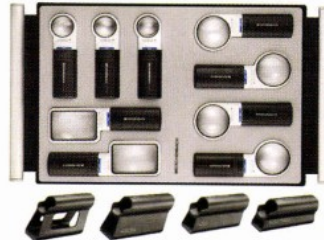

1837-6M 本体価格 ¥98,000

JAN: 4560264-114562

LED ワイドライトルーペ 1512-2 を
除く 9種類各1個 + モベース 4種

トレイサイズ 308mm × 445mm

ストラップご利用のおすすめ

リビングで、寝室で、キッチンで。ストラップで首からルーペをかけておけば、色々なシーンで見たいときにさっと見られます。検品などの作業中やお子様の紛失防止にも大変便利です。


クリスタルルーペ、ダイアールルーペ、精密繰り出しルーペにもご利用頂けます。



明るさが持続し、ローコスト


エッセンバツハのLEDは他社製品に比べて明るく、また長時間にわたり持続する結果となりました。

SMD LEDを採用したLEDワイドライトルーペは約4,600lxの明るさを保ち、この数値は群を抜いています。眩しさを抑えるフィルターを装着しても、ほぼ同じ明るさをキープ。時間が経っても明るさが長持ちし、より見やすいルーペということが立証されました。

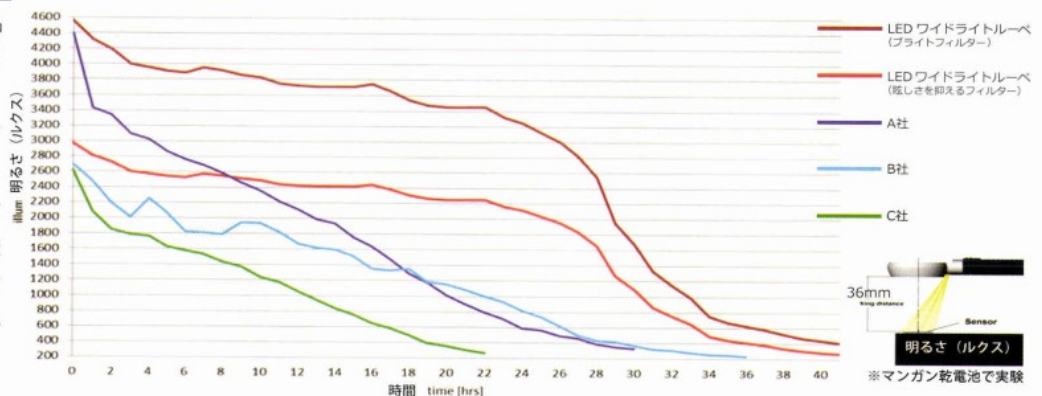

ひとくちコラム

ルーペにおけるライトの有用性

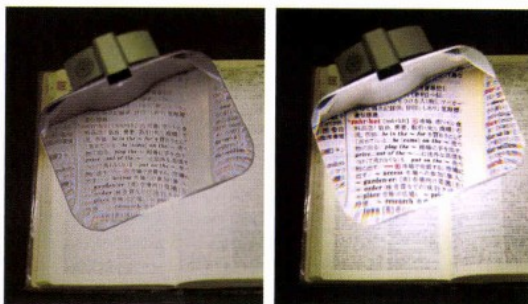

ルーペを効果的に利用するには適切な照明の下で使うことが重要です。ルーペを使うシーンは明るい屋外ばかりとは限りません。旅行先のホテルの部屋、車の中など十分な明るさが保てない場所でのご使用の際、ライトの使用は不可欠です。

年齢が高くなるにつれて視覚に対する明るさの重要性は増してきます。ある調査では60歳代では20歳代の3倍以上の明るさが必要といわれています。

ルーペを通して文字等を見る場合、ライトによってコントラストが上

り、細かい文字が見やすくなります。同じ倍率のレンズでも読書速度が5倍～10倍違うと云われており、結果的に数倍の倍率差に換算できるという報告もあります。

見やすい=長時間のご使用でも眼が疲れにくいということ。

エッセンバツハのルーペはライト付のものも多数ご用意しております。普段のご使用で「ちょっと見にくいな」と感じるお客様にはライト付ルーペや、ルーペと併用できるライトのご使用をおすすめ致します。