

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トピ) Set Range (0.01mm Step)				セット本数 No. of Pins	EC価格(円) EC Price	ECS価格(円) ECS Price
EC -0A -0B	0.20 0.50	0.21... 0.51...	0.49 0.99	0.50 1.00	31	113,000	146,000
EC -1A -1B	1.00 1.50	1.01... 1.51...	1.49 1.99	1.50 2.00		108,000	142,000
EC -2A -2B	2.00 2.50	2.01... 2.51...	2.49 2.99	2.50 3.00	51	110,000	144,000
EC -3A -3B	3.00 3.50	3.01... 3.51...	3.49 3.99	3.50 4.00		121,000	154,000
EC -4A -4B	4.00 4.50	4.01... 4.51...	4.49 4.99	4.50 5.00	51	125,000	160,000
EC -5A -5B	5.00 5.50	5.01... 5.51...	5.49 5.99	5.50 6.00		136,000	169,000
EC -6A -6B	6.00 6.50	6.01... 6.51...	6.49 6.99	6.50 7.00	51	155,000	190,000
EC -7A -7B	7.00 7.50	7.01... 7.51...	7.49 7.99	7.50 8.00		171,000	205,000
EC -8A -8B	8.00 8.50	8.01... 8.51...	8.49 8.99	8.50 9.00	51	179,000	212,000
EC -9A -9B	9.00 9.50	9.01... 9.51...	9.49 9.99	9.50 10.00		197,000	230,000
						214,000	248,000

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トピ) Set Range (0.01mm Step)				セット本数 No. of Pins	EC価格(円) EC Price	ECS価格(円) ECS Price
EC -10A -10B	10.00 10.50	10.01... 10.51...	10.49 10.99	10.50 11.00	51	450,000	602,000
EC -11A -11B	11.00 11.50	11.01... 11.51...	11.49 11.99	11.50 12.00		456,000	608,000
EC -12A -12B	12.00 12.50	12.01... 12.51...	12.49 12.99	12.50 13.00	51	462,000	614,000
EC -13A -13B	13.00 13.50	13.01... 13.51...	13.49 13.99	13.50 14.00		486,000	638,000
EC -14A -14B	14.00 14.50	14.01... 14.51...	14.49 14.99	14.50 15.00	51	510,000	662,000
EC -15A -15B	15.00 15.50	15.01... 15.51...	15.49 15.99	15.50 16.00		540,000	692,000
EC -16A -16B	16.00 16.50	16.01... 16.51...	16.49 16.99	16.50 17.00	51	570,000	722,000
EC -17A -17B	17.00 17.50	17.01... 17.51...	17.49 17.99	17.50 18.00		608,000	760,000
EC -18A -18B	18.00 18.50	18.01... 18.51...	18.49 18.99	18.50 19.00	51	638,000	790,000
EC -19A -19B	19.00 19.50	19.01... 19.51...	19.49 19.99	19.50 20.00		656,000	808,000

※バラの販売もいたします。また特殊寸法も製作いたします。

※等級の設定はありません。

※Pin gauges are sold individually. Special sizes are also to be acceptable at request.

※No class settings.

セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mm トピ) Set Range (0.01mm Step)				セット本数 No. of Pins	EG価格(円) EG Price	EGS価格(円) EGS Price
EG -0A -0B	0.20 0.50	0.21... 0.51...	0.49 0.99	0.50 1.00	31	190,000	224,000
EG -1A -1B	1.00 1.50	1.01... 1.51...	1.49 1.99	1.50 2.00		155,000	189,000
EG -2A -2B	2.00 2.50	2.01... 2.51...	2.49 2.99	2.50 3.00	51	130,000	165,000
EG -3A -3B	3.00 3.50	3.01... 3.51...	3.49 3.99	3.50 4.00		155,000	190,000
EG -4A -4B	4.00 4.50	4.01... 4.51...	4.49 4.99	4.50 5.00	51	180,000	215,000
EG -5A -5B	5.00 5.50	5.01... 5.51...	5.49 5.99	5.50 6.00		220,000	255,000
EG -6A -6B	6.00 6.50	6.01... 6.51...	6.49 6.99	6.50 7.00	51	275,000	310,000
EG -7A -7B	7.00 7.50	7.01... 7.51...	7.49 7.99	7.50 8.00		335,000	370,000
EG -8A -8B	8.00 8.50	8.01... 8.51...	8.49 8.99	8.50 9.00	51		
EG -9A -9B	9.00 9.50	9.01... 9.51...	9.49 9.99	9.50 10.00			


※バラの販売もいたします。また特殊寸法も製作いたします。

※等級の設定はありません。

※Pin gauges are sold individually. Special sizes are also available.

※No class settings.

光ファイバーコネクタ測定用 For optical fiber connector measurements use

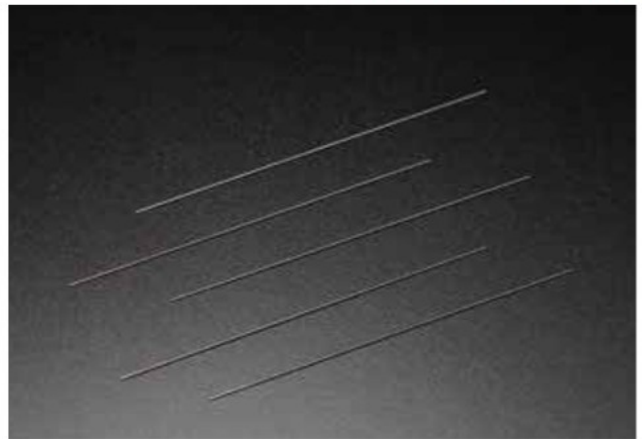

呼び寸法 Size	長さ mm Length	材質 Material	許容差 Tolerance	表面粗さ Roughness
125 ~ 129µm	30	超微粒子超硬合金 Micro grain Tungsten Carbide	特級 Special ±0.2µm 精級 Fine ±0.3µm	特級 Special 0.005µmRa 精級 Fine 0.015µmRa

●セラミックス・超硬合金・合金工具鋼の特性

Comparison table of materials

材質 Material	セラミックス (ジルコニア) Ceramics (Zirconia)	超硬合金 Tungsten Carbide	合金工具鋼 Alloy steel
硬さ (HRA) Hardness (HRA)	89	90.6	84
線膨張係数 (X10 ⁻⁶)/K	11.0	5.5	11.5

●鋼とセラミックス・超硬合金の比較

Comparison of steel, ceramics and tungsten carbide

・耐摩耗性
(ライフ)は…?

Wear resistance (life)



・錆に関しては…?

Maintenance and rust



※セラミックス素材は錆びません。※Ceramic materials never get rust.

・温度による
影響は…?

Effect of temperature



・価格は…?

Price

