



ネットワーク

無線 LAN

有線 LAN / スイッチングハブ

LANケーブル

NAS

ハードディスク / DVD

液晶ディスプレイ

カスタムPC

USBメモリ

SDメモリーカード

メモリージョーブル

メモリーリーダライタ

マウス

キーボード / デンキーボード

ゲームパッド

WEBカメラ / レーザーポインター

ヘッドセット / スピーカ

USBハブ

USB/IEEE 1394ケーブル

ディスプレイ / プリンターケーブル

その他 PC用ケーブル

切替器 / ディスプレイ分配器

PCタップ / ACアダプタ

ADSL / ケーブルモデム

セキュリティ / 耐震用品

OAフィルター

キーボードカバー

冷却用品

クリーナー

マウスパッド

キャリングバッグ / インナーバッグ

デジカメ / 電子辞書用品

メディアケース

ラベル / 用紙

インク / トナーカートリッジ

デスクラック / チェア

スマートフォン用 アクセサリ

タブレットPC用 アクセサリ

iPod用 アクセサリ

Bluetoothイヤホン / ヘッドセット

FMトランスミッタ

ヘッドホン

その他アクセサリ

AVケーブル

ライフスタイル

カテゴリ 6 / カテゴリ 5E 対応

ソフトタイプ

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T	1000BASE TX
CAT6準拠	8 芯	ツメ折れ防止カバー	スリムコネクタ
		EU RoHS 指令準拠	

パッケージ形態: ピニルヘッダ

- ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる“やわらかLANケーブル” ■周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリ6」に準拠
- ツメが折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用 ■ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止

配列図	ブルー	ブラック	ライトグレー	ホワイト	グリーン	オレンジ							
ケーブル長	本体 (税込)	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード
0.15m	¥560 (¥604)	LD-GPY/BU015	4953103512740										
0.3m	¥580 (¥626)	LD-GPY/BU03	4953103512757										
1.0m	¥1,000 (¥1,080)	LD-GPY/BU1	4953103202986	LD-GPY/BK1	4953103203266	LD-GPY/LG1	4953103203051	LD-GPY/WH1	4953103203129	LD-GPY/G1	4953103203198	LD-GPY/DR1	4953103203334
2.0m	¥1,200 (¥1,296)	LD-GPY/BU2	4953103202993	LD-GPY/BK2	4953103203273	LD-GPY/LG2	4953103203068	LD-GPY/WH2	4953103203204	LD-GPY/G2	4953103203204	LD-GPY/DR2	4953103203341
3.0m	¥1,400 (¥1,512)	LD-GPY/BU3	4953103203006	LD-GPY/BK3	4953103203280	LD-GPY/LG3	4953103203075	LD-GPY/WH3	4953103203143	LD-GPY/G3	4953103203211	LD-GPY/DR3	4953103203358
5.0m	¥1,800 (¥1,944)	LD-GPY/BU5	4953103203013	LD-GPY/BK5	4953103203297	LD-GPY/LG5	4953103203082	LD-GPY/WH5	4953103203150	LD-GPY/G5	4953103203228	LD-GPY/DR5	4953103203365
7.0m	¥2,000 (¥2,160)	LD-GPY/BU7	4953103203020	LD-GPY/BK7	4953103203303	LD-GPY/LG7	4953103203099	LD-GPY/WH7	4953103203167				
10.0m	¥2,800 (¥3,024)	LD-GPY/BU10	4953103203037	LD-GPY/BK10	4953103203310	LD-GPY/LG10	4953103203105	LD-GPY/WH10	4953103203174				
15.0m	¥3,800 (¥4,104)	LD-GPY/BU15	4953103203044	LD-GPY/BK15	4953103203327	LD-GPY/LG15	4953103203112	LD-GPY/WH15	4953103203181				

フラットタイプ

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T	1000BASE TX
CAT6準拠	ヨリ線	8 芯	スリムコネクタ

配列図	ブルー	ブラック	シルバー				
ケーブル長	本体 (税込)	品 番	JANコード	品 番	JANコード	品 番	JANコード
1.0m	¥1,200 (¥1,296)	LD-GF/BU1	4953103030312	LD-GF/BK1	4953103030381	LD-GF/SV1	4953103030459
2.0m	¥1,400 (¥1,512)	LD-GF/BU2	4953103030329	LD-GF/BK2	4953103030398	LD-GF/SV2	4953103030466
3.0m	¥1,600 (¥1,728)	LD-GF/BU3	4953103030336	LD-GF/BK3	4953103030404	LD-GF/SV3	4953103030473
5.0m	¥2,000 (¥2,160)	LD-GF/BU5	4953103030343	LD-GF/BK5	4953103030411	LD-GF/SV5	4953103030480
7.0m	¥2,500 (¥2,700)	LD-GF/BU7	4953103030350	LD-GF/BK7	4953103030428	LD-GF/SV7	4953103030497
10.0m	¥3,000 (¥3,240)	LD-GF/BU10	4953103030367	LD-GF/BK10	4953103030435	LD-GF/SV10	4953103030503
15.0m	¥4,000 (¥4,320)	LD-GF/BU15	4953103030374	LD-GF/BK15	4953103030442	LD-GF/SV15	4953103030510
20.0m	¥5,500 (¥5,940)	LD-GF/BU20	4953103030382	LD-GF/BK20	4953103030454	LD-GF/SV20	4953103030547

パッケージ形態: ピニルヘッダ

■カテゴリ6に準拠したスーパーフラットタイプのLANケーブルです。厚さ1.4mm、幅6mmの薄さに加え、ヨリ線を使用しているのでケーブルが柔らかく取り回しも容易です。

フラットタイプ

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T	1000BASE TX
CAT6準拠	8 芯	スリムコネクタ	

配列図	ブルー		
ケーブル長	本体 (税込)	品 番	JANコード
0.5m	¥1,200 (¥1,296)	LD-GU/BU05	4953103046207
1.0m	¥1,300 (¥1,404)	LD-GU/BU1	4953103046214
2.0m	¥1,550 (¥1,674)	LD-GU/BU2	4953103046221
3.0m	¥1,800 (¥1,944)	LD-GU/BU3	4953103046238
5.0m	¥2,300 (¥2,484)	LD-GU/BU5	4953103046245


パッケージ形態: ピニルヘッダ

■カテゴリ6準拠のギガビットLANケーブルながら、幅約4mm、厚さ約1.2mmのフラットタイプのLANケーブルです。GigabitスーパーフラットLANケーブルよりも、さらに細く取り回しが容易です。

環境配慮パッケージ

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T	1000BASE TX
CAT6	8 芯	EU RoHS 指令準拠	

EUのRoHS指令に準拠した環境にやさしい仕様！箱入り、ケーブルのみリレックスタイプのカテゴリ6LANケーブル

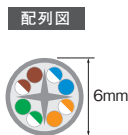

EU RoHS指令準拠の自作用LANケーブル


ケーブル長	本体 (税込)	品 番	JANコード	品 番	JANコード
100m	¥13,500 (¥14,580)	LD-CT6/BU100/RS	4953103190269	LD-CT6/LG100/RS	4953103190290
300m	¥37,500 (¥40,500)	LD-CT6/BU300/RS	4953103190283	LD-CT6/LG300/RS	4953103190313

パッケージ形態: 箱

カテゴリ5E 対応

環境配慮パッケージ

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T
CAT5E	8 芯	STP
		EU RoHS 指令準拠
		環境配慮パッケージ

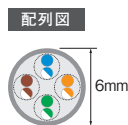

ケーブル長	本体 (税込)	品 番	JANコード
1.0m	¥1,400 (¥1,512)	LD-CTS1/RS	4953103190405
3.0m	¥1,800 (¥1,944)	LD-CTS3/RS	4953103190429
5.0m	¥2,300 (¥2,484)	LD-CTS5/RS	4953103190436
10.0m	¥3,400 (¥3,672)	LD-CTS10/RS	4953103190443
15.0m	¥4,500 (¥4,860)	LD-CTS15/RS	4953103190467
20.0m	¥5,500 (¥5,940)	LD-CTS20/RS	4953103190474
30.0m	¥7,600 (¥8,208)	LD-CTS30/RS	4953103190481
50.0m	¥11,500 (¥12,420)	LD-CTS50/RS	4953103190498

※本製品の品質保証ケーブル長は最長85mとなります。85m以上のケーブルに関しては保証いたしかねますので、予めご了承ください。