

## ケーブル

### PCタップ EU RoHS 指令準拠/簡易パッケージ

環境に配慮した簡易パッケージ。  
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。

**EU RoHS 指令準拠** 環境にやさしい!エコ対応のPCタップ!  
ECO+品質を追求したPCタップ


EU RoHS指令に準拠しています!

EU RoHS (ローズまたはロース) 指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU (欧州連合) が決めた指令です。鉛 (Pb)、水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、六価クロム (Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) の6種類の使用を制限するもので、2006年7月にEUで施行されました。



#### EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、スタンダードタイプ

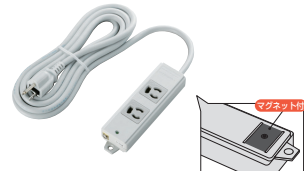

1.0m **T-WRM3210LG/RS** (重量:270g)

 
4953103693081 本体 ¥2,200 税込 ¥2,376

3.0m **T-WRM3230LG/RS** (重量:500g)

4953103693098 本体 ¥2,700 税込 ¥2,916

5.0m **T-WRM3250LG/RS** (重量:730g)

4953103693104 本体 ¥3,200 税込 ¥3,456



寸法	W135.0×D43.5×H26.0mm	※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ	
定格	125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### EU RoHS 指令準拠 工事用抜け止めタップ



1.0m **T-WRM3410LG/RS** (重量:330g)

 
4953103693685 本体 ¥2,600 税込 ¥2,808

3.0m **T-WRM3430LG/RS** (重量:570g)

4953103191204 本体 ¥2,900 税込 ¥3,132

5.0m **T-WRM3450LG/RS** (重量:800g)

4953103191211 本体 ¥3,400 税込 ¥3,672



寸法	W244×D45×H26.6mm	※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ	
定格	125V・15A・1500Wまで対応	
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ



1.0m **T-WRM3610LG/RS** (重量:390g)


4953103685475 本体 ¥4,400 税込 ¥4,752

3.0m **T-WRM3630LG/RS** (重量:620g)

4953103191228 本体 ¥4,900 税込 ¥5,292

5.0m **T-WRM3650LG/RS** (重量:850g)

4953103191235 本体 ¥5,400 税込 ¥5,832

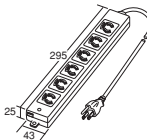


寸法	W295×D43×H25mm	※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ	
定格	125V・15A・1500Wまで対応	
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、スタンダードタイプ

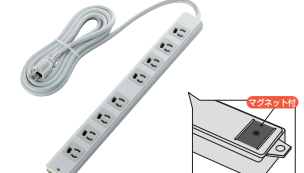

1.0m **T-WRM3810LG/RS** (重量:480g)


4953103685505 本体 ¥6,800 税込 ¥7,344

3.0m **T-WRM3830LG/RS** (重量:710g)

4953103685512 本体 ¥7,500 税込 ¥8,100

5.0m **T-WRM3850LG/RS** (重量:950g)

4953103685529 本体 ¥8,200 税込 ¥8,856

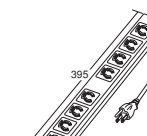


寸法	W395.0×D43.5×H26.0mm	※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ	
定格	125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、落雷による被害を防止する雷ガード付タイプ

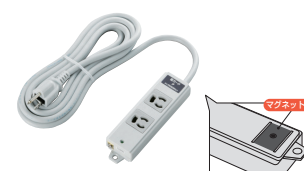


3.0m **T-WRMK3230LG/RS** (重量:510g)

4953103693111 本体 ¥4,400 税込 ¥4,752

5.0m **T-WRMK3250LG/RS** (重量:740g)

 4953103693128 本体 ¥5,100 税込 ¥5,508



寸法	W135.0×D43.5×H26.0mm	※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ	
定格	125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、落雷による被害を防止する雷ガード付タイプ

 


3.0m **T-WRMK3430LG/RS** (重量:580g)

4953103693692 本体 ¥4,700 税込 ¥5,076

5.0m **T-WRMK3450LG/RS** (重量:810g)

4953103685468 本体 ¥5,300 税込 ¥5,724



寸法	W215.0×D43.5×H26.0mm	※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ	
定格	125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません