



PCタップ EU RoHS 指令準拠/簡易パッケージ

EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、落雷による被害を防止する雷ガード付タイプ




3.0m T-WRМК3630LG/RS (重量:630g)

4953103685482 本体 ¥6,700 税込 ¥7,236

5.0m T-WRМК3650LG/RS (重量:860g)

4953103685499 本体 ¥7,400 税込 ¥7,992

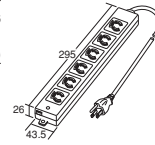

寸法	W295.0×D43.5×H26.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ
定格	125V・15A・1500W
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P6口 プラグ 3P 絶縁キャップ 雷サージ LOCK アース端子 二重被ふく 二重構造 マグネット付 壁掛けフック LED

EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、落雷による被害を防止する雷ガード付タイプ




3.0m T-WRМК3830LG/RS (重量:730g)

4953103637320 本体 ¥8,600 税込 ¥9,288

5.0m T-WRМК3850LG/RS (重量:940g)

4953103637337 本体 ¥9,600 税込 ¥10,368

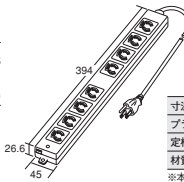

寸法	W394.0×D45.0×H26.6mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ
定格	125V・15A・1500W
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P8口 プラグ 3P 絶縁キャップ 雷サージ LOCK アース端子 二重被ふく 二重構造 マグネット付 壁掛けフック LED

EU RoHS 指令準拠 二重構造工事用タップ

“熱に強い”二重構造ケースを採用した「工事用タップ」、手で接続機器の電源を一括でON/OFFできる「手元スイッチ」を装備




3.0m T-WRMT3430LG/RS (重量:800g)

4953103693142 本体 ¥6,500 税込 ¥7,020

5.0m T-WRMT3450LG/RS (重量:1050g)

4953103693678 本体 ¥7,200 税込 ¥7,776

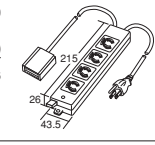

寸法	W215.0×D43.5×H26.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	3P式・ストレートプラグ
定格	125V・15A・1500W
材質	本体/ABS、プラグ受け部分/ユリア樹脂

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P4口 プラグ 3P 2P 絶縁キャップ 雷サージ LOCK 二重被ふく 二重構造 壁掛けフック ON/OFF LED

EU RoHS 指令準拠 抜け止めマグネット雷 PC タップ




3.0m T-ECOY053NDA (重量:760g)

4953103095632 本体 ¥2,900 税込 ¥3,132

5.0m T-ECOY055NDA (重量:960g)

4953103191327 本体 ¥3,400 税込 ¥3,672

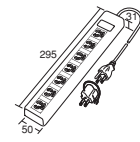

雷サージ吸収効果 12500V → 400V (最大サージ電圧) (制限電圧)


寸法	W295×D50×H31mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P7口 プラグ 3P 2P 絶縁キャップ 雷サージ LOCK 二重被ふく マグネット付

 EU RoHS 指令準拠 マグネット付抜け止めタップ



1.0m T-ECO3410NM (重量:340g)


4953103685536 本体 ¥2,300 税込 ¥2,484

3.0m T-ECO3430NM (重量:620g)

4953103095625 本体 ¥2,500 税込 ¥2,700

5.0m T-ECO3450NM (重量:840g)

4953103191334 本体 ¥3,000 税込 ¥3,240

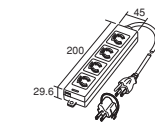

寸法	W200×D45×H29.6mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格	AC15A・125V・1500Wまで対応

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P4口 プラグ 3P 2P 絶縁キャップ 雷サージ LOCK 二重被ふく マグネット付

EU RoHS 指令準拠 PC タップ 簡易パッケージ採用で環境にやさしい3ピンプラグ対応タップ、スタンダードタイプ



5.0m T-T01-3450WH/RS (ホワイト)

4953103685574 本体 ¥2,500 税込 ¥2,700



5.0m T-T01-3650WH/RS (ホワイト)

4953103685598 本体 ¥2,600 税込 ¥2,808

■W215×D45×H30mm ※コード部分およびプラグ部分を除く ■重量:770g

■大量購入時でも廃棄するゴミが少なくて済む「簡易パッケージ」を採用

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P4口 プラグ 2P 絶縁キャップ 二重被ふく 二重構造 マグネット付 LED

■W295×D45×H30mm ※コード部分およびプラグ部分を除く ■重量:820g

■大量購入時でも廃棄するゴミが少なくて済む「簡易パッケージ」を採用

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P6口 プラグ 2P 絶縁キャップ 二重被ふく 二重構造 マグネット付 LED

EU RoHS 指令準拠 PC タップ 簡易パッケージ採用で環境にやさしい3ピンプラグ対応タップ、マグネット付タイプ



5.0m T-T02-3450WH/RS (ホワイト)

4953103685581 本体 ¥2,700 税込 ¥2,916



5.0m T-T02-3650WH/RS (ホワイト)

4953103685604 本体 ¥2,800 税込 ¥3,024

■W215×D45×H30mm ※コード部分およびプラグ部分を除く ■重量:800g

■裏面に強力マグネットを装備し、スチール製のデスクやバーテンションなどにしっかりと固定可能

■大量購入時でも廃棄するゴミが少なくて済む「簡易パッケージ」を採用

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P4口 プラグ 2P 絶縁キャップ 二重被ふく 二重構造 マグネット付 LED

■W295×D45×H30mm ※コード部分およびプラグ部分を除く ■重量:850g

■大量購入時でも廃棄するゴミが少なくて済む「簡易パッケージ」を採用

EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

コンセント 3P6口 プラグ 2P 絶縁キャップ 二重被ふく 二重構造 マグネット付 LED

ケーブル

- 無線 LAN
- 有線LAN/スイッチングハブ
- LANケーブル
- NAS
- ハードディスク/DVD
- 液晶ディスプレイ
- カスタムPC
- USBメモリ
- SDメモリーカード
- メモリモジュール
- メモリリーダライタ
- マウス
- キーボード/テンキーボード
- ゲームパッド
- WEBカメラ/レーザーポインター
- ヘッドセット/スピーカ
- USBハブ
- USB/IEEE 1394ケーブル
- ディスプレイ/プリンタケーブル
- その他PC用ケーブル
- 切替器/ディスプレイ配器
- PCタップ/ACアダプタ
- ADSL/ケーブルアクセサリ
- セキュリティ/耐震用品
- OAフィルター
- キーボードカバー
- 冷却用品
- クリーナー
- マウスパッド
- キャリングバッグ/インナーバッグ
- デジカメ/電子辞書用品
- メディアケース
- ラベル/用紙
- インク/トナーカートリッジ
- デスク/ラック/チェア
- スマートフォン用アクセサリ
- タブレットPC用アクセサリ
- iPad用アクセサリ
- Bluetoothイヤホン/ヘッドセット
- FMTランスミッタ
- ヘッドホン
- その他アクセサリ
- AVケーブル
- ライフスタイル