

PCタップシリーズ

ケーブル



隣のコンセントを塞がずにACアダプタをつなげられます
ACアダプタの整理に。無駄なくコンセントを活用できます



無線LAN

有線LAN/
スイッチングハブ

LANケーブル

NAS

ハードディスク/
DVD

液晶ディスプレイ

カスタムPC

USBメモリ

SDメモリーカード

メモリモジュール

メモリ
リードライト

マウス

キーボード/
テンキーボード

ゲームパッド

WEBカメラ/
レーザーポインター

ヘッドセット/
スピーカ

USBハブ

USB/IEEE
1394ケーブル

ディスプレイ/
プリンタケーブル

その他
PC用ケーブル

切替器/
ディスプレイ分配器

PCタップ/
ACアダプタ

ADSL/
ケーブルアクセサリ

セキュリティ/
耐震用品

OAフィルター

キーボードカバー

冷却用品

クリーナー

マウスパッド

キャリング/バッグ/
インナーバッグ

デジカメ/
電子辞書用品

メディアケース

ラベル/用紙

インク/
トナーカートリッジ

デスク/ラック/
チェア

スマートフォン用
アクセサリ

タブレットPC用
アクセサリ

iPad用
アクセサリ

Bluetoothイヤホン/
ヘッドセット

FMTランスミッタ

ヘッドホン

その他アクセサリ

AVケーブル

ライフスタイル

ACアダプタ用電源延長コード

コンセントで隣の差込口をふさがずに、幅の広いACアダプタを接続可能。

1口
長さ0.1m



お得な3本入りモデルもご用意



T-ADR1WH ホワイト
4953103827042
本体 ¥820 税込 ¥885

T-ADR1BK ブラック
4953103827035
本体 ¥820 税込 ¥885

T-ADR1WHX3
4953103827059
本体 ¥2,000 税込 ¥2,160

定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
ケーブル径	4.2×7.6mm
重量	64g

コンセント
2P 1口

■ACアダプタをすっきりと接続できる1個口タイプ

2口
長さ0.2m



T-ADR3WH ホワイト
4953103827073
本体 ¥1,660 税込 ¥1,792

T-ADR3BK ブラック
4953103827066
本体 ¥1,660 税込 ¥1,792

定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
ケーブル径	4.2×7.6mm
重量	130g

コンセント
2P 2口

■ACアダプタを2個接続できる2個口タイプ

4口
長さ0.2m



T-ADR4WH ホワイト
4953103827097
本体 ¥2,680 税込 ¥2,894

T-ADR4BK ブラック
4953103827080
本体 ¥2,680 税込 ¥2,894

定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
ケーブル径	4.2×7.6mm
重量	236g

コンセント
2P 4口

■4個までのACアダプタを接続したいときに、コンセント差込口を無駄なく使える4個口タイプ

- 幅の広いACアダプタの接続に最適なACアダプタ用電源延長コード
- 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能
- プラグ部には抜き差ししやすいほみを設けた設計

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

- 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止
- トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用
- (一社)日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、感電・火災を防止
- 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用

2ピンプラグ電源延長コード

2Pタイプの電源コードを延長します。



長さ 3.0m **T-E2230** (重量:230g)
4953103079007 本体 ¥900 税込 ¥972

長さ 5.0m **T-E2250** (重量:345g)
4953103079014 本体 ¥1,100 税込 ¥1,188

■2Pタイプの電源コードを延長可能


- プラグ仕様:2P式
- 本体コンセント仕様:2P式1個口

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
----	----------------------

OAタップ (雷サージ対応)

落雷による雷サージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。

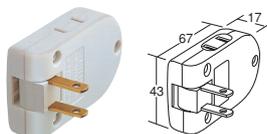

長さ 2.0m **KT-180** (重量:56g)
4953103714670 本体 ¥1,000 税込 ¥1,080

- プラグ仕様:2P式
- 本体コンセント仕様:2P式2個口
- メイスフィルター内蔵、ノイズをカットします
- サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります
- スイングプラグで狭いところもスッキリ配線

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

雷サージ吸収効果
12500V⇨470V
(最大サージ電圧) (制限電圧)

寸法	W67XD43XH17mm ※プラグ部分を除く
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
規定梱包	10

コンセント
2P 2口