

防雨形3分配コード




- VCT 1.25mm²×2心
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

着脱式リング付

3分配コード

防雨構造で雨にも安心

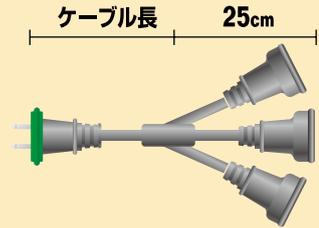

型番	オーダーNo.	カラー	ケーブル長 (m)	パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
BB-305(BK)	1104-5	ブラック	0.5	●50×180×250 ●733g	50/50	4 901087 097944
BB-350(BK)	1243-2	ブラック	5	●40×250×250 ●900g	15/15	4 901087 126460

高容量延長コード



型番	オーダーNo.	カラー	ケーブル長 (m)	パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
CPK-20	1243-6	ブラック	20	●80×370×370 ●6200g	4/4	4 901087 126491

- 接地3P
- VCT 3.5mm²
- 定格:250V 20A

VCT延長コード



- VCT 1.25mm²×2心
- ケーブル長:10m
- 合計1500Wまで



- VCT 1.25mm²×2心
- ケーブル長:10m
- 3個口
- 合計1500Wまで

CP-M310

No.1033-4

- H50×W250×D250
- 1,280g ●20/20



CP-310

No.1033-5

- H50×W250×D250
- 1,250g ●20/20



抜け止め十字コード



- S-VCT 1.25mm²×2心
- ケーブル長:10m
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

3方向全て抜け止め機能付

CP-ND310(BL/Y)

No.1457-5

- H50×W270×D270
- 1,300g ●20/20



コード付タップ/
延長コード/
プラグ・タップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外用配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード