

耐雷サージ フラットスイッチ付タップ
LED LAMP FLAT SWITCH TAP




LEDランプ仕様 独立スイッチ
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ホコリ防止の扉付
トラッキング火災を予防



ACアダプター対応

耐トラッキングカバーで
電気火災を予防

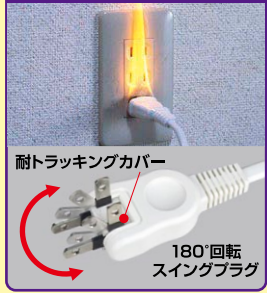

耐トラッキングカバー

180°回転
スイングプラグ



ホコリ防止の扉付き

熱に強い樹脂使用

3個口 フラットスイッチ付タップ



- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:3個口 合計:1500Wまで
- 屋内専用

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

LEDランプ仕様 独立スイッチ

ホコリ防止の扉付

スッキリ配線できるスイングプラグ

トラッキング火災を予防

コードは保護被ふく付安全構造

2m

WBS-LS302F(W) ホワイト
No.1965-2
●H300×W90×D45
●330g ●30/30 4 901087 217236

3m

WBS-LS303F(W) ホワイト
No.1965-3
●H300×W90×D45
●395g ●30/30 4 901087 217243

4個口 フラットスイッチ付タップ



- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:4個口 合計:1500Wまで
- 屋内専用

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

LEDランプ仕様 独立スイッチ

ホコリ防止の扉付

スッキリ配線できるスイングプラグ

トラッキング火災を予防

コードは保護被ふく付安全構造

2m

WBS-LS402F(W) ホワイト
No.1965-4
●H300×W90×D45
●365g ●30/30 4 901087 217250

3m

WBS-LS403F(W) ホワイト
No.1965-5
●H300×W90×D45
●430g ●30/30 4 901087 217267

コード付タップ/
延長コード/
プラグタップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
デスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード