

- 鉄腕ハサミ
- ネジサウルス
- ペンチ
- ストリッパー
- ピンセット
- ドライバー
- 特殊
- ドライバー
- その他
- レンチ
- 切削・加工
- 工具セット
- トランスクリ
- ハンダ関連
- ライトルーペ
- 静電対策関連
- ケミカル

LEDライトルーペ

SL-22



長寿命のLEDを使ったライトルーペが新登場!!

特 徴

- 単三乾電池×4本でコードレス。
- 付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能。
- 本体底部に大型マグネットを搭載。
- 付属のクランプスタンドで卓上で作業も可能。
- レンズ:アクリル

内 容

- 本体(電池別売)
- 専用クランプスタンド
- AC/DCアダプター



車の点検作業に最適。
(単三乾電池使用)



小型LED16灯搭載で
暗い場所でも作業可能!



専用クランプスタンド
クランプ寸法
開き幅:2~65mm
奥行き:58mm

SL-22 取付例



マグネット



クランプスタンド
(AC/DCアダプター使用)

製品仕様

品 番	照明方式	重量(g)	価格(税抜)
SL-22	小型LED16灯	593	¥15,800

LEDスタンドルーペ

SL-23




卓上で使えるLEDスタンドルーペが新登場!!

特 徴

- 単三乾電池×3本でコードレス。
- LEDライトで暗い場所での作業や読書に。
- 300mmのフレキシブルアームで自由自在。
- レンズ:アクリル



2倍

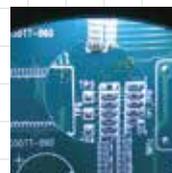

5倍



目に優しいLEDライトを装備

※電源は単三電池のみです。(別売)

製品仕様

品 番	照明方式	重量(g)	価格(税抜)
SL-23	レンズLED2灯	771	¥8,350



デモ機貸出

無償にてデモ機を一定期間ご試用頂けます。
詳しくは、弊社までお問合わせ下さい。