

マグスタンドルーペ

RoHS SL-09

大口径100mmレンズで手元を大きく拡大します。

特徴

- キズがつきにくいハードコートレンズ
- 強力マグネット固定式
- 保護板付



設置例: 工作機械



強力なマグネットで工作機械
や作業機等の側面や端面に
装着できます。

マグネット脱着レバーで簡
単に外せます。

強力マグネット

製品仕様

品番	サイズ	重量(g)	価格(税抜)
SL-09	H110×W390	283	¥5,620

拡大鏡

RoHS SL-04

特徴

- ボールジョイントによりレンズの位置、角度が自由に調節できます。
- レンズ保護用カバー付
- レンズ: ガラス



製品仕様


品番	重量(g)	価格(税抜)
SL-04	440	¥3,500

拡大鏡

RoHS SL-07

特徴

- レンズの位置、角度がフレキシブルシャフトにより自由に調節できます。
- レンズ: ガラス

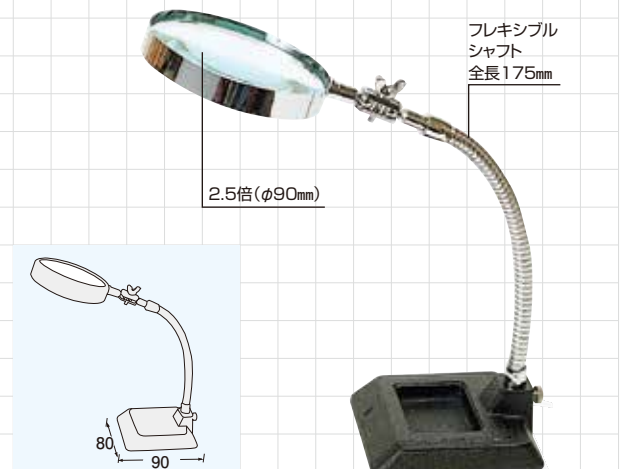


製品仕様

品番	重量(g)	価格(税抜)
SL-07	930	¥5,370

ハンドルーペ

RoHS SL-72

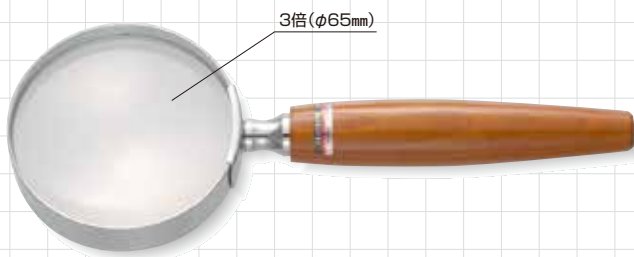

特徴

- 色収差の少ないホワイトレンズ使用。
- 柄は自然木を使用。

製品仕様

品番	全長	重量(g)	価格(税抜)
SL-72	175	80	¥2,950

鉄腕ハサミ
ネジサウルス

ペンチ
ニッパー

ストリッパー
圧着ペンチ

ピンセット

ドライバー
特殊

ドライバー
その他

レンチ

切削・加工

工具セット

トケ
ランス
ク

ハンダ
関連

ルー
ペ

静電
対策
関連

ケミカル