

## 先端・エアーツールスタンド

## EARTH MAN



## 電動ドリル用ドリルクランプ

品番	1304755	JAN	4907052379398
PKG サイズ/重量	H276×W110×D75mm/459g		
小箱 サイズ/重量/入数	H118×W235×D378mm/2900g/6		
カートン サイズ/重量/入数	H400×W250×D490mm/12300g/24		

用途 電気ドリルを作業テーブルなどに固定(最大50mm厚まで)

特長 ●フレキシブルシャフトや軸付砥石での作業を安全・効率的に  
●ワンプッシュで簡単取り付け・角度調整自由自在

付属品・セット内容 付属品:●φ38mmリング ●六角棒レンチ

仕様 取付可能スピンドルカラー:φ43またはφ38mm(テーパー状のドリルは取り付できません)

## アルミクイックバイス 65mm


品番	1304765	JAN	4907052379381
PKG サイズ/重量	H270×W120×D60mm/545g		
小箱 サイズ/重量/入数	-/-/		
カートン サイズ/重量/入数	H270×W270×D390mm/7000g/12		

用途

特長 ●ワンプッシュで開閉できる ●V溝口金で丸物もしっかり固定

付属品・セット内容

仕様 ●最大口開き:約65mm  
●本体サイズ:幅約115×高さ約57×奥行約305mm(最大口開き時)

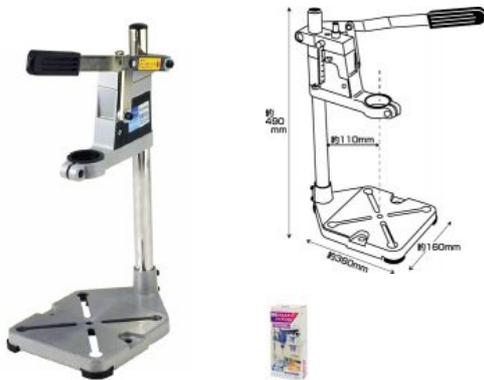

## 垂直ドリルスタンド クイックバイス付

品番	1304760	JAN	4907052379374
PKG サイズ/重量	H412×W177×D96mm/3050g		
小箱 サイズ/重量/入数	-/-/		
カートン サイズ/重量/入数	H425×W315×D365mm/18600g/6		

用途 ●電動ドリルを取り付けて正確な穴あけ作業ができる  
●スピンドルカラーφ43またはφ38mmに取り付け可能(テーパー状のドリルには取り付けできません)

特長 ベースが大きく、スベリ止め・重りが付いて安定性UP

付属品・セット内容

仕様 <本体仕様>●支柱高さ:約400mm ●ふところ:約110mm  
●穴あけ深さ:約4~60mm  
●本体サイズ(約):幅160×高さ490×奥行360mm ●質量:約2.2kg  
<付属クイックバイス仕様>●最大口開き:約65mm ●使用最大幅:約60mm  
●サイズ(約):幅115×高さ57×奥行305mm(最大口開き時)  
●質量:約470g

## ディスクグラインダースタンド

品番	1304745	JAN	4907052669444
PKG サイズ/重量	H265×W200×D100mm/3300g		
小箱 サイズ/重量/入数	-/-/		
カートン サイズ/重量/入数	H280×W220×D415mm/13200g/4		

用途 ●お手持ちのディスクグラインダーを取り付けて、簡易切断機として使える!  
●鉄筋・全ネジなどの切断作業に ●連続した切断作業に

特長 ●お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機として使える!  
●角度切断可能!バイス付 ●安定性の高い大きなベース!すべり止め付

付属品・セット内容

●ベースバイセット×1 ●ホイールカバー×1  
●ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1 ●可動部ベースセット×1  
●ホイールカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1  
●火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1  
●グラインダー固定シャフトセット×2 ●グラインダー取付ボルトM8

仕様 ●100mm/125mm用ディスクグラインダーで本体にサイドハンドル取付穴(M8またはM10)が左右2カ所ある機種