

ウェーブルーバー(エアコン風よけ板)



品番 EA997MZ-1 価格2,800円 税込価格(10%) 3,080円

- 天井埋込・吊下型エアコン用
- 羽根寸法…430×80mm
- 材質…HIPS・ABS樹脂など
- エアコンの吹出し口幅50cmまで対応
- 防露シート貼付済
- エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の流れを高めて温度ムラを解消します。

ウェーブルーバー(エアコン風よけ板)



品番 EA997MZ-2 価格3,300円 税込価格(10%) 3,630円

- 天井埋込・吊下型エアコン用
- 羽根寸法…520×80～120mm
- 材質…HIPS・ABS樹脂など
- エアコンの吹出し口幅50cmまで対応
- 防露シート貼付済
- 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。

ウェーブルーバー(エアコン風よけ板)



品番 EA997MZ-6 価格3,100円 税込価格(10%) 3,410円

- 壁掛け型ルームエアコン用
- 羽根寸法…700×900×80mm
- 材質…HIPS・ABS樹脂など
- エアコンの吹出し口幅70～90cmまで対応
- エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。


室外機ルーバー



品番 EA997MZ-21 価格8,500円 税込価格(10%) 9,350円

- 材質…アルミ、樹脂
- サイズ…550(W)×100(D)×575(H)mm
- 重量…1,250g
- 室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
- ★縦方向・横方向に取付け可能です。

除菌・消臭剤(エアコン用)

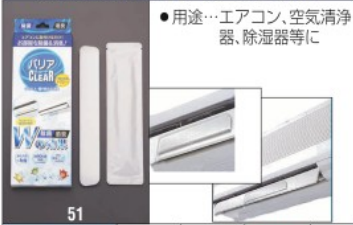

- 用途…エアコン、空気清浄器、除湿器等に

品番	仕様	内容量	価格	税込価格(10%)
EA997MZ-51	本体	20g	2,000円	2,200円
EA997MZ-52	詰替え	20g	1,360円	1,496円

- サイズ…220(W)×16(D)×35(H)mm
- エアコン・ルーバーの吹出口に付けるだけで、除菌・消臭が出来ます。

天井点検口(ホワイト)




- 枠の幅…30mm

450角				
品番	サイズ	価格	税込価格(10%)	
EA997LD-1	465×465mm	2,290円	2,519円	

●材質…枠:アルミ合金押出型材
金具:溶融亜鉛メッキ鋼板

- 白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。
- 支持金具付

エアフィルター(業務用エアコン用)

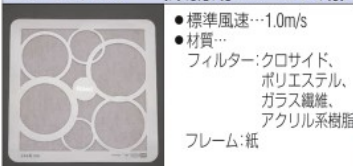


- 標準風速…1.0m/s
- 材質…フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂
- フレーム:紙

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PM-60	600×600	1.5	3,800円	4,180円

●業務用エアコン用

- フィルターに使用されているクロサイドにより、空気中の水蒸気に触れると二酸化塩素を発生させ、ウイルス・細菌・臭いを除去します。

エアコンフィルター

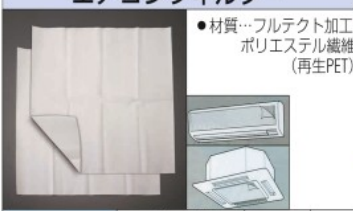

- 材質…フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA997PN-1	570×570	2,380円	2,618円

●吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。

- フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し、動きを抑制します。
- フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。

エアコンリモコン



- 電源…単4電池×2本(別売)
- サイズ…49.5(W)×20.5(D)×155(H)mm
- 動作距離…約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
- 電池持続時間…約12ヶ月(アルカリ電池使用時)
- 国内メーカー13社対応

品番 EA763AA-260 価格2,840円 税込価格(10%) 3,124円

- リモコンホルダー、バックライト機能付

壁用点検口




200角				
品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)	
EA997LG-1	245×245	2,200円	2,420円	
300角				
EA997LG-2	345×345	2,850円	3,135円	

●材質…本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂

- 外枠・内枠とも工具不要の簡単施工
- ボードロック部品による締め付け施工により、ほとんどのボード厚に対応します。

エアフィルター

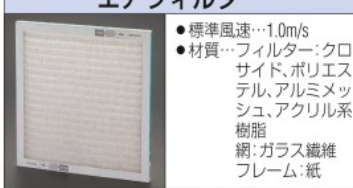

- 標準風速…1.0m/s
- 材質…フィルター:クロサイド、ポリエステル、アルミメッシュ、アクリル系樹脂
- 網:ガラス繊維
- フレーム:紙

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PM-71	500×500	20	13,500円	14,850円
EA997PM-72	615×615	20	13,500円	14,850円


●業務用HEPAフィルターなどへのご使用をおすすめします。

- クロサイドフィルターの作用でウイルス・細菌・臭いを取り込み、室内の空気を除菌します。



電池は、P.1904～P.1906に掲載しております。

室外機用日よけシート

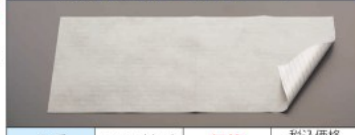

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)	
EA997MZ-60	850×320	930円	1,023円	

●材質…表面:アルミパウダーコーティング
裏面:アクリル樹脂

- 透光率99%、UVカット率96%
- 室外機天面にびったり吸着し、ずれません。
- エアコンの効率をアップさせます。

マシンツールフィルター



- 材質…難燃性PLA
- 厚み…-2～-5:0.14mm、-22～-26:0.29mm
- プラスチックケース、マグネットバー2本付

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA997PS-2	200mm×22m	3,650円	4,015円
EA997PS-3	300mm×22m	5,800円	6,380円
EA997PS-4	400mm×22m	7,310円	8,041円
EA997PS-5	500mm×22m	9,450円	10,395円
EA997PS-22	200mm×12m	3,650円	4,015円
EA997PS-23	300mm×12m	5,800円	6,380円
EA997PS-24	400mm×12m	7,310円	8,041円
EA997PS-25	500mm×12m	9,450円	10,395円
EA997PS-26	600mm×12m	11,600円	12,760円

替フィルター			
品番	品番	価格	税込価格(10%)
EA997PS-12	EA997PS-2用	2,520円	2,772円
EA997PS-13	EA997PS-3用	4,040円	4,444円
EA997PS-14	EA997PS-4用	5,040円	5,544円
EA997PS-15	EA997PS-5用	6,930円	7,623円
EA997PS-32	EA997PS-22用	2,520円	2,772円
EA997PS-33	EA997PS-23用	4,040円	4,444円
EA997PS-34	EA997PS-24用	5,040円	5,544円
EA997PS-35	EA997PS-25用	6,930円	7,623円
EA997PS-36	EA997PS-26用	8,080円	8,888円

- オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。
- ★汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。

天井点検口(アルミ製)




300角				
品番	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997L-1	315×315	1個	2,420円	2,662円

450角				
品番	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997LD-2	465×465	1個	1,950円	2,145円
EA997LD-12	465×465	10個	18,200円	20,020円

600角				
品番	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997LB-1	615×615	1個	4,600円	5,060円

- 枠の幅…30mm
- 材質…外枠・内枠:アルミ合金押出型材
金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
- 支持金具:吊金具の両方付属
- スライドロック機構

エアフィルター(一般再生用)

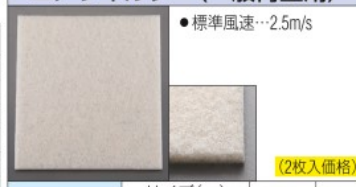

- 標準風速…2.5m/s

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PC-2	500×500	20	4,370円	4,807円
EA997PC-4	610×610	20	6,500円	7,150円
EA997PC-6	305×305	14	1,220円	1,342円
EA997PC-7	500×500	14	3,280円	3,608円
EA997PC-9	610×610	14	4,880円	5,368円
EA997PC-11	305×305	10	1,020円	1,122円
EA997PC-12	500×500	10	2,730円	3,003円
EA997PC-14	610×610	10	4,080円	4,488円
EA997PC-16	305×305	8	760円	836円
EA997PC-17	500×500	8	2,060円	2,266円
EA997PC-19	610×610	8	3,070円	3,377円

(2枚入価格)

- 平均捕集効率…-2～-4:82%、-6～-9:76%
-11～-14:73%、-16～-19:63%
- 使用温度…80℃以下
- 材質…ポリエステル、モダアクリル
- 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
- 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
- 難燃性

http://www.esco-net.com

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。