

タップダイスセット(メートル並目・細目)



品番 EA829VX-3 価格27,000円 税込価格(10%) 29,700円

タップ・ダイスサイズ

メートル並目・細目 M2×0.4-M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M6×0.75-M7×1.0-M7×0.75-M8×1.25-M8×1.0-M8×0.75-M9×1.25-M9×1.0-M9×0.75-M10×1.5-M10×1.25-M10×1.0-M10×0.75-M11×1.5-M11×1.25-M11×1.0-M11×0.75-M12×1.75-M12×1.5-M12×1.25-M12×1.0-M12×0.75-M14×2.0-M14×1.5-M14×1.25-M14×1.0-M16×2.0-M16×1.5-M16×1.0-M18×1.5(各2本)

M2~M18サイズを2本ずつ揃えたお得なセットです。(スチールケース付)

- 材質…アロイスチール
- タップ:70本、ダイス:35個
- タップハンドル2本、ダイスハンドル2本
- T型タップハンドル
- ケースサイズ…440(W)×330(D)×50(T)mm

タップダイスセット(MM・NC・NF・NPT)



品番 EA829VK-4 価格22,500円 税込価格(10%) 24,750円

タップ・ダイスサイズ

メートル並目・細目 M4×0.75-M5×0.8-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M12×1.75

NC 6-32-8-32-10-24¹/₄-20¹/₂-20¹/₂-18¹/₂-16¹/₂-14¹/₂-13

NPT 1/8"-27

(アメリカ)

- ダイスハンドル2本
- タップハンドル3本
- ピッチゲージ16枚組(メートル・インチ)
- ケースサイズ…265(W)×140(D)×45(T)mm

タップダイスセット(BSW)



品番 EA829M-10 価格35,500円 税込価格(10%) 39,050円

タップ・ダイスサイズ

BSW W1/4"×20-W9/16"×32-W9/16"×24-W7/32"×24-W1/4"×20-W9/16"×18-W9/16"×16-W7/16"×14-W1/2"×12-W5/8"×11-W9/4"×10

●材質…SKS₂

- ダイスハンドル
- タップハンドル

●ケースサイズ…250(W)×150(D)×23(T)mm

タップダイスセット(PT)



品番 EA829M-50 価格67,000円 税込価格(10%) 73,700円

タップ・ダイスサイズ

PT 1/8"×28¹/₄"×19¹/₂"×14¹/₄"×14"-11"

●材質…SKS₂

- 六角ダイス
- タップ
- 管用テーパ・ねじ

●ケースサイズ…305(W)×135(D)×40(T)mm

タップダイスセット(メートル並目・細目/UNC/NF)



品番 EA829VX-4 価格11,700円 税込価格(10%) 12,870円

タップ・ダイスサイズ

メートル並目・細目 M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M9×1.25-M10×1.0-M10×1.5-M12×1.75

UNC 4-40-6-32-8-32-10-24-10-32-12-24¹/₄-20¹/₂-18¹/₂-16¹/₂-14¹/₂-13

NF 1/4"-28¹/₂-24¹/₂-24¹/₂-24¹/₂-20¹/₂-20

BSP 1/8"-28

M3~M12サイズ+UNC・NFを揃えたお得なセットです。(スチールケース付)

- 材質…アロイスチール
- ダイスハンドル
- タップハンドル
- T型タップハンドル
- ドライバー
- ピッチゲージ
- ケースサイズ…370(W)×255(D)×33(T)mm

タップダイスセット(NC・NF・NPT)



品番 EA829VK-8 価格21,400円 税込価格(10%) 23,540円

タップ・ダイスサイズ

NC 4-40-6-32-8-32-10-24-12-24¹/₄-20¹/₂-18¹/₂-18¹/₂-16¹/₂-14¹/₂-13

NF 10-32¹/₄"-28¹/₂"-24¹/₂"-24¹/₂"-24¹/₂"-20¹/₂"-20

NPT 1/8"-27

(アメリカ)

- ダイスハンドル2本
- タップハンドル3本
- ピッチゲージ18枚組(インチ)
- ケースサイズ…277(W)×147(D)×43(T)mm

タップダイスセット(BSW)



品番 EA829M-11 価格44,700円 税込価格(10%) 49,170円

タップ・ダイスサイズ

BSW W1/4"×20-W9/16"×18-W9/16"×16-W7/16"×14-W1/2"×12-W5/8"×11-W9/4"×10

●材質…SKS₂

- ダイスハンドル
- タップハンドル

●スチールケースサイズ…400(W)×170(D)×30(T)mm

タップダイスセット(NPT)



品番 EA829M-51 価格71,900円 税込価格(10%) 79,090円

タップ・ダイスサイズ

NPT 1/8"×27¹/₄"×18¹/₂"×18¹/₂"×14¹/₄"×14"-11"

●材質…SKS₂

- 六角ダイス
- タップ

●ケースサイズ…305(W)×135(D)×40(T)mm

SKH(JIS)…高速度工具鋼(HSS)を意味します。クロムを多く添加しており高い回転数でも切削熱の高温における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。

タップダイスセット(ドリル付)(メートル並目・細目)



品番 EA829VX-21 価格12,600円 税込価格(10%) 13,860円

タップ・ダイスサイズ

メートル並目・細目 M3×0.5-M3×0.6-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×0.75-M6×1.0-M7×0.75-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M12×1.5-M12×1.75

BSP 1/8"-28

M3~M12サイズ+ドリル2.5~φ10mmのお手頃なセットです。(スチールケース付)

- 材質…タップ・ダイス:アロイスチール、ドリル:HSS
- ドリルサイズ…φ2.5-3.3-4.2-5.0-6.0-6.8-8.6-10.3mm
- タップハンドル
- ダイスハンドル
- T型タップハンドル
- ドライバー
- ピッチゲージ
- ケースサイズ…370(W)×255(D)×33(T)mm

タップダイスセット(NC・NF・NPT)



品番 EA829VK-9 価格39,100円 税込価格(10%) 43,010円

タップ・ダイスサイズ

NC 6-32-8-32-10-24-12-24¹/₄"-20¹/₂"-18¹/₂"-16¹/₂"-14¹/₂"-13¹/₂"-12¹/₂"-11¹/₄"-10

NF 10-32¹/₄"-28¹/₂"-24¹/₂"-24¹/₂"-20¹/₂"-18¹/₂"-18¹/₂"-16

NPT 1/8"-27¹/₄"-18

(アメリカ)

- ダイスハンドル2本
- タップハンドル3本
- ピッチゲージ18枚組(インチ)
- ケースサイズ…520(W)×340(D)×80(T)mm

タップダイスセット(UNC)



品番 EA829M-20 価格40,300円 税込価格(10%) 44,330円

タップ・ダイスサイズ

UNC 1/8"×40¹/₂"×32¹/₂"×24¹/₂"×24¹/₄"×20¹/₂"×18¹/₂"×16¹/₂"×14¹/₂"×13

●材質…SKS₂

- ダイスハンドル
- タップハンドル

●ケースサイズ…250(W)×150(D)×23(T)mm

タップダイスセット



品番 EA829VB 価格26,500円 税込価格(10%) 29,150円

タップ・ダイスサイズ

メートル並目・細目 M3-0.5-M3-0.6-M4-0.7-M4-0.75-M5-0.8-M5-0.9-M6-1.0-M7-1.0-M8-1.25-M9-1.0-M9-1.25-M10-1.25-M10-1.5-M11-1.5-M12-1.5-M12-1.75

BSP 1/8"-28

M3~M12サイズ+ドライバーが付いたお得なセットです

- タップ17本、六角ダイス17個
- ピッチゲージ
- ドライバー
- タップハンドル3本、ダイスハンドル
- ケースサイズ…350(W)×200(D)×37(T)mm

SKS₂(JIS)…合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

タップダイスセット(MM・NC・NF・NPT)



品番 EA829VK-3 価格32,300円 税込価格(10%) 35,530円

タップ・ダイスサイズ

NC 4-40-6-32-8-32-10-24-12-24¹/₄"-20¹/₂"-18¹/₂"-16¹/₂"-14¹/₂"-13

NF 10-32¹/₄"-28¹/₂"-24¹/₂"-24¹/₂"-20¹/₂"-20


メートル並目・細目 M3-0.5-M4-0.7-M4-0.75-M5-0.8-M5-0.9-M6-1.0-M7-1.0-M8-1.0-M8-1.25-M9-1.0-M9-1.25-M10-1.25-M10-1.5-M11-1.5-M12-1.5-M12-1.75

NPT 1/8"-27、(BSP)1/8"-28

(アメリカ)

- ダイスハンドル2本、タップハンドル3本
- ピッチゲージ…メートル・メトリック(16枚組)、インチ(18枚組)
- スクリュードライバー
- ケースサイズ…510(W)×310(D)×60(T)mm

タップダイスセット(NC・NF・NPT)

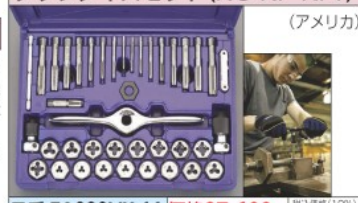

品番 EA829VK-11 価格27,600円 税込価格(10%) 30,360円

タップ・ダイスサイズ

NC 4-40-6-32-8-32-10-24-12-24¹/₄"-20¹/₂"-18¹/₂"-18¹/₂"-16¹/₂"-14¹/₂"-13


NF 10-32¹/₄"-28¹/₂"-24¹/₂"-24¹/₂"-20¹/₂"-20

NPT 1/8"-27

(アメリカ)

- ダイスハンドル1本、ダイスベアサー1個、IRWIN
- タップソケット小1個・中1個、
- タップソケット用ハンドル1本
- ピッチゲージ18枚組(インチ)
- ケースサイズ…400(W)×350(D)×55(T)mm
- ダイスハンドルはねじを使う。ダイヤルを回してダイスやタップソケットをロックできます。

タップダイスセット(UNC)

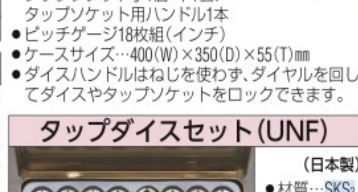

品番 EA829M-21 価格40,300円 税込価格(10%) 44,330円

タップ・ダイスサイズ

UNC 1/8"×44¹/₂"×36¹/₂"×32¹/₂"×28¹/₄"×28¹/₂"×24¹/₂"×24¹/₂"×20¹/₂"×20

●材質…SKS₂

- ダイスハンドル
- タップハンドル

●ケースサイズ…250(W)×150(D)×23(T)mm

タップダイスセット



品番 EA829VC 価格55,000円 税込価格(10%) 60,500円

タップ・ダイスサイズ

メートル並目・細目 M3-0.6-M4-0.7-M4-0.75-M5-0.8-M5-0.9-M6-1.0-M7-1.0-M8-1.25-M9-1.0-M9-1.25-M10-1.25-M10-1.5-M11-1.5-M12-1.5-M12-1.75-M14-1.25-M14-2.0-M16-1.5-M16-2.0-M18-1.5-M18-2.5

BSP 1/8"-28¹/₄"-19

(アメリカ)

- M3~M18サイズ+ドライバーが付いたお得なセットです
- タップ:23本、ダイス:23個
- タップハンドル3本、ダイスハンドル2本
- ピッチゲージ
- ドライバー
- エキストラクター5本
- ケースサイズ…510(W)×270(D)×50(T)mm

HSS鋼(ハイス)

HSSとは高速度鋼(High-speed steel)の略記であり、ハイスピード・スチールを縮めてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや耐軟化性を高める為に、鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン、バナジウムといった金属成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により成形されて使用される。また、超硬合金と比較すると、耐摩耗性においては劣るが、靱性に富んでいる。