

PALMGREN

**PALMGREN**




アメリカ

1919年に創業され、2003年には作業時に発生するチリや切りくずを集めるユニークな特性をもった製品が開発されました。工場でのプロの利用から、家のガレージの中での作業まで様々な場面で利用されています。



万能アングルバイス

(アメリカ)

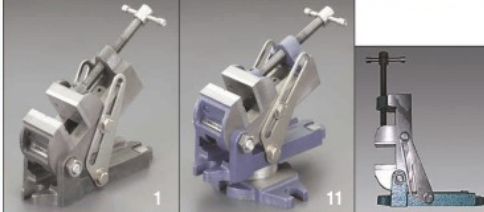

- 角度…0~90°
- 鋳鉄製

回転台なし					回転台付				
品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DG-1	60 63	4.5	24,650円	27,115円	EA525DG-11	60 63	6.4	32,750円	36,025円

万能アングルバイス

(アメリカ)



- 角度調整…0~90°
- 材質…鋳鉄

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DG-21	100 102	16.8	33,750円	37,125円
EA525DG-22	150 178	39.5	68,500円	75,350円

●ドリル作業、フライス加工研削作業時など、頻りに角度を設定する必要がある作業に便利です

マシンバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製
- V溝付

回転台なし					回転台付				
品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DH-2	100 100	8.2	34,450円	37,895円	EA525DH-12	100 100	10.4	51,500円	56,650円
EA525DH-3	150 150	15.8	75,000円	82,500円	EA525DH-13	150 150	22.7	99,500円	109,450円

マシンバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DH-21	85 85	5.4	31,950円	35,145円

★可動口の溝は丸い部品を水平や垂直に固定することができます

半円形アングルバイス

(アメリカ)



- 角度調整…0~90°(目盛付)
- 鋳鉄製

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DF-1	75 75	5.9	12,100円	13,310円
EA525DF-2	100 100	9.0	17,200円	18,920円

ロータリーテーブル(縦・横兼用)

(アメリカ)



- 水平または垂直で使用可能です
- 材質…スチール・合金鋼

品番	サイズ(mm) 台直径 高さ	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DR-1	100 80	7.5	74,500円	81,950円
EA525DR-2	150 80	13.2	74,500円	81,950円
EA525DR-3*	300 135	70.3	205,000円	225,500円

- 溝幅…1:11mm-2:3:14mm
- ギア比…72:1
- 360°回転ベース
- ハンドルを一回転させるとテーブルが4度回転します

クロススライドバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製
- 回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DK-11	80 81	8.1	20,550円	22,605円
EA525DK-12	150 152	29.5	39,850円	43,835円
EA525DK-13	200 152	37.3	54,500円	59,950円

●ハンドルダイヤル最小目盛…0.1mm

クロススライドバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製
- 回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DK-1	75 76	13.2	99,800円	109,780円

ミーリングマシンバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製
- 360度回転ベース

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525DH-26	100 102	14.1	33,600円	36,960円
EA525DH-27	150 150	33.1	66,000円	72,600円

●回転ベースは必要に応じて取り外し可能です

マシンバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製
- V溝付
- ボール盤、フライス盤、旋盤などでの穴あけ、加工用に

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525MP-11	50 40	1.1	4,980円	5,478円
EA525MP-12	63 50	1.6	6,840円	7,524円
EA525MP-13	80 70	2.2	9,350円	10,285円

ミーリングマシンバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AH-150	150 190	34.0	133,000円	146,300円

精密セルフセンターリングバイス

(アメリカ)



- 360°回転ベース(目盛付)
- 鋳鉄製

品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AJ	100 103	14.4	91,500円	100,650円

精密バイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AT-1	36 40	1.0	17,000円	18,700円
EA525AT-2	48 75	1.7	17,700円	19,470円
EA525AT-3	63 90	3.0	19,500円	21,450円
EA525AT-4	73 100	4.1	21,300円	23,430円

- ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド固定させることができます
- 平行度・直角度…0.005/100mm
- ジョー調整・固定…六角棒レンチ調整・固定
- 合金鋼製 ●付属品…差し替えピン1本

精密バイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AT-11	36 45	1.0	19,600円	21,560円
EA525AT-12	48 75	2.0	24,300円	26,730円
EA525AT-13	63 95	3.3	29,000円	31,900円

- ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド固定させることができます
- 平行度…0.003/100mm
- 直角度…0.005/100mm
- ジョー調整・固定…六角棒レンチ調整・固定
- 合金鋼製

精密バイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AT-21	50 65	1.8	19,300円	21,230円

- 平行度…0.003/100mm、直角度…0.005/100mm
- ジョー調整・固定…六角棒レンチ調整・固定
- 合金鋼製 ●付属品…差し替えピン1本

精密バイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AV-1	74 75	5.0	34,500円	37,950円

- 平行度・直角度…0.005/100mm
- 合金鋼製

精密バイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AV-11	70 80	4.0	40,000円	44,000円

- 精度…±0.005mm
- 合金鋼製

超精密正弦バイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AM-1	70 87	7.7	取扱中止	

- 0~60°角度調整が可能です
- ピン差し替えタイプ ●合金鋼製

[2ウェイ]超精密マシンバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AK-2	50 50	3.6	47,700円	52,470円
EA525AK-3	75 75	9.5	77,500円	85,250円
EA525AK-4	100 100	17.1	95,500円	105,050円
EA525AK-6	150 150	38.2	171,000円	188,100円

- 便利な回転ベースに90°まで傾斜可能
- 90°まで傾斜できます。(角度目盛付)
- 360°回転ベース(目盛付) ●鋳鉄製

[3ウェイ]超精密マシンバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) □幅 最大開口	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA525AL-2	50 50	4.0	66,000円	72,600円
EA525AL-4	100 100	20.7	147,000円	161,700円

- 便利な回転ベースに、たて&左右傾斜可能
- たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
- 360°回転ベース(目盛付) ●鋳鉄製

PALMGREN 社製各種バイス

現行ブルー色よりブラック色にモデルチェンジ致します。色指定はできません。ご了承下さい。