

硬度計・膜圧計

圧力計

はかり


勾配計



- (ドイツ)
- 測定範囲…0~360° (0~90°×4)
 - 重量…50g ●V溝付
 - 振り子式の為、常に針は垂直を表します

品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA735L	100×14×100	1,910円	2,101円

角度計[マグネット付]

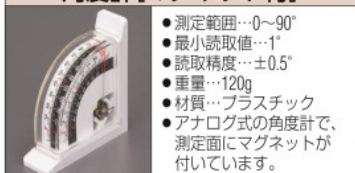

- 測定範囲…0~90°
- 最小読取値…1°
- 読取精度…±0.5°
- 重量…120g
- 材質…プラスチック
- アナログ式の角度計で、測定面にマグネットが付いています。

品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-10A	95×30×95	3,500円	3,850円

角度計[マグネット付]




- 測定範囲…傾斜角度:180° (0~90°×2)
- 角度・勾配対照表付

品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SE-1	95×30×95	2,210円	2,431円

- 最小読取値…1° ●精度…±0.5°
- 法勾配…2分~8分、1.0割、1.2割、1.5割、1.8割、2.0割、3.0割、5.0割
- 重量…110g ●材質…プラスチック
- V溝付 ●強力マグネット付

デジタル角度計[マグネット付]

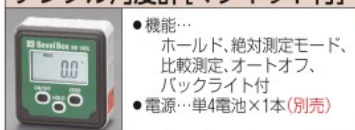


- 機能…
- ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付
- 電源…単4電池×1本(別売)

品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格 (10%)
EA721SD-1A	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	10,000円	11,000円

- サイズ…59(W)×28(D)×59(H)mm
- 重量…70g ●材質…本体:ABS樹脂、底面:アルミ
- コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットが付いています。
- 原点を記憶できる絶対測定モード

墨つぼ

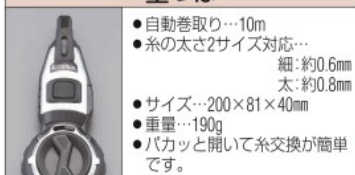

- 自動巻取り…10m
- 糸の太さ2サイズ対応…
- 細:約0.6mm
- 太:約0.8mm
- サイズ…200×81×40mm
- 重量…190g
- パカッと開いて糸交換が簡単です。

品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DA-2B	太さ 長さ 約0.6mm 20m	2,830円	3,113円

墨つぼ



- 自動巻取り…10m
- サイズ…170×75×35mm
- 重量…167g ●付属品…剛糸
- ナイロン単糸を芯に入れた「剛糸」を採用。
- 耐久性36倍(メーカー比)
- フルオープンで簡単メンテナンス

品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DA-10	太さ 長さ 0.6mm 12m	4,910円	5,401円
EA581DA-102	替つぼ綿	460円	506円

●墨汁…EA581DA-20L、-20~23(別売)(P.808)

アングルレベル[マグネット付]



- (アメリカ)
- 精度…±0.5°
 - 直径…112mm

品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA	120×30×120	2,520円	2,772円

- 重量…150g ●マグネット付(底面) ●V溝付

勾配計[マグネット付]



品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-8	250×25×125	2,960円	3,256円

- 測定範囲…0~130° (0~130°×2)
- 目盛…外側:0.5分(1~8分)、内側:2°通し
- 1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割
- 重量…246g ●手元ダイヤルで調整可
- 材質…プラスチック ●マグネット付(底面)
- 勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます。

レベルポイント[マグネット付]




- 測定範囲…0~360°
- 最小読取値…1°
- 精度…±1°
- Vペーシ適合径…φ20~100mm
- 重量…400g

品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-25	125×25.5×130	35,400円	38,940円

- 材質…本体:アルミ
- 脚部:スチール
- 傾斜角の測定と、丸棒へのボンチング作業が同時にできます。


デジタル角度計[マグネット付]

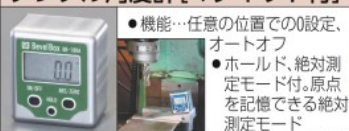

品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格 (10%)
EA721SD-2	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	15,600円	17,160円

- 機能…任意の位置での0設定、オートオフ
- ホールド、絶対測定モード付。原点を記憶できる絶対測定モード
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…51(W)×33(D)×51(H)mm
- 重量…170g
- 材質…正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
- コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットが付いています。

墨つぼ

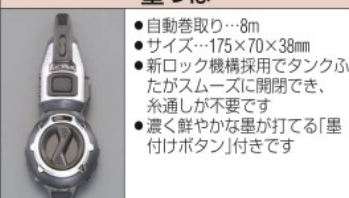

品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DA-3	太さ 長さ 0.6mm 15m	1,940円	2,134円

- つぼ糸の押え口が斜めにカットされており、糸押えの時に手の返しが少なく済み、位置あわせも簡単です

ポケット墨つぼ



- バックサイズ…70(W)×45(D)×145(H)mm
- 重量…94g
- 密閉式だから墨がもれません。

品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DB	太さ 長さ 0.2mm 30m	2,150円	2,365円

アングルレベル[マグネット付]



- (アメリカ)
- 測定範囲…0~360° (0~90°×4)
 - 重量…200g
 - マグネット付 ●視認性の高いレベルマーク付

品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-5	110×20×110	6,400円	7,040円

- 最小読取値…1° ●読取精度…±0.5°
- 重量…140g ●材質…プラスチック
- 底面にV溝、右垂直面にマグネット付

角度計[マグネット付]



品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-15	110×20×110	3,450円	3,795円

- 測定範囲…0~360° (0~180°×2)
- 最小読取値…1° ●読取精度…±0.5°
- 重量…140g ●材質…プラスチック
- 底面にV溝、右垂直面にマグネット付

アングルレベル[マグネット付]



品番	サイズ (W×D×H)mm	精度	価格	税込価格 (10%)
EA721SC-2	78×14×62	±0.2°	3,300円	3,630円
EA721SC-3	93×14×73	±0.1°	4,980円	5,478円

- 最小読取値…表:1°、裏:2°
- 重量…2:87g、3:115g ●オイル入
- マグネット付 ●150mmスチール定規付
- オイル入のため針の振れが小さく、見やすい。

デジタル角度計[マグネット付]



品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格 (10%)
EA721SD-11	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	6,400円	7,040円

- 機能…任意の基準面でゼロ設定、ホールド、オートパワーオフ、マグネット付
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…51(W)×33(D)×51(H)mm、
- 重量…118g ●付属品…ソフトケース

墨つぼ



品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DA-5	太さ 長さ 約0.6mm 20m	3,580円	3,938円
EA581DA-40	替ナイロン糸	440円	484円
EA581DA-104	替つぼ綿	330円	363円

- 自動巻取り…7.5m
- サイズ…210×80×37mm
- 重量…145g
- 狭い所にも墨が打てる、バリカンヘッドを採用。
- 墨漏れを徹底解消
- 墨汁…EA581DA-20L、-20~23(別売)(P.808)

アングルレベル



品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-3	250×20×150	2,600円	2,860円

- 測定範囲…0~360° (0~90°×4)
- 勾配目盛:0.5分~2割、度:0°~90°
- 目盛…勾配:0.5分(0~8分)、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割、度:2°毎
- 重量…295g ●V溝付 ★手元でダイヤル調整可
- 土木用勾配、建築用勾配が測定できます。


角度計[マグネット付]



品番	サイズ (W×D×H)mm	価格	税込価格 (10%)
EA721SA-20	182×20×92	2,460円	2,706円

- 最小読取値…1° ●精度…±0.5°
- 重量…112g ●材質…プラスチック
- 1°単位が目盛が見やすい、階段状目盛

(V溝付)デジタル角度計[マグネット付]

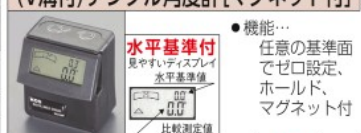

品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格 (10%)
EA721SD-21	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	8,000円	8,800円

- 電源…単4電池×2個(付属)
- サイズ…56(W)×33(D)×60(H)mm
- 重量…108g ●V溝付 ●付属品…ソフトケース
- 水平基準付(使用前の校正不要)
- 可動式ディスプレイ

墨つぼ



品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DA-7	太さ 長さ 約0.6mm 20m	4,580円	5,038円
EA581DA-40	替ナイロン糸	440円	484円
EA581DA-103	替つぼ綿	440円	484円

- 自動巻取り…10m
- サイズ…220×80×40mm
- 重量…197g
- メンテナンスし易い、フルオープンボディ

墨つぼ



品番	糸サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA581DA-11	太さ 長さ 0.6mm 15m	5,230円	5,753円
EA581DA-101	替つぼ綿	460円	506円

- 自動巻取り…10m
- サイズ…200×74×39mm
- 重量…170g ●付属品…剛糸
- ナイロン単糸を芯に入れた「剛糸」を採用。
- 耐久性36倍(メーカー比)
- フルオープンで簡単メンテナンス
- 手首の返しがないガンタイプ
- マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい