

デジタルマルチテスター



- 多機能
- 真の実効値測定タイプ
- 直流・交流電圧…400m/4/40/400/1000V
- 直流・交流電流…400μ/4000μ/40mA/400mA/10A
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ

sanwa

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-16	本体	12,800円	14,080円
EA707NA-8	替テストリード	1,200円	1,320円
EA707D-201	替温度センサー	1,400円	1,540円
EA707NB-11	替ヒューズ(F1199-0.63A)	800円	880円
EA707NB-12	替ヒューズ(F1199-12.5A)	800円	880円

- 静電容量…500n/5μ/50μ/500μ/3000μF
- 周波数…50Hz~1MHz
- 温度…-20~300℃(付属センサー:-20~250℃)
- 機能…導通・ダイオードチェック
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…87(W)×55(D)×179(H)mm
- 重量…460g ●テストリード付
- オプションセンサー…
- EA707NA-33(P.859):高電圧プローブ
- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(P.853):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(P.853):DCA・ACA用クランプセンサー

デジタルマルチテスター



- 多機能
- 直流・交流電圧…400m/4/40/400/1000V
- 直流・交流電流…400μ/4000μ/40mA/400mA/10A
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 静電容量…500n/5μ/50μ/500μ/3000μF
- 周波数…50Hz~1MHz

sanwa

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-17	本体	10,800円	11,880円
EA707NA-8	替テストリード	1,200円	1,320円
EA707D-201	替温度センサー	1,400円	1,540円
EA707NB-11	替ヒューズ(F1199-0.63A)	800円	880円
EA707NB-12	替ヒューズ(F1199-12.5A)	800円	880円

- 温度…-20~300℃(付属センサー:-20~250℃)
- 機能…導通・ダイオードチェック
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…87(W)×55(D)×179(H)mm
- 重量…460g ●テストリード付
- オプションセンサー…
- EA707NA-33(P.859):高電圧プローブ
- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(P.853):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(P.853):DCA・ACA用クランプセンサー

デジタルマルチメーター



- ケース一体型、国際規格CAT.Ⅳ1000Vに準拠

品番 EA707D-18 価格10,000円 税込価格(10%) 11,000円

オプション:マグネットハンガー

品番 EA707D-114 価格2,700円 税込価格(10%) 2,970円

●真の実効値測定タイプ sanwa

- 直流電圧…600m/6/60/600/1000V
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- 静電容量…60n/600n/6μ/60μ/600μF
- 周波数…99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
- 機能…検電、導通、ダイオードチェック、オートパワーセーブ、データホールド、レンジホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示、バックライト
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…100(W)×43(D)×166(H)mm
- 重量…360g
- 付属品…ハンドストラップ、ピンキャップ

デジタルマルチテスター



- 新多機能スタンダード
- 直流電圧…400m/4/40/400/1000V
- 交流電圧…4/40/400/1000V
- 直流電流…400μ/4000μ/40mA/400mA/10A
- 交流電流…400μ/4000μ/40mA/400mA/10A
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ

品番 EA707D-19A 価格8,560円 税込価格(10%) 9,416円

EA707NA-8 替テストリード 1,200円 1,320円

EA707NB-13 替ヒューズ(F1200-0.5A) 800円 880円

EA707NB-14 替ヒューズ(F1201-10A) 900円 990円

- 静電容量…50n/500n/5μ/50μ/100μF
- 周波数…5/50/500/5k/50k/100kHz
- 機能…導通、ダイオード、バッテリーチェック
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
- 重量…約360g ●テストリード付 ●ピンキャップ付
- オプションセンサー…
- EA707NA-33(P.859):高電圧プローブ
- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(P.853):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(P.853):DCA・ACA用クランプセンサー

デジタルマルチテスター




- ケース一体型
- 直流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電圧…4/40/400/600V
- 直流電流…40mA/400mA
- 交流電流…40mA/400mA
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 静電容量…50n/500n/5μ/50μ/100μF
- 周波数…1Hz~100kHz

sanwa

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-20	本体	6,800円	7,480円
EA707NB-8	替ヒューズ(F1176-0.5A)	400円	440円

- 導通チェック、ダイオードチェック
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…104(W)×46(D)×176(H)mm
- 重量…約340g ●保護カバー付

ポケットデジタルテスター

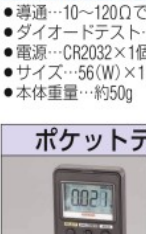

- 直流電圧…400m/4/40/400/500V
- 交流電圧…4/40/400/500V
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 静電容量…5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF
- 周波数…9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00kHz
- データホールド
- オートパワーオフ

sanwa

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-22A	本体	3,980円	4,378円

- 導通…10~120Ωでブザー音(開放電圧:0.4V)
- ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…56(W)×11.5(D)×108(H)mm
- 本体重量…約50g

デジタルマルチメーター



- ケース一体型
- 真の実効値測定タイプ

sanwa

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-21	本体	11,000円	12,100円
EA707NB-7	替ヒューズ(F0325-0.6A)	1,000円	1,100円

オプション:マグネットハンガー

品番 EA707D-114 価格2,700円 税込価格(10%) 2,970円

- 直流電圧…600m/6/60/600V
- 交流電圧…6/60/600V
- 直流電流…60/600mA ●交流電流…60/600mA
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- 静電容量…60n/600n/6μ/60μ/600μF
- 周波数…99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
- 機能…導通、ダイオードチェック、オートパワーセーブ、データホールド、レンジホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示、バックライト
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…100(W)×43(D)×166(H)mm
- 重量…360g
- 付属品…ハンドストラップ、ピンキャップ

ポケットデジタルテスター



- 直流電圧…400m/4/40/400/500V
- 交流電圧…4/40/400/500V
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 導通チェック…開放電圧約1.2V(約35Ω以下でブザー音)
- ダイオードテスト…開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)

品番 EA707D-22A 価格6,280円 税込価格(10%) 6,908円

●電源…LR44×2個(付属) sanwa

●サイズ…76(W)×18(D)×117(H)mm ●重量…110g

ポケットデジタルテスター



- 直流電圧…400m/4/40/400/500V
- 交流電圧…4/40/400/500V
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 導通チェック…開放電圧約0.4V(約10~120Ω以下でブザー音)
- ダイオードテスト…開放電圧約1.5V
- 電源…太陽電池+2次電池(内蔵)
- サイズ…115(W)×18(D)×57(H)mm
- 重量…85g

品番 EA707D-33 価格6,580円 税込価格(10%) 7,238円

●導通チェック…開放電圧約0.4V(約10~120Ω以下でブザー音)

●ダイオードテスト…開放電圧約1.5V

●電源…太陽電池+2次電池(内蔵)

●サイズ…115(W)×18(D)×57(H)mm

●重量…85g

デジタルマルチメーター



- 最大15Aまでの電流レンジ
- 直流電圧…600m/6/60/600/1000V
- 交流電圧…6/60/600/750V
- 直流電流…600μ/6000μ/60mA/600mA/15A
- 交流電流…600μ/6000μ/60mA/600mA/15A
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ

sanwa

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-35A	本体	9,800円	10,780円
EA707NA-9	替テストリード	1,600円	1,760円
EA707NB-16	替ヒューズ(F1203-16A)	900円	990円

- 静電容量…40n/400n/4μ/40μ/400μF
- 周波数…9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
- 機能…オートパワーセーブ、データ・レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
- アナログバーグラフ付
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…90(W)×48(D)×167(H)mm
- 重量…315g ●テストリード付(ピンキャップ付)
- オプションセンサー…
- EA707NA-33(P.859):高電圧プローブ
- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(同頁):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(同頁):DCA・ACA用クランプセンサー

デジタルマルチメーター



- 新スタンダード
- 直流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電圧…4/40/400/600V
- 直流電流…400μ/4000μ/40mA/400mA
- 交流電流…400μ/4000μ/40mA/400mA
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 静電容量…50n/500n/5μ/50μ/100μF

品番 EA707D-36 価格7,600円 税込価格(10%) 8,360円

EA707NA-2 替テストリード 1,000円 1,100円

EA707NB-8 替ヒューズ(F1176-0.5A) 400円 440円

- 周波数…5/50/500/5k/50k/100kHz
- 機能…オートパワーオフ、データホールド、レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
- 重量…約340g ●テストリード付(ピンキャップ付)
- オプションセンサー…
- EA707NA-33(P.859):高電圧プローブ
- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(同頁):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(同頁):DCA・ACA用クランプセンサー

ポケットデジタルテスター



- 直流電圧…400m/4/40/400/500V
- 交流電圧…4/40/400/500V
- 抵抗…400k/40k/400k/4M/40MΩ
- 導通チェック…開放電圧約0.4V(約10~120Ω以下でブザー音)
- ダイオードテスト…開放電圧約1.5V
- 電源…LR44×2個(付属)
- サイズ…115(W)×18(D)×57(H)mm ●重量…85g

品番 EA707D-23A 価格5,480円 税込価格(10%) 6,028円

●導通チェック…開放電圧約0.4V(約10~120Ω以下でブザー音)

●ダイオードテスト…開放電圧約1.5V

●電源…LR44×2個(付属)

●サイズ…115(W)×18(D)×57(H)mm ●重量…85g

[デジタルマルチメーター用]クランプ式電流センサー



- 直流電流対応
- クランプ内径…φ23mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…56(W)×26.5(D)×179(H)mm
- コード長…約1.5m
- 重量…120g(本体のみ)
- 付属品…携帯ケース

品番 EA707D-70 価格12,500円 税込価格(10%) 13,750円

レンジ 分解能 アナログ最小目盛値

レンジ	分解能	アナログ最小目盛値
DC300A	0.1A	5A, 10A(EA707G-14使用時)
DC30A	0.01A	0.5A, 1A(EA707G-14使用時)

●適合品番…EA707D-11A~15A(P.852)

EA707D-16~19A(同頁)

EA707D-35A, 36(同頁)

EA707D-37~38(P.854)

EA707G-14(P.852)

●表示はmV, AまたはmAへの読み替えが必要

※レンジ、分解能は適合品番使用時の値です。

[デジタルマルチメーター用]クランプ式電流センサー



- 直流・交流電流対応
- クランプ内径…φ23mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…56(W)×26.5(D)×179(H)mm
- コード長…約1.5m
- 重量…120g(本体のみ)
- 付属品…携帯ケース

品番 EA707D-80 価格14,900円 税込価格(10%) 16,390円

レンジ 分解能 レンジ 分解能

レンジ	分解能	レンジ	分解能
DC200A	0.1A	AC200A	0.1A
DC20A	0.01A	AC20A	0.01A

●表示はmV, AまたはmAへの読み替えが必要

※レンジ、分解能は適合品番使用時の値です。

●適合品番…EA707D-11A~15A(P.852)

EA707D-16~19A(同頁)

EA707D-35A, 36(同頁)

EA707D-37~38(P.854)

EA707G-21, 22(P.852)