

デジタルマルチメーター



- データ処理(PC接続)
- 直流電圧…400m/4/40/400/1000V
- 交流電圧…4/40/400/750V
- 直流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
- 交流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-37	本体	9,980円	10,978円
EA707NA-2	替テストリード	1,000円	1,100円
EA707NB-8	替ヒューズ(F1176-0.5A)	400円	440円
EA707NB-10	替ヒューズ(F1197-12.5A)	900円	990円

- オプション**
- EA707D-105 データ取込ソフト 8,000円 8,800円
 - EA707D-107 PC接続ケーブル 5,800円 6,380円
- 静電容量…40n/400n/4μ/40μ/100μF
 - 機能…データホールド、レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
 - 電源…単3電池×2本(付属)
 - サイズ…90(W)×48(D)×167(H)mm
 - 重量…約330g ●ピンキャップ付
 - オプションセンサー…

- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(P.853):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(P.853):ACA用クランプセンサー

テストリード棒はP.858~860にも掲載しています。



デジタルマルチメーター




- データ処理(PC接続)
- 真の実効値測定
- 直流電圧…110.00m/1.100/11.00/110.0/1000V
- 交流電圧…110.00m/1.100/11.00/110.0/1000V
- 交流電流…110.00m/1.100/11.00/110.0/1000V

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-38	本体	17,000円	18,700円
EA707NA-9	替テストリード	1,600円	1,760円
EA707NB-17	替ヒューズ(F1206-315mA)	800円	880円
EA707NB-18	替ヒューズ(F1207-12A)	1,000円	1,100円

- オプション**
- EA707D-105 データ取込ソフト 8,000円 8,800円
 - EA707D-108 PC接続ケーブル 6,000円 6,600円
- 直流電流…110.00μ/1100.0μ/11.00m/110.0m/11A
 - 交流電流…110.00μ/1100.0μ/11.00m/110.0m/11A
 - 抵抗…110.00/1.100k/11.00k/110.0k/1.100M/11.00M/110MΩ
 - 静電容量…11.000n/110.00n/1.100μ/11.00μ/110.0μ/1.100m/11.00m/110mF
 - 周波数…110.0/1100/11k/110k/1.1MHz
 - 機能…ダイオードチェック、導通チェック、相対値測定、データホールド、オートパワーオフ
 - 電源…単3電池×2本(付属)
 - サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
 - 重量…360g ●テストリード付
 - ピンキャップ付
 - オプションセンサー…

- EA707NA-34(P.852):フレキシブルセンサー
- EA707D-70(P.853):DCA用クランプセンサー
- EA707D-80(P.853):ACA用クランプセンサー

最大で8ch対応のデータ取込ソフト[PC Link 7]で作業効率アップ。現場測定の精度をそのまま、データを遠隔収集。

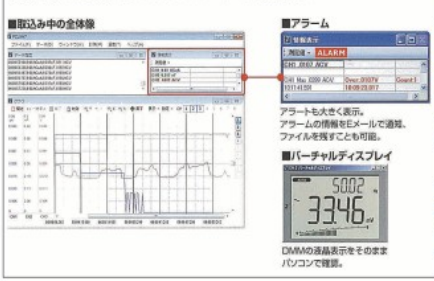

■取込中の全体像

■アラーム

このマークのデジタルマルチメーターに使用できます。
※PC接続ケーブルは各適合本体をご確認の上、お選び下さい。

■取込ソフト&接続ケーブル

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707D-105	取込ソフト	8,000円	8,800円
EA707D-106	—	7,600円	8,360円
EA707D-107	PC接続ケーブル	5,800円	6,380円
EA707D-108	—	6,000円	6,600円

デジタルマルチメーターの主な機能

- 1. 電流測定**
電源、負荷
- 2. 電圧、抵抗測定**
測定対象物(乾電池、抵抗器など) DCV測定、ACV測定、コンセント
- 3. ダイオードテスト**
カソード、アノード、ダイオード

デジタルマルチメーター



- 電圧保護機能付で誤入力による停電・火傷を防止
- 真の実効値式
- 直流電圧…600m/6/60/600V
- 交流電圧…6/60/600V
- 抵抗…600/6k/60k/6M/60MΩ

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-37	検電付	17,000円	18,700円
EA707A-45	静電容量ダイオードテスト付	17,000円	18,700円

- 周波数…99.99/999.9/9.999kHz
- 静電容量(45のみ)…1μ/10μ/100μ/1m/10mF
- 機能…検電(37のみ)、ダイオードチェック(45のみ)、漏電ブレーカー遮断防止、フィルタ、データホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
- 電源…単4電池×1本(付属)
- サイズ…72(W)×38(D)×149(H)mm
- 重量…190g ●テストリード付



電池は、P.1904~に掲載しています。

[クランプ付]ポケットマルチメーター



- ポケットサイズのマルチメーター+クランプメーター複合機
- 直流・交流電圧…660m/6.6/66/600V
- 直流・交流電流…100.0A(クランプ部)

- 抵抗…660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ
- 静電容量…6.6m/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF
- 周波数…660/6.6k/66kHz
- クランプ内径…10mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…75(W)×19.9(D)×130(H)mm
- 重量…160g
- 最大・最小値ホールド、データホールド、オートパワーオフ、導通・ダイオードチェック
- 携帯ケース、マグネットシート付

ポケットデジタルテスター



- わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ
- 直流電圧…419.9m~500V
- 交流電圧…4.199~500V
- 抵抗…419.9Ω~41.99MΩ
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック(順方向判定)、バックライト
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…55(W)×9.5(D)×109(H)mm
- 重量…60g

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-6A	—	4,500円	4,950円

デジタルマルチメーター



- スタンダードタイプ
- 真の実効値式
- 直流電圧…600m/6/60/600/1000V
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 直流電流…-14A/6/10A
- 交流電流…-14A/6/10A
- 48:600m/6/10A

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-14A	—	24,000円	26,400円
EA707A-48	4-20mA換算器機能付	22,000円	24,200円

- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- 周波数…99/999.9/9.999k/99.999kHz(交流電圧のみ)
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1m/10mF
- 導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小値表示他
- 電源…単4電池×4本(付属)
- サイズ…84(W)×52(D)×174(H)mm
- 重量…390g
- テストリード付、携帯ケース付(-14Aのみ)

デジタルマルチメーター



- スリムタイプ
- 真の実効値式
- 直流電圧…600m/6/60/600V
- 交流電圧…6/60/600V
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- 周波数…99.99/999.9/9.999kHz
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1m/10mF

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-41	—	19,000円	20,900円

- 導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ他
- 電源…単4電池×1本(付属)
- サイズ…72(W)×38(D)×149(H)mm
- 重量…190g ●テストリード、携帯ケース付

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

アナログマルチテスター



- 安全性を高めたベアシートタイプ
- 直流電圧…0.3/3/12/30/120/300/600V
- 交流電圧…12/30/120/300/600V
- 直流電流…60μ/30/300mA
- 抵抗…3k/30k/300k/3MΩ
- 温度目盛…-50℃~+150℃
- 電池チェック…0.9~1.8V

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707	—	6,800円	7,480円

- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…95(W)×39(D)×141(H)mm
- 重量…280g

[ペンシル型]テスター



- 狭い場所まで使用できるペンシルタイプ
- 直流電圧…419.9m~600V
- 交流電圧…4.199~600V
- 抵抗…419.9Ω~41.99MΩ
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック(順方向判定)、バックライト
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…30(W)×26.5(D)×182(H)mm
- 重量…80g

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-15A	—	6,800円	7,480円

デジタルマルチメーター




- 高性能タイプ
- 真の実効値式
- 直流・交流電圧…60m/600m/6/60/600/1000V
- 直流・交流電流…-30:600μ/6000μ/60mA/600mA
- 36:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
- 静電容量…1n/10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10m/100mF
- 周波数…99.999/999.99/9.999k/99.999/500.00kHz
- 温度…-40~260℃(EA707A-31使用時)
- デジタル換算、PEAK測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ他多数
- 電池…単3電池×4本(付属)
- サイズ…93(W)×53(D)×197(H)mm
- 重量…650g ●テストリード、携帯ケース付

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-30	—	52,000円	57,200円
EA707A-31	温度センサー(オプション)	3,000円	3,300円
EA707A-32	通信パッケージ(オプション)	13,000円	14,300円

- 抵抗…60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600MΩ
- 周波数…99.999/999.99/9.999k/99.999/500.00kHz
- 温度…-40~260℃(EA707A-31使用時)
- デジタル換算、PEAK測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ他多数
- 電池…単3電池×4本(付属)
- サイズ…93(W)×53(D)×197(H)mm
- 重量…650g ●テストリード、携帯ケース付

デジタルマルチメーター

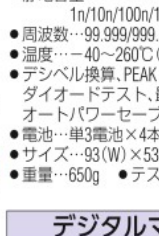

- 電圧測定端子にヒューズ付の安全タイプ
- 真の実効値式
- 直流電圧…600m/6/60/600/1000V
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 交流電流(ACクランプ測定)…10/20/50/100/200/500/1000A
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA707A-47	—	20,000円	22,000円

- 導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小値表示他
- 電源…単4電池×4本(付属)
- サイズ…84(W)×52(D)×174(H)mm
- 重量…390g ●テストリード付