

デジタル騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲…30~130dB
- 精度…±1.5dB
- 分解能…0.1dB
- 周波数範囲…31.5Hz~8kHz



Laserliner

品番 EA706GA 価格29,700円

税込価格(10%) 32,670円

- 機能…最高・最低値表示、データホールド
- 応答速度2段階切替式
- 保存可能データ件数…16000件

- 電源…単4電池×6本(付属)
- サイズ…80(W)×35(D)×245(H)mm
- 重量…350g
- 三脚ねじ穴付(1/4")
- 液晶バックライト付
- 付属品…USBケーブル(125cm)、出力信号接続用イヤホンジャック、ケース、ソフトウェアCD
- USBケーブルを使用してパソコンと接続しておけば、リアルタイムでデータをパソコンに保管することも可能です。

デジタル振動計

- 測定範囲…速度: 0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)、加速度: 0.5~199.9m/s²
- 測定周波数…10Hz~1kHz
- 精度…±(5%+2dgt)、(at80Hz/160Hz: at23±5%)

品番 EA706XA-2 価格62,000円

税込価格(10%) 68,200円

- 分解能…速度: 0.1mm/s
- 加速度: 0.1m/s²
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…78(W)×38(D)×185(H)mm(センサー部: ø16×29mm)
- 重量…274g

電磁波測定器

- 測定方式…マグネチックコイル
- 測定周波数…30~300Hz
- 磁界軸…単磁界軸
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…68(W)×24(D)×163(H)mm
- 重量…215g

品番 EA703G-1 価格23,300円

税込価格(10%) 25,630円

測定レンジ	精度	分解能
20μT/200mG	±(4%rdg+3dgt)	0.01μT/0.1mG
200μT/2,000mG	±(5%rdg+3dgt)	0.1μT/1mG
2,000μT/20,000mG	±(10%rdg+3dgt)	1μT/10mG

電磁波測定器[3磁界]

- 測定範囲…38mV/m~20V/m
- 表示分解能…0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m²、0.001μW/cm²
- 測定周波数…10MHz~8GHz
- 磁界軸…X・Y・Z 3磁界軸
- 機能…ON/OFFアラーム設定、最大・平均値ホールド、オートパワーオフ、データ記録(200件)
- 電源…9V電池×1個(付属)

品番 EA703G-3 価格59,500円

税込価格(10%) 65,450円

- サイズ…80(W)×80(D)×370(H)mm
- 重量…180g
- 付属品…携帯ケース
- 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。

デジタル騒音計

- 測定範囲…30~130dB
- 分解能…0.1dB
- 精度…±1.4dB
- 周波数範囲…31.5Hz~8kHz
- 最大・最小表示機能付
- オートパワーオフ、オートレンジ
- 電源…9V電池×1本(付属)
- 重量…156g
- サイズ…62×32×188mm
- 付属品…風防スクリーン、収納ケース、調整用ドライバー

品番 EA706C-1A 価格18,800円

税込価格(10%) 20,680円

- 音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能。

デジタル騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲…32~130dB
- 分解能…0.1dB
- 精度…±1.0dB
- 周波数範囲…31.5Hz~8kHz(A・C特性)
- 機能…最大・最小値表示
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…55(W)×43(D)×255(H)mm
- 重量…195g
- 風防キャップ付

品番 EA706CD-1 価格36,600円

税込価格(10%) 40,260円

ペン型振動計

- 測定範囲…速度: 200mm/s: 0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可) 加速度: 200m/s²: 0.5~199.9m/s²
- 精度…±(5%+2digit)(at80Hz/160Hz: at23±5%)
- 測定周波数…10Hz~1kHz(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
- 機能…データホールド、ローバッテリー表示
- 電源…単4電池×4本(付属)

品番 EA706XA-4 価格47,600円

税込価格(10%) 52,360円

- サイズ…40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部: ø9×30mm)
- 重量…240g
- センサー…一体型のコンパクトモデル

電磁波測定器[3磁界]

- センサー、測定方式…マグネチックコイル
- 測定周波数…30~300Hz
- 磁界軸…X・Y・Z 3磁界軸(選択)
- 電源…9V電池×1個(付属)

品番 EA703G-2 価格32,300円

税込価格(10%) 35,530円

測定レンジ	精度	分解能
20μT/200mG	±(4%rdg+3dgt)	0.01μT/0.1mG
200μT/2,000mG	±(5%rdg+3dgt)	0.1μT/1mG
2,000μT/20,000mG	±(10%rdg+5dgt)	1μT/10mG

- サイズ…本体: 68(W)×30(D)×195(H)mm、センサープローブ: 75×58×220mm
- 重量…460g
- コード長…930mm
- 電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に好適。

関連商品はコチラ!

SDカード P.1826~



デジタル騒音計

- 測定範囲…30~130dB
- 分解能…0.1dB
- 精度…±1.5dB(94dB, 1kHz時)
- 周波数範囲…31.5Hz~8.5kHz
- 機能…オートレンジ、オートパワーオフ

品番 EA706CB-10 価格10,800円

税込価格(10%) 11,880円

- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…53(W)×36(D)×133(H)mm
- 重量…145g
- 周囲の明るさを感知して、自動で点灯、消灯するバックライト機能付


デジタル騒音計

- 測定範囲…30~130dB
- 分解能…0.1dB
- 精度…±1.5dB(94dB, 1kHzにて)
- 周波数範囲…31.5Hz~8kHz(A・C特性)
- 機能…最高値ホールド
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…63(W)×35(D)×185(H)mm
- 重量…150g

品番 EA706CD-6 価格13,800円

税込価格(10%) 15,180円

騒音の目安

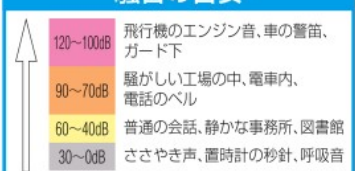

デジタル振動計

(ドイツ)

- 加速・速度・変位の3モードの計測が可能

品番 EA706XA-10 価格158,000円

税込価格(10%) 173,800円

- 測定範囲…速度(10~1,000Hz)Hi: 1.0~199.9mm/s, Lo: 0.1~19.99mm/s 加速度(ACC1: 10~6,000Hz)Hi: 1.0~199.9m/s², Lo: 0.1~19.99m/s² (ACC2: 10~300Hz)Hi: 1.0~199.9m/s², Lo: 0.1~19.99m/s² 変位(10~1,000Hz)Hi: 10~1,999μm, Lo: 1.0~199.9μm
- 分解能…速度(10~1,000Hz)Hi: 0.1mm/s, Lo: 0.01mm/s 加速度(ACC1: 10~6,000Hz)Hi: 0.1m/s², Lo: 0.01m/s² (ACC2: 10~300Hz)Hi: 0.1m/s², Lo: 0.01m/s² 変位(10~1,000Hz)Hi: 1μm, Lo: 0.1μm
- 精度…フルスケールの±5%以内
- 機能…最大値ホールド、直流・交流出力、オーバー表示、ローパスフィルタ内蔵(ACC 2モード時のみ)
- 電源…単3電池×2本(付属)
- 重量…200g
- サイズ…本体: 72(W)×24(D)×220(H)mm、ピックアップ: 14.2(hex)×50(D)mm、マグネットアダプタ: ø24×15(H)mm

テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

- 測定レンジ…直流: 300.00/3,000.0mT・3,000.0/30,000G 交流: 150.00mT/1,500.0mT・1,500.0/15,000G
- 分解能…0.01/0.1mT、0.1/1G

品番 EA703G-11 価格48,000円

税込価格(10%) 52,800円

- 精度…直流: ±(5%rdg+10dgt)、交流: ±(5%rdg+20dgt)
- 表示単位…mT、G切替
- 機能…最大・最小値表示、N極・S極方向表示
- 電源…単3電池×6本(付属)
- サイズ…本体: 68(W)×45(D)×177(H)mm、センサープローブ: 25(W)×19(D)×198(L)mm
- 重量…490g
- 付属品…マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース

デジタル騒音計

- 測定範囲…A特性: 32~130dB、C特性: 20~8kHz
- 分解能…デジタル: 0.1dB、アナログ(バークグラフ): 2dB
- 精度…±1.4dB
- 機能…バークグラフ付、最大・最小値表示、オートオフ
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…55(W)×25(D)×258(H)mm
- 重量…200g

品番 EA706CB-11 価格29,800円

税込価格(10%) 32,780円

- 付属品…風防スポンジ、収納ケース
- 変化量が分かりやすいアナログ(バークグラフ)表示付

データロガー騒音計

- 測定範囲…A特性: 30~130dB、C特性: 30~130dB
- 測定レンジ…Lo: 30~80dB, Med: 50~100dB, Hi: 80~130dB, Auto: 30~130dB
- 分解能…0.1dB
- 精度…±1.4dB(1kHz, 23±5°Cの条件)
- 周波数範囲…31.5Hz~8kHz
- 機能…データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカード記録、データロガー

品番 EA742JF 価格38,500円

税込価格(10%) 42,350円

- 電源…単3電池×6本(付属)
- サイズ…68(W)×45(D)×245(H)mm
- 重量…445g(電池含む)
- 付属品…風防スポンジ
- ISO1に準ずる工場や現場などの騒音管理に
- RS232出力端子付
- SDカードは別売です。

データロガー騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲…30~130dB
- 分解能…0.1dB
- 精度…±1.4dB
- 周波数範囲…20Hz~8kHz(A・C特性)
- 機能…バックライト
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…83(W)×42(D)×272(H)mm
- 重量…390g

品番 EA706CD-2 価格77,000円

税込価格(10%) 84,700円

- 付属品…風防キャップ、専用ソフトCD、PC接続ケーブル、専用ケース
- 31,000データメモリを内蔵し、ソフトウェアでの解析が可能(騒音レベルをバークグラフで表示)

テスラ/ガウスメーター

- 分解能0.1mGの高性能機種
- 測定範囲…3,000~3,000mG、300~300μT

品番 EA703G-16 価格99,000円

税込価格(10%) 108,900円

- 分解能…0.1mG(−199.9mG~+199.9mG) 1mG(−200mG以下、+200mG以上) 0.01μT(−19.99μT~+19.99μT) 0.1μT(−20.0μT以下、+20.0μT以上)
- 精度…±(2%rdg+2mG): (−1,000mG~1,000mG、−100.0μT~100.0μT)
- 機能…データホールド、最高最低値表示、ゼロ調整、N極・S極方向表示、PCデータ取込可(ケーブル別売)
- 電源…単4電池×6本(付属)
- サイズ…68(W)×42(D)×173(H)mm、センサープローブ: 29(W)×17(D)×177(L)mm
- 重量…399g
- キャリングケース付

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

