

電動ドライバー用オフセットアダプターセット



品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA813A-45S	19mm六角対応	13,400円	14,740円

●インパクトドライバー対応
●狭小部でのボルト・ナット回し作業に
●建築、太陽光設備工事などの作業に

〈セット内容〉
●オフセットアダプター
●専用ソケット(12角)…10・12・13・14・17・19・21・24mm
●ギヤロック ●Cリング(2個)
●収納ケース


【オフセットアダプター用】極薄ソケット



品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA813A-310	10	14.5	21.5	1,260円	1,386円
EA813A-312	12	17.0	22.0	1,260円	1,386円
EA813A-313	13	17.9	23.0	1,260円	1,386円
EA813A-314	14	19.5	23.0	1,260円	1,386円
EA813A-317	17	23.0	24.0	1,260円	1,386円
EA813A-319	19	25.0	25.0	1,260円	1,386円
EA813A-321	21	28.5	25.0	1,350円	1,485円
EA813A-324	24	32.0	26.0	1,350円	1,485円

●EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット
●取付側六角対応…19mm ●12ポイント
●Cリング付

アングルドリルヘッド

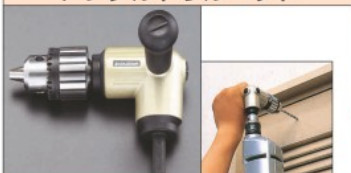

品番	価格	税込価格(10%)
EA801KK-2	6,050円	6,655円

●チャック能力…10mm ●全長…117mm ●重量…470g
●10mmチャック以上の電気ドリルに取り付けて使用して下さい
●コーナーや壁際などの穴あけに

六角軸キーレスドリルチャック



品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-7	0.8~10mm	3,020円	3,322円

●充電ドライバー用(インパクト不可)
●六角シャック…1/4" (6.35mm)

六角軸ドリルチャック(ビット交換式)



品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-21	1.5~10mm	3,940円	4,334円
EA801-22	1.5~13mm	4,780円	5,258円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4"

六角軸ドリルチャック



品番	チャック能力	仕様	価格	税込価格(10%)
EA801-101	1.0~10mm	チャック(ハンドル付)	2,360円	2,596円
EA801-103	1.0~10mm	キーレスチャック	2,430円	2,673円
EA801-105	EA801-101, 103用交換シャック		680円	748円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm)
●高品位チャック採用でビットの噛み込みを防止

電動ドライバー用オフセットアダプター



品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA813A-46	19mm六角対応	6,460円	7,106円
EA813A-46S	17・19・21mm六角対応	8,610円	9,471円

●インパクトドライバー対応
●狭小部でのボルト・ナット回し作業に
●建築、太陽光設備工事などの作業に

〈セット内容〉
A-46…
●オフセットアダプター A-46S…
●オフセットアダプター
●専用ソケット(12角)…17・21mm ●Cリング(2個)

【オフセットアダプター用】スイベルソケットアダプター



品番	オス(凸)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA813A-331	9/16"	26	1,800円	1,980円
EA813A-332	1/2"	30	1,800円	1,980円

●EA813A-45S・EA813A-46・-46S用スイベルソケットアダプター
●取付側六角対応…19mm
●±12°まで角度をつけることができます。
●Cリング付



電動ドライバー用アングルヘッド



品番	価格	税込価格(10%)
EA801KK-3	5,000円	5,500円

●18Vインパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm) ●全長…145mm
●ヘッドサイズ…58mm(35mmビット装着時)
●正逆回転可、75mmロングビットにも対応
●付属品…固定ハンドル、Φ2×35mm両頭ビット

六角軸キーレスドリルチャック



品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-15	1.0~10mm	2,680円	2,948円
EA801-16	1.5~13mm	3,240円	3,564円

●扱いやすいラバーグリップ仕様

保護めがね



品番	フレームカラー	価格	税込価格(10%)
EA800AD	レッド	380円	418円
EA800AE	クリアー	400円	440円

●めがねの上から使用できます。
●めがねのサイズ(mm)…A:135, B:120, C:85, D:50×60

電動ドライバー用アングルヘッド



品番	価格	税込価格(10%)
EA813A-13	7,200円	7,920円

●電気ドリル、インパクトドライバー用
●六角シャック…1/4" (6.35mm) ●全長…169mm
●Φ21mmまで可能(木工用1/4"六角軸ドリルビット使用時)
●2,500回転/分以下

電動ドライバー用短アングルヘッド



品番	価格	税込価格(10%)
EA813A-17	3,350円	3,685円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm) ●全長…122mm
●ヘッドサイズ…58mm(35mmビット装着時)
●付属品…固定用ハンドル、Φ2×35mmビット、Φ2×45mm両頭ビット
●狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適です。
●握りやすいコンパクトサイズ。本体をしっかりと抑えて使用できます。

電動ドライバー用アングルヘッド



品番	価格	税込価格(10%)
EA813A-19	4,860円	5,346円

●六角シャック…1/4" (6.35mm) ●全長…134mm
●ヘッドサイズ…55mm(33mmビット装着時)
●付属品…固定ハンドル、Φ2×33mm両頭ビット、超短マグキャッチ
★マグキャッチ付でねじを落とさずに作業可能です。


六角軸キーレスドリルチャック



品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-4	1.5~13mm	5,260円	5,786円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm)

 六角軸キーレスドリルチャック




品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-17	1.5~6.5mm	1,070円	1,177円

●充電ドライバー用(インパクト不可)
●六角シャック…1/4" (6.35mm)



電動ドライバー用アングルヘッド(ヘッド部回転式)

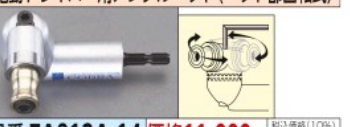

品番	価格	税込価格(10%)
EA813A-14	11,000円	12,100円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm)
●全長…143mm(最長時)
●Φ21mmまで穴あけ可能(木工用1/4"六角軸ドリルビット使用時)
●適正回転数…3,000回転/分以下
●ヘッドの旋回角度は自由に調節可能です。


電動ドライバー用アングルヘッド(強力型)



品番	価格	税込価格(10%)
EA813A-18	7,660円	8,426円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm) ●全長…149mm
●ヘッドサイズ…70mm(35mmビット装着時)
●付属品…固定ハンドル、Φ2×35mmビット、Φ2×65mm両頭ビット
●ホールソー、ギムネ、電動ソケットにも対応したハードユース仕様
●角、隙の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適

電動ドライバー用超短アングルヘッド

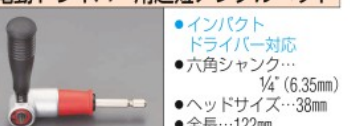

品番	価格	税込価格(10%)
EA813A-41	3,830円	4,213円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm)
●ヘッドサイズ…38mm
●全長…122mm

●付属品…固定ハンドル、Φ2×15mmビット×4個
●狭い場所の角、隙のビス止め

電動ドライバー用アングルヘッド(ソケット用)



品番	差込角	価格	税込価格(10%)
EA813A-42	9.5mm(9/16")	8,090円	8,899円
EA813A-43	12.7mm(1/2")	8,090円	8,899円

●付属品…固定ハンドル、Φ2×65mm両頭ビット

六角軸ドリルチャック



品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-6	0.8~6.5mm	2,630円	2,893円
EA801-3	1.5~10mm	2,890円	3,179円
EA801-8	1.5~13mm	3,670円	4,037円

●インパクトドライバー対応
●六角シャック…1/4" (6.35mm)

