

ベルトグラインダー(50×710mm)



品番 EA818MH-2 取扱中止  
交換用研磨ベルト

品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA818MG-31	#40	5枚	2,100円	2,310円
EA818MG-32	#60	5枚	1,800円	1,980円
EA818MG-33	#80	5枚	1,700円	1,870円
EA818MG-34	#120	5枚	1,700円	1,870円
EA818MG-35	#240	5枚	1,700円	1,870円

- 電源…AC100V・210W ●コード長…2m
- ベルトサイズ…50×710mm
- 砥石サイズ…150×16(厚)×12.7(穴径)mm
- サイズ…367(W)×356(D)mm ●重量…9.5kg
- ベルト速度(m/s)…19.2(50Hz)、23(60Hz)
- 付属品…#60、#100ベルト各1枚、#60レジンoid砥石×1、六角棒レンチ×1

ご発注の際は入数をよくご確認ください。

ベルトディスクサンダー(100×915mm)



品番 EA818MF-10 価格29,200円 税込価格(10%) 32,120円

- 電源…AC100V・400W
- ベルトサイズ…100×915mm
- ディスクペーパーサイズ…φ150mm(マジック式)
- ベルト速度…7.2m/s(50Hz)、8.7m/s(60Hz)
- ディスク回転数…2,800rpm(50Hz) 3,400rpm(60Hz)
- 本体サイズ…450×210×290(H)mm
- コード長…2m
- 広い面や側面の研削に便利で、水平・垂直に可動するサンディングアーム
- 曲面や傾斜面の研削に便利なワークテーブル・マイターゲージ
- ワークレートをを使って安定した研磨作業が可能です。
- 付属品…エンドレスベルト(#80)、ディスクペーパー(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
- 替ベルト…EA818MG-5～8、-40～400A、MH-40～120、MJ-11～400(当頁)
- 替ディスクペーパー…EA818MF-8、-9(当頁)

[150mm]ディスクペーパー(マジック式)



品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA818MF-8	#320	5枚	1,060円	1,166円
EA818MF-9	#400	5枚	1,060円	1,166円

レジンベルト(100×915mm)



品番	粒度	価格	税込価格(10%)
EA818MH-40	#40	1,250円	1,375円
EA818MH-80	#80	1,070円	1,177円
EA818MH-120	#120	980円	1,078円

- サイズ…100×915mm
- 砥粒…キュービトロン[TM]セラミック
- 普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。溶接のビード除去、バリ取り、面取りに
- 耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
- 研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されています。

レジンベルト(100×915mm)



品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA818MG-4	#40	10枚	9,870円	10,857円
EA818MG-5	#60	10枚	8,970円	9,867円
EA818MG-6	#80	10枚	8,380円	9,218円
EA818MG-7	#100	10枚	7,760円	8,536円
EA818MG-8	#120	10枚	7,760円	8,536円

- アルミダイカスト、ステンレスの研磨
- その他金属の重研削作業

レジンベルト(100×915mm)



品番	粒度	価格	税込価格(10%)
EA818MG-40	#40	2,020円	2,222円
EA818MG-60	#60	1,830円	2,013円
EA818MG-120	#120	1,590円	1,749円
EA818MG-240	#240	1,590円	1,749円
EA818MG-320A	#320	1,590円	1,749円
EA818MG-400A	#400	1,590円	1,749円

- 炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に

レジンベルト(100×915mm)



品番	粒度	色	価格	税込価格(10%)
EA818MJ-11	#80	こげ茶	5,340円	5,874円
EA818MJ-13	#180	赤	4,380円	4,818円
EA818MJ-14	#320	青	4,000円	4,400円
EA818MJ-15	#400	灰	4,000円	4,400円

- 砥粒…酸化アルミニウム
- 弾力性があり、被研磨物の形状によく馴染みます。
- 研磨ベルトの目つぶし、ステンレス・アルミ等の化粧仕上げに

レジンベルト(100×915mm)



品番	粒度	価格	税込価格(10%)
EA818MJ-40	#40	1,490円	1,639円
EA818MJ-60	#60	1,350円	1,485円
EA818MJ-80	#80	1,270円	1,397円
EA818MJ-100	#100	1,170円	1,287円
EA818MJ-120	#120	1,170円	1,287円
EA818MJ-150	#150	1,170円	1,287円
EA818MJ-180	#180	1,170円	1,287円
EA818MJ-240	#240	1,170円	1,287円
EA818MJ-320	#320	1,170円	1,287円
EA818MJ-400	#400	1,170円	1,287円

- 各種金属の研削、研磨に最適
- 優れた研削力と耐久性
- アルミ、普通鋼、ステンレス鋼、亜鉛ダイカスト品、工具鋼等に
- 研磨熱を抑える快削材入

ベルトサンダー(10×330mm)



品番	回転数	価格	税込価格(10%)
EA809XL-1	5,500～6,700rpm	15,900円	17,490円

- 電源…AC100V ●消費電力…180W
- ベルト速度…6.6～8m/s
- ベルトサイズ…10×330mm
- サイズ…70×380×66(H)mm
- 重量…1.0kg ●コード長…2m
- 二重絶縁、変速機能付
- 付属品…#120、#400研磨ベルト各1本
- ヘッド角度を55度の範囲内で調整可能
- 連続使用時間は10分以内

ダイヤモンドベルト(10×330mm)



品番	粒度	色	価格	税込価格(10%)
EA163K-1	#60	緑	10,900円	11,990円
EA163K-2	#120	黒	10,900円	11,990円
EA163K-3	#400	黄	9,550円	10,505円

レジンベルト(10×330mm)



品番	粒度	価格	税込価格(10%)
EA163K-40	#40	810円	891円
EA163K-60	#60	800円	880円
EA163K-80	#80	790円	869円
EA163K-100	#100	770円	847円
EA163K-120	#120	640円	704円
EA163K-150	#150	740円	814円
EA163K-180	#180	770円	847円
EA163K-240	#240	740円	814円
EA163K-400	#400	770円	847円

刃物研磨機



品番	回転数(50/60Hz)	価格	税込価格(10%)
EA818MX	460/560rpm	30,100円	33,110円

- 電源(50/60Hz)…AC100V(190/180W)
- 砥石サイズ…φ205×20(厚み)×80(穴径)mm
- サイズ…300×281×294(H)mm ●重量…8.0kg
- コード長…2.5m ●付属品…#1,000中砥石×1
- 手かんば、手のみや家庭刃物の研磨に最適です。

刃物研磨機



品番	回転数(50/60Hz)	価格	税込価格(10%)
EA818MY	400/470rpm	18,100円	19,910円

- 電源…AC100V・125W
- 正逆転可能
- 砥石サイズ…φ180×20(厚み)×70(穴径)mm
- サイズ…270×270×240(H)mm
- 重量…5kg ●コード長…1.8m
- 付属品…#1,000中砥石×1、水タンク、排水ホース


刃物研磨機



品番	回転数	価格	税込価格(10%)
EA818MY-10	Hi:3,500rpm Lo:2,800rpm	15,900円	17,490円
EA818MY-11	#400ダイヤモンドホイール	5,130円	5,643円
EA818MY-12	#600ダイヤモンドホイール	5,130円	5,643円

- 電源…AC100V ●消費電力…Hi:100W、Lo:70W
- 砥石サイズ…φ97×30(厚み)×20(穴径)mm
- サイズ…180×170×140(H)mm ●コード長…2m
- 重量…約1.8kg(コード、砥石を含む)
- タテ研ぎ、面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
- 付属品…#400ダイヤモンド研削砥石×1

替砥石[EA818MX用]

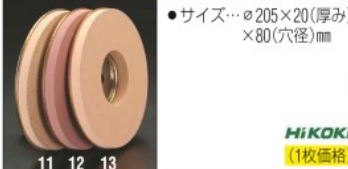

品番	番手	価格	税込価格(10%)
EA818MX-11	A1000	6,100円	6,710円
EA818MX-12	WA100	6,100円	6,710円
EA818MX-13	WA6000	8,300円	9,130円

替砥石[EA818MY用]



品番	粒度	色	価格	税込価格(10%)
EA818MY-1A	#180	緑	6,600円	7,260円
EA818MY-2A	#1,000	赤	6,600円	7,260円
EA818MY-3A	#6,000	黄	8,520円	9,372円

オフセット砥石(フレキシブル)



品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA809ZB-36	#36	5枚	1,480円	1,628円
EA809ZB-46	#46	5枚	1,480円	1,628円
EA809ZB-60	#60	5枚	1,480円	1,628円

刃砥ぎグラインダー



品番	回転数	価格	税込価格(10%)
EA809BC-2	7,000rpm	9,300円	10,230円
EA809BC-40B	替砥石(#60)	540円	594円
EA809BC-41	ダイヤモンド砥石(#180)	3,550円	3,905円

- 電源…AC100V・210W
- 砥石サイズ…外径φ100×内径15mm
- 本体二重絶縁構造
- 乾式砥石用
- サイズ…214×59×80(H)mm
- 重量…970g
- コード長…2m
- 付属品…#60刃研ぎ用砥石×1
- 替カーボンブラシ…EA813RA-5(P.989)