

ポータブル電源



- 充電時間…約48時間
- 矩形波インバーター出力…AC100V/1.2A
- USB出力…DC5V/2.1A
- 内蔵バッテリー…DC12V・20Ah

品番	入力電圧	出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	価格	税込価格(10%)
EA812HB-2A	AC100V/DC12V	DC12V×12A	23,800円	26,180円

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
EA812HB-2A	316×134×295(H)	8.3

● セルブースト機能(250A/5秒)、LED球8灯、DC12V出力ソケット、USBポート付(Aタイプ)

● 付属品…ブーストケーブル(約1m)、DC充電コード(約1m)、AC充電アダプター(コード長約1.9m)

AC-DCコンバーター



- USB出力…DC5V/3.1A

品番	入力電圧	出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	価格	税込価格(10%)
EA812HB-11	AC100V	DC12V×15A	8,530円	9,383円

品番	サイズ(mm)	重量(g)
EA812HB-11	95×184×55(H)	620

● 入力方式…シガープラグ、USB×2口

● カー用品の電気製品がご家庭で使えます。

● コード長…1.8m

バッテリー充電器



- 開放/密閉型
- 入力電圧…AC100V(50/60Hz)
- 出力電圧…ノーマルモード:DC14.7V スヌーモード:DC14.9V ブーストモード:DC18V

品番	セルスタート電流	高圧/低圧-処理	価格	税込価格(10%)
EA815YS-34	35A	30~150Ah(5時間率)	28,000円	30,800円

- 最大充電電流…4A・7A・10A・15A(4つの充電電流選択機能)
- 適合バッテリー電圧…DC12V/DC24V
- コード長…電源コード:1.8m 充電出力コード:1.8m
- サイズ…160×84×260(H)mm(本体のみ)
- 本体重量…1.7kg ● 8段階自動充電制御機能付
- オートバイから大型トラックまで充電可能

昇圧トランス



- 屋内昇圧専用型
- 容量…1.0kVA
- 入力電圧…100V
- 出力電圧…単相115V・125V
- 出力コンセント…2個

品番	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZG-1	120×160×105(H)mm	3.5kg	12,900円	14,190円

- サイズ…120×160×105(H)mm ● 重量…3.5kg
- サークットブレーカー付

降圧トランス(低電圧型)



- 屋内降圧専用型
- 容量…1.0kVA
- 入力電圧…AC100V
- 出力電圧…AC24V

品番	出力コンセント	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZB-5	4個	236×234×185(H)mm	13.7kg	35,800円	39,380円

- 出力コンセント…4個
- サイズ…236×234×185(H)mm
- 重量…13.7kg ● 安全ブレーカー付

ポータブル電源



品番	入力電圧	出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	価格	税込価格(10%)
EA812HB-4	AC100V	DC12V×12A	15,000円	16,500円

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
EA812HB-4	280×190×250(H)	7.0

● 緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として

● 充電時間…約24時間 ● USB出力…DC5V/1A

● 内蔵バッテリー…DC12V・17Ah

● シガーソケット装備で12V仕様の電気製品が100Wまで使用できます。

● 最大圧力0.6MPaのエアコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れが可能

● 付属品…ACアダプター、浮き輪用ノズル、ポール用ノズル

● ディーゼルエンジン車及び4000cc以上の自動車のスターターとしての使用はできません。

自動充電器(オートバイ用)



- 入力電圧…AC100V
- 出力電圧…DC14.4V

品番	適用バッテリー容量(10時間率容量)	価格	税込価格(10%)
EA815Y-21	2.3~30Ah	4,850円	5,335円

品番	適用バッテリー容量(10時間率容量)	価格	税込価格(10%)
EA815Y-16	2.3Ah~30Ah	3,470円	3,817円

- 出力電流…0.75A
- 消費電力…20W
- 本体サイズ…63(W)×54(D)×97(H)mm
- 重量…365g

ポータブルトランス[昇降圧兼用]



- 屋内昇降圧兼用型
- 容量…3.0kVA
- 入力電圧…単相200V、単相100V
- 出力電圧…単相100V、単相115V
- 出力コンセント…4個

品番	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815XB-1	170×283×196(H)mm	14kg	19,700円	21,670円

 
昇圧トランス



- 屋内昇圧専用型
- 容量…2.0kVA
- 入力電圧…100V
- 出力電圧…115V・125V
- コンセント数…4個

品番	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZG-2A	150×160×135(H)mm	5.4kg	14,100円	15,510円

降圧トランス



- 屋内降圧専用型
- 容量…2.0kVA
- 入力電圧…AC200V
- 出力電圧…AC100V
- 出力コンセント…4個
- サイズ…120×220×185(H)mm
- 重量…8kg

品番	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZE-2	120×220×185(H)mm	8kg	39,500円	43,450円

- 安全ブレーカー付

ポータブル電源




品番	入力電圧	出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	価格	税込価格(10%)
EA812HB-6	AC100V/DC12V	DC12V×10A	34,300円	37,730円

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
EA812HB-6	410×110×370(H)	8.0

- AC/DCどちらからも充電できます。
- 充電時間…約8時間 (AC100V)/約10時間 (シガーライター-DC12V)
- 矩形波インバーター出力…AC100V/1.2A
- ターミナル出力…DC12V/30A
- 付属の電源コードで簡単に充電可能
- 夜間の作業に便利なパワーライト付
- コンセント2個、シガーライター、端子出力装備

自動充電器(オートバイ用)

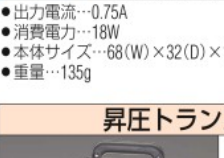

- 開放/密閉型
- 入力電圧…AC100V
- 出力電圧…DC14.8V

品番	適用バッテリー容量(10時間率容量)	価格	税込価格(10%)
EA815YA-21	2.3~30Ah	4,850円	5,335円

- 出力電流…0.75A
- 消費電力…18W
- 本体サイズ…68(W)×32(D)×126(H)mm
- 重量…135g

昇圧トランス



- 屋内昇圧専用型
- 容量…2.0kVA
- 入力電圧…100V
- 出力電圧…単相115V

品番	出力コンセント	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZB-2	4個	236×186×185(H)mm	7.5kg	23,100円	25,410円

- 出力コンセント…4個
- サイズ…236×186×185(H)mm ● 重量…7.5kg
- 安全ブレーカー付

昇圧トランス



- 屋内昇圧専用型
- 容量…3.0kVA
- 入力電圧…100V
- 出力電圧…単相125V・115V

品番	出力コンセント	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZG-3	4個	220×190×180(H)mm	10kg	29,500円	32,450円

- 出力コンセント…4個
- サイズ…220×190×180(H)mm ● 重量…10kg
- 安全ブレーカー付

降圧トランス



- 屋内降圧専用型
- 容量…3.0kVA
- 入力電圧…AC200V
- 出力電圧…AC100V
- 出力コンセント…4個
- サイズ…130×280×240(H)mm

品番	出力コンセント	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZE-3	4個	200×165×176(H)mm	9.5kg	44,500円	48,950円

- 重量…12.8kg
- 安全ブレーカー付

ポータブル電源



品番	入力電圧	出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	価格	税込価格(10%)
EA812HB-7	AC100V/DC12V	DC12V×10A	41,000円	45,100円

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
EA812HB-7	410×110×370(H)	9.0

- 災害時、レジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として
- 充電方法…AC100V充電アダプター/DC12V充電コード(シガーライター)
- 矩形波インバーター出力…AC100V/2.8A
- ターミナル出力…DC12V/30A
- 充電時間…50%送電で約8~9時間(AC100V)
- AC100V:出力短絡保護回路、オーバーロード保護回路、ローバッテリー保護回路、異常温度検出保護回路付
- 広範囲を明るく照らすライト付
- 付属品…充電用ACアダプター、充電用DCコード、クリップ付DCコード、ショルダーベルト

自動充電器(バッテリー診断機能付)



- 開放/密閉型

品番	適用バッテリー容量(5時間率容量)	価格	税込価格(10%)
EA815YA-31	20~220Ah	15,300円	16,830円

- 入力電圧…AC100V
- 出力電圧…DC14.4V/DC14.6V
- 消費電力…240VA
- 本体サイズ…196×138×77(H)mm ● 重量…1.3kg
- 電源コード…1.5m
- 充電ケーブル…1.5m
- バッテリー充電の他、バッテリーのCCA値・電圧・始動性能・オルタネーターの発電電圧が診断できます。

ポータブルトランス[昇降圧兼用]



- 屋内昇降圧兼用型
- 容量…3kVA
- 入力電圧…100V/200V兼用選択切替
- 出力電圧…100V・115V・200V・230V
- 出力コンセント…3個

品番	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZJ-1	160×280×242(H)mm	16kg	70,500円	77,550円

- サイズ…160×280×242(H)mm ● 重量…約16kg

降圧トランス



- 屋内降圧専用型
- 容量…2.0kVA
- 入力電圧…AC200V
- 出力電圧…AC100V

品番	出力コンセント	サイズ	重量	価格	税込価格(10%)
EA815ZF-1	2個	200×165×176(H)mm	9.5kg	15,800円	17,380円

- 出力コンセント…2個
- サイズ…200×165×176(H)mm ● 重量…9.5kg

- トランスの使用に関しては、すべて表示定格値以内で使用して下さい。
- トランスの一次・二次側には、専用の保護回路を設けて使用して下さい。
- 通電中は、端子や本体にさわらないで下さい。
- 端子の接続は、確実に行い端子ねじは定期的に増し締めをして下さい。
- 端子台のカバーは取付け後必ず装着して下さい。
- 改造、分解、自家での修理は行わないで下さい。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。