

アクリル板




透明 白黒 グレー ブラウン スモーク スモーク (1枚価格)

品番	サイズ	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-1	0.5×0.5m	2	透明	930円	1,023円
EA440DW-2	0.5×0.5m	2	白	1,450円	1,595円
EA440DW-3	0.5×0.5m	2	黒	1,450円	1,595円
EA440DW-4	0.5×0.5m	2	ブルー	1,450円	1,595円
EA440DW-5	0.5×0.5m	2	ブラウン	1,450円	1,595円
EA440DW-11	1×0.5m	2	透明	1,840円	2,024円
EA440DW-12	1×0.5m	2	白	2,900円	3,190円
EA440DW-13	1×0.5m	2	黒	2,900円	3,190円
EA440DW-14	1×0.5m	2	ブルー	2,900円	3,190円
EA440DW-15	1×0.5m	2	ブラウン	2,900円	3,190円
EA440DW-21	1×1m	2	透明	3,680円	4,048円
EA440DW-22	1×1m	2	白	5,780円	6,358円
EA440DW-23	1×1m	2	黒	5,780円	6,358円
EA440DW-24	1×1m	2	ブルー	5,780円	6,358円
EA440DW-25	1×1m	2	ブラウン	5,780円	6,358円
EA440DW-31	0.5×0.5m	3	透明	1,390円	1,529円
EA440DW-32	0.5×0.5m	3	白	2,180円	2,398円
EA440DW-33	0.5×0.5m	3	黒	2,180円	2,398円
EA440DW-34	0.5×0.5m	3	ブルー	2,180円	2,398円
EA440DW-35	0.5×0.5m	3	ブラウン	2,180円	2,398円
EA440DW-41	1×0.5m	3	透明	2,790円	3,069円
EA440DW-42	1×0.5m	3	白	4,330円	4,763円
EA440DW-43	1×0.5m	3	黒	4,330円	4,763円
EA440DW-44	1×0.5m	3	ブルー	4,330円	4,763円
EA440DW-45	1×0.5m	3	ブラウン	4,330円	4,763円
EA440DW-51	1×1m	3	透明	5,150円	5,665円
EA440DW-52	1×1m	3	白	8,030円	8,833円
EA440DW-53	1×1m	3	黒	8,030円	8,833円
EA440DW-54	1×1m	3	ブルー	8,030円	8,833円
EA440DW-55	1×1m	3	ブラウン	8,030円	8,833円
EA440DW-61	0.5×0.5m	5	透明	2,320円	2,552円
EA440DW-62	0.5×0.5m	5	白	3,600円	3,960円
EA440DW-63	0.5×0.5m	5	黒	3,600円	3,960円
EA440DW-64	0.5×0.5m	5	ブルー	3,600円	3,960円
EA440DW-65	0.5×0.5m	5	ブラウン	3,600円	3,960円
EA440DW-71	1×0.5m	5	透明	4,600円	5,060円
EA440DW-72	1×0.5m	5	白	7,200円	7,920円
EA440DW-73	1×0.5m	5	黒	7,200円	7,920円
EA440DW-74	1×0.5m	5	ブルー	7,200円	7,920円
EA440DW-75	1×0.5m	5	ブラウン	7,200円	7,920円
EA440DW-81	1×1m	5	透明	8,510円	9,361円
EA440DW-82	1×1m	5	白	13,400円	14,740円
EA440DW-83	1×1m	5	黒	13,400円	14,740円

●標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。

アクリル板

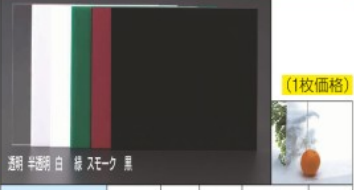

透明 半透明 白 黒 スモーク 黒 (1枚価格)

品番	サイズ	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA440DV-1	160×180	2	透明	330円	363円
EA440DV-2	160×180	2	半透明	330円	363円
EA440DV-3	160×180	2	白	330円	363円
EA440DV-4	160×180	2	緑	330円	363円
EA440DV-6	160×180	2	黒	330円	363円
EA440DV-11	180×320	2	透明	560円	616円
EA440DV-12	180×320	2	半透明	560円	616円
EA440DV-13	180×320	2	白	560円	616円
EA440DV-14	180×320	2	緑	560円	616円
EA440DV-16	180×320	2	黒	560円	616円
EA440DV-21	320×545	2	透明	1,490円	1,639円
EA440DV-22	320×545	2	半透明	1,490円	1,639円
EA440DV-23	320×545	2	白	1,490円	1,639円
EA440DV-24	320×545	2	緑	1,490円	1,639円
EA440DV-25	320×545	2	スモーク	1,490円	1,639円
EA440DV-26	320×545	2	黒	1,490円	1,639円
EA440DV-31	545×650	2	透明	2,690円	2,959円
EA440DV-32	545×650	2	半透明	2,690円	2,959円
EA440DV-33	545×650	2	白	2,690円	2,959円
EA440DV-34	545×650	2	緑	2,690円	2,959円
EA440DV-35	545×650	2	スモーク	2,690円	2,959円
EA440DV-36	545×650	2	黒	2,690円	2,959円
EA440DV-41	160×180	3	透明	480円	528円
EA440DV-42	160×180	3	半透明	480円	528円
EA440DV-43	160×180	3	白	480円	528円
EA440DV-44	160×180	3	緑	480円	528円
EA440DV-45	160×180	3	スモーク	480円	528円
EA440DV-46	160×180	3	黒	480円	528円
EA440DV-51	180×320	3	透明	840円	924円
EA440DV-52	180×320	3	半透明	840円	924円
EA440DV-53	180×320	3	白	840円	924円
EA440DV-54	180×320	3	緑	840円	924円
EA440DV-55	180×320	3	スモーク	840円	924円
EA440DV-56	180×320	3	黒	840円	924円
EA440DV-61	320×545	3	透明	2,150円	2,365円
EA440DV-62	320×545	3	半透明	2,150円	2,365円
EA440DV-63	320×545	3	白	2,150円	2,365円
EA440DV-64	320×545	3	緑	2,150円	2,365円
EA440DV-65	320×545	3	スモーク	2,150円	2,365円
EA440DV-66	320×545	3	黒	2,150円	2,365円
EA440DV-71	545×650	3	透明	3,940円	4,334円
EA440DV-72	545×650	3	半透明	3,940円	4,334円
EA440DV-73	545×650	3	白	3,940円	4,334円
EA440DV-74	545×650	3	緑	3,940円	4,334円
EA440DV-75	545×650	3	スモーク	3,940円	4,334円
EA440DV-76	545×650	3	黒	3,940円	4,334円

●材質…MCナイロン(MC801)

MCナイロン板 [耐候性]

品番	サイズ	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA441NF-5B	300×300	5	黒	5,930円	6,523円
EA441NF-7B	300×300	7	黒	7,630円	8,393円
EA441NF-10B	300×300	10	黒	8,520円	9,372円

ポリベンコ®はQUADRANTグループの登録商標です。  
MCナイロン®は日本ポリベンコ(株)の登録商標です。

アクリル板 [OD色]



●両面つや無し

品番	サイズ	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-56	997×997	3	9,980円	10,978円
EA440DW-86	997×997	5	15,700円	17,270円

ESCO

アクリル板用カッター



品番	刃厚	全長	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-301	0.9mm	133mm	440円	484円

●アクリル板・塩ビ板などの直線切りやPPクラフトシートの折り曲げに欠かせない、失敗の少ないカッターです。  
●刃先には面取り部付


アクリル板用伝熱カッター



品番	こて先温度(℃)	消費電力	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-304	約500	50W	3,520円	3,872円

●電源…AC100V  
●1台で3役、彫刻・曲線カット・熱溶着  
●付属品…V字刃、ナイフ状刃、尖状刃  
●アクリル板、塩ビ・PP板等のカットシートの溶着に!

ゴムパッキン用シート [EPT]

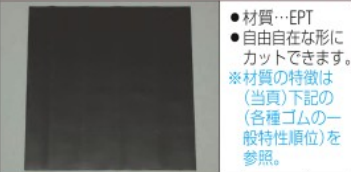

●材質…EPT  
●自由自在な形にカットできます。  
※材質の特徴は(当頁)下記の(各種ゴムの一般特性順位)を参照。

品番	サイズ	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA423PA-3A	0.5×0.5m	1	880円	968円
EA423PA-23	1×1m	1	3,740円	4,114円
EA423PA-7A	0.5×0.5m	1.5	1,620円	1,782円
EA423PA-27A	1×1m	1.5	4,760円	5,236円
EA423PA-11A	0.5×0.5m	3	2,400円	2,640円
EA423PA-31A	1×1m	3	7,370円	8,107円

パッキン用ゴムシート [NBR]



●材質…NBR  
●自由自在な形にカットできます。  
※材質の特性は(当頁)下記の(各種ゴムの一般特性順位)を参照。

品番	サイズ	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA423PA-2A	0.5×0.5m	1	880円	968円
EA423PA-22A	1×1m	1	3,130円	3,443円
EA423PA-6A	0.5×0.5m	1.5	1,390円	1,529円
EA423PA-26A	1×1m	1.5	4,250円	4,675円
EA423PA-10A	0.5×0.5m	3	2,030円	2,233円
EA423PA-30A	1×1m	3	6,600円	7,260円

アクリル板用ヒーター棒



品番	ヒーター棒温度	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-302	約200℃	7,040円	7,744円
EA440DW-303	ヒーター棒用ヒートコントローラー(別売)	3,080円	3,388円

●電源…100V  
●消費電力…65W  
●ヒーター棒サイズ…605×90×30mm(有効サイズ:400mm)  
●コントローラーサイズ…65×75×30mm  
●アクリル板や塩ビ板の直線曲げ用  
●塩ビ板やPET樹脂板等、柔らかい素材の物はヒートコントローラー(EA440DW-303)を使用し、温度調節して下さい。


アクリル用透明両面テープ



●アクリル板の接着に  
●材質…基材:アクリフォーム 粘着剤:アクリル系

品番	サイズ	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-10	200×100	0.5	780円	858円

アクリル板用研磨剤

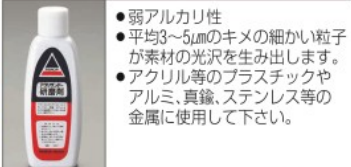

●弱アルカリ性  
●平均3~5μmのキメの細かい粒子が素材の光沢を生み出します。  
●アクリル等のプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレス等の金属に使用して下さい。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA440DW-305	100ml	480円	528円

パッキン用ゴムシート [NR]



●材質…NR  
●自由自在な形にカットできます。  
●材質の特性は(当頁)下記の(各種ゴムの一般特性順位)を参照。

品番	サイズ	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA423PA-1A	0.5×0.5m	1	880円	968円
EA423PA-21A	1×1m	1	2,470円	2,717円
EA423PA-5A	0.5×0.5m	1.5	950円	1,045円
EA423PA-25A	1×1m	1.5	2,670円	2,937円
EA423PA-9A	0.5×0.5m	3	1,200円	1,320円
EA423PA-29A	1×1m	3	3,500円	3,850円

パッキン用ゴムシート [CR]



●材質…CR  
●自由自在な形にカットできます。  
※材質の特性は(当頁)下記の(各種ゴムの一般特性順位)を参照。

品番	サイズ	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA423PA-24A	1×1m	1	3,130円	3,443円
EA423PA-28A	1×1m	1.5	4,250円	4,675円
EA423PA-32A	1×1m	3	6,600円	7,260円

■各種ゴムの一般特性順位※あくまで一般的物性であり、ご使用に際しては事前にご確認下さい。

機械的強度	SR	FR	CSM	IIR	BR	EPT	NBR	CR	NR	UR										
反発弾性				IIR			CSM	NBR	SBR	CR	NR	UR	BR							
耐摩耗性	SR				FR	IIR	CSM	SBR	NR	BR	UR									
耐熱性									NR	UR	BR	SBR	CR							
耐油性									NR	SBR	EPT	IIR	CSM	CR	SR	NBR	UR	FR		
耐オゾン性									NR	SBR	BR			CR	IIR	CSM	EPT	SR	UR	FR