




品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	M	S		
EA637GY-24	M24	50.4	34.8	41	5,060円	5,566円

●材質…焼入鋼
●ロック付
●並目ねじ
●締め付け部まで一気にナットを通せます。




品番	ねじ	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
		SW	M		
EA637GZ-6	M6	16	9.0	930円	1,023円
EA637GZ-8	M8	19	10.5	1,020円	1,122円
EA637GZ-10	M10	22	12.5	1,110円	1,221円
EA637GZ-12	M12	27	15.0	1,250円	1,375円
EA637GZ-16	M16	34	16.0	1,760円	1,936円
EA637GZ-20	M20	41	22.0	4,180円	4,598円

●締め付け部まで一気にナットを通せます (ロック付)
●材質…焼入鋼 (亜鉛メッキ)
●並目ねじ
●締め付け部まで一気にナットを通せます。

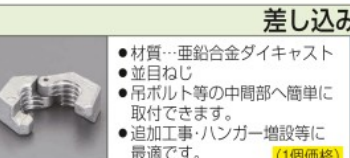

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA949PZ-103	W9%	400円	440円

●材質…亜鉛合金ダイキャスト
●並目ねじ
●吊ボルト等の中間部へ簡単に取付できます。
●追加工事・ハンガー増設等に最適です。
(1個価格)

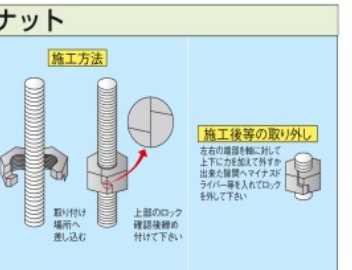

●材質…鉄(S45C)
●ケースサイズ…207×145×40mm

品番	内径×外径×厚み(mm)	入数	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数
M10	10×22×3.2	30	M16	17×32×4.5	15
M12	13×26×3.2	25	M18	19×36×4.5	10
M14	15×30×3.2	20	M20	21×40×4.5	10

●高力ワッシャーの為、高いトルク値で締め付けの時に使用します。



●材質…鉄 (クロメートメッキ)


品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数
M6	6	13×1	180	M14	15×30×2.6	20
M8	8	18×1.6	100	M16	17×32×2.6	20
M10	10	22×1.6	80	M18	19×36×2.6	10
M12	12	26×2.3	30	M20	21×40×3.2	8

●ケースサイズ…205×145×40mm



●材質…鉄 (溶融亜鉛メッキ)
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-108	M8	6	260円	286円
EA949SD-110	M10	4	330円	363円
EA949SD-112	M12	4	400円	440円
EA949SD-116	M16	2	400円	440円

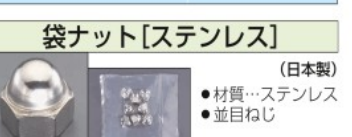

●材質…ステンレス
●並目ねじ (日本製)

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SD-503	M3	12	220円	242円
EA949SD-504	M4	12	220円	242円
EA949SD-505	M5	12	240円	264円
EA949SD-506	M6	12	290円	319円
EA949SD-508	M8	8	310円	341円
EA949SD-510	M10	4	330円	363円
EA949SD-512	M12	4	500円	550円
EA949SD-516	M16	2	500円	550円
EA949SD-520	M20	1	520円	572円
EA949SD-524	M24	1	890円	979円

※品番により入数が異なります




●材質…スチール (S45C) (10個価格)

品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA949HM-11	M6	10 6.4 3	2,400円	2,640円
EA949HM-14	M8	13 8.4 3	2,510円	2,761円
EA949HM-15	M8	16.3 8.4 3	2,650円	2,915円
EA949HM-16	M8	23 8.4 4	2,760円	3,036円
EA949HM-17	M10	16.3 10.5 3	3,010円	3,311円
EA949HM-18	M10	19 10.5 3	3,150円	3,465円
EA949HM-19	M10	28 10.5 4	3,400円	3,740円
EA949HM-20	M12	19 13 3	3,150円	3,465円
EA949HM-21	M12	25 13 4	3,400円	3,740円
EA949HM-22	M12	35 13 5	3,520円	3,872円
EA949HM-23	M16	25 17 4	3,520円	3,872円
EA949HM-24	M16	31 17 5	3,650円	4,015円
EA949HM-25	M16	45 17 6	4,660円	5,126円
EA949HM-26	M20	31 21 5	4,020円	4,422円
EA949HM-27	M20	38 21 5	4,400円	4,840円
EA949HM-28	M20	50 21 6	5,520円	6,072円



●材質…鉄(S45C)

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949JD-6	M6	6.1×14×2.3	12	240円	264円
EA949JD-8	M8	8.5×18×2.3	12	290円	319円
EA949JD-10	M10	10.2×22×3.2	12	290円	319円
EA949JD-12	M12	13×26×3.2	12	310円	341円
EA949JD-16	M16	17×32×4.5	8	330円	363円
EA949JD-20	M20	21×40×4.5	6	400円	440円
EA949JD-22	M22	23×44×6.0	4	380円	418円
EA949JD-24	M24	25×48×6.0	4	520円	572円

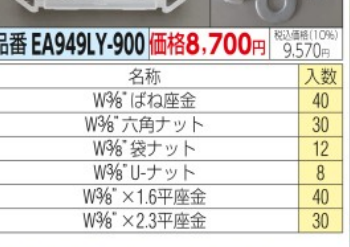

●材質…スチール (溶融亜鉛メッキ)
●ケースサイズ…205×145×40mm


品番	名称	入数	税込価格(10%)
EA949LY-900	W9% ばね座金	40	9,570円
	W9% 六角ナット	30	
	W9% 袋ナット	12	
	W9% U-ナット	8	
	W9% ×1.6平座金	40	
	W9% ×2.3平座金	30	



●材質…S45C・SCM435
●ケースサイズ…205×145×40mm


品番	ワッシャーサイズ	入数	U-ナットサイズ	入数	税込価格(10%)
EA949JD-1	M8	32	M8	8	12,320円
	M10	16	M10	4	
	M12	12	M12	4	

品番	ナットサイズ (S45C)	入数	ナットサイズ (SCM435)	入数
M8	40	M8	16	
M10	20	M10	8	
M12	12	M12	6	

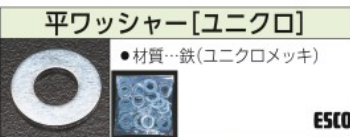


●材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949WF-4	M4	4×10×0.8	280	190円	209円
EA949WF-4A	M4	4×16×1.0	250	510円	561円
EA949WF-5	M5	5×12×0.8	200	190円	209円
EA949WF-6	M6	6×13×1.0	150	190円	209円
EA949WF-8	M8	8×18×1.6	50	190円	209円
EA949WF-10	M10	10×22×1.6	35	190円	209円
EA949WF-12	M12	12×26×2.3	18	190円	209円
EA949WF-16	M16	17×32×2.6	10	360円	396円
EA949WF-18	M18	19×36×2.6	10	360円	396円
EA949WF-20	M20	21×40×3.2	10	360円	396円
EA949WF-22	M22	23×44×3.2	10	360円	396円
EA949WF-24	M24	25×48×4.0	10	360円	396円
EA949WF-30	M30	31.5×58×4.5	10	530円	583円

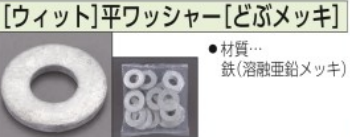


●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-81	W9%	×1.6mm	20	220円	242円
EA949LX-82	W9%	×2.3mm	20	260円	286円

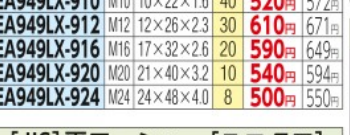


●材質…鉄 (ユニクロメッキ)
●EA949LX-114~124は袋入りです。

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-102	M2	2×6×0.4	250	240円	264円
EA949LX-103	M3	3×8×0.5	204	240円	264円
EA949LX-104	M4	4×10×0.8	132	240円	264円
EA949LX-105	M5	5×12×0.8	97	240円	264円
EA949LX-106	M6	6×13×1.0	72	240円	264円
EA949LX-108	M8	8×18×1.6	84	550円	605円
EA949LX-110	M10	10×22×1.6	59	550円	605円
EA949LX-112	M10	12×26×2.3	28	550円	605円
EA949LX-114	M14	15×30×2.6	4	150円	165円
EA949LX-116	M16	17×32×2.6	4	170円	187円
EA949LX-118	M18	19×36×2.6	4	190円	209円
EA949LX-120	M20	21×40×3.2	4	220円	242円
EA949LX-122	M22	23×44×3.2	4	290円	319円
EA949LX-124	M24	25×48×4.0	4	360円	396円

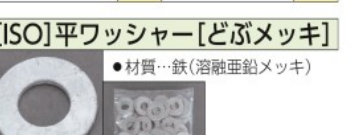


●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-958	M8	8×17×1.6	50	380円	418円
EA949LX-960	M10	10×21×2.0	40	330円	363円
EA949LX-962	M12	12×24×2.3	30	330円	363円
EA949LX-966	M16	16×30×3.2	20	400円	440円
EA949LX-970	M20	20×37×3.2	10	360円	396円
EA949LX-974	M24	24×44×4.5	8	470円	517円

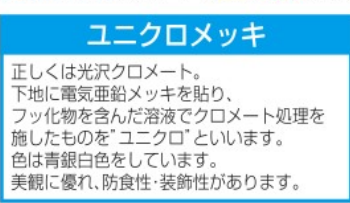

ユニクロメッキ
正しくは光沢クロメート。
下地に電気亜鉛メッキを貼り、フッ化物を含んだ溶液でクロメート処理を施したものを「ユニクロ」といいます。
色は青銀白色をしています。
美観に優れ、防食性・装飾性があります。

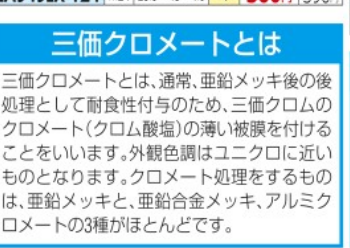

チタン
チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えています。経年変化が格段に少なく、航空、宇宙分野や発電所、プラント、海洋開発の分野で用いられています。