

オーリングセット



(イギリス)  
●材質…ニトリルゴム  
●ケースサイズ…  
240×175×50mm  
●耐油

品番 EA423MC 価格3,720円

内径×線径(mm)	入数	内径×線径(mm)	入数
2.9×1.78	20	18.64×3.53	10
3.68×1.78	20	20.22×3.53	10
4.48×1.78	20	21.82×3.53	10
5.28×1.78	20	23.40×3.53	10
6.07×1.78	20	24.99×3.53	10
7.66×1.78	20	26.58×3.53	10
9.25×1.78	20	28.17×3.53	10
9.19×2.62	13	29.75×3.53	10
10.78×2.62	13	31.34×3.53	10
12.37×2.62	13	32.92×3.53	10
13.95×2.62	13	34.52×3.53	10
15.54×2.62	13	36.1×3.53	10
17.13×2.62	13	37.69×3.53	10
18.72×2.62	13	37.47×5.33	7
		40.65×5.33	7
		43.82×5.33	7

オーリングセット(ホースカップリング用)



(イギリス)  
●材質…ニトリルゴム  
●耐油

品番 EA423ME 価格5,360円

内径×線径(mm)	入数	内径×線径(mm)	入数
8.91×1.82	100	19.17×2.46	50
10.51×1.82	100	23.46×2.94	15
11.88×1.91	75	29.71×2.94	15
16.35×2.20	50	37.46×2.99	10

●ケースサイズ…220×140×45mm

スチールシムセット



(アメリカ)

●厚み…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.65・0.80mm(各1枚)  
●サイズ…150×300mm  
●材質…カーボンスチール

品番 EA440E-100 価格9,350円

オーリングセット[インチ]



(アメリカ)  
●材質…ニトリルゴム  
●耐油

品番 EA423RB-101 価格10,450円

内径×線径	入数	内径×線径	入数
3/32" × 1/16"	20	3/4" × 1/8"	10
1/8" × 1/16"	20	13/16" × 1/8"	10
5/32" × 1/16"	20	7/8" × 1/8"	10
3/16" × 1/16"	20	15/16" × 1/8"	10
7/32" × 1/16"	15	1" × 1/8"	15
1/4" × 1/16"	15	1 1/16" × 1/8"	5
5/16" × 1/16"	15	1 1/8" × 1/8"	5
3/8" × 1/16"	15	1 1/4" × 1/8"	5
3/8" × 3/32"	15	1 3/8" × 1/8"	5
7/16" × 3/32"	15	1 1/2" × 1/8"	5
1/2" × 3/32"	15		
9/16" × 3/32"	15		
5/8" × 3/32"	10		
1 1/16" × 3/32"	10		

●ケースサイズ…280×170×50mm

オーリングセット[インチ]




●材質…ゴム  
●ケースサイズ…  
218×143×47mm

品番 EA423RY-3 価格1,400円

内径×線径	入数	内径×線径	入数
1/4" × 1/16"	15	1 1/16" × 3/32"	10
5/16" × 1/16"	15	3/4" × 3/32"	10
3/8" × 1/16"	10	7/32" × 1/16"	15
1/2" × 1/16"	10	3/4" × 1/8"	10
3/8" × 3/32"	10	3/16" × 1/16"	20
7/16" × 3/32"	10	5/32" × 1/16"	20
1/2" × 3/32"	10	1/8" × 1/16"	20
9/16" × 3/32"	10	13/16" × 1/8"	10
5/8" × 3/32"	10	5/8" × 1/16"	10

アルミ薄板(ロール巻)

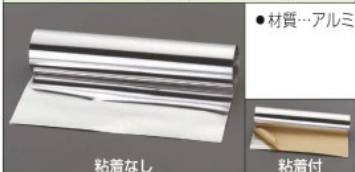

●材質…アルミ

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格(10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-21	400	600	0.2	無	590円	649円
EA440ER-22	400	1200	0.2	無	900円	990円
EA440ER-23	400	600	0.2	付	1,100円	1,210円
EA440ER-24	400	1200	0.2	付	1,900円	2,090円

●材質特性…耐蝕性・加工性に優れています。


スチールシム



(アメリカ)  
●材質…カーボンスチール

品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	許容差(μm)	価格	税込価格(10%)
EA440E-0.0A	150	0.05	2.5	6	2,890円	3,179円
EA440E-0.1	150	0.1	2.5	12	2,580円	2,838円
EA440E-0.1A	150	0.15	2.5	16	2,590円	2,849円
EA440E-0.2	150	0.2	2.5	23	2,710円	2,981円
EA440E-0.2A	150	0.25	2.5	24	2,960円	3,256円
EA440E-0.3	150	0.3	2.5	24	3,080円	3,388円
EA440E-0.4	150	0.4	2.5	39	3,210円	3,531円
EA440E-0.5	150	0.5	2.5	39	3,580円	3,938円
EA440E-0.6	150	0.65	2.5	41	3,820円	4,202円
EA440E-0.8	150	0.8	2.5	51	4,190円	4,609円


ステンレス薄板(ロール巻)

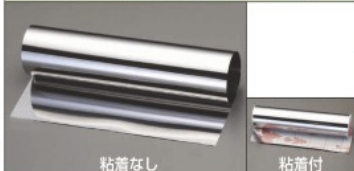

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格(10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-51	300	920	0.1	無	1,560円	1,716円
EA440ER-52	455	920	0.1	無	2,400円	2,640円
EA440ER-53	600	920	0.1	無	3,100円	3,410円
EA440ER-56	300	920	0.1	付	1,950円	2,145円
EA440ER-57	455	920	0.1	付	2,800円	3,080円
EA440ER-58	600	920	0.1	付	3,580円	3,938円

●材質…ステンレス(SUS430)

ステンレス巻板

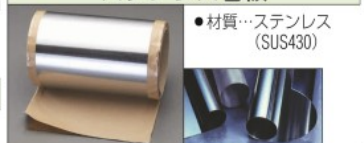

●材質…ステンレス(SUS430)

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格(10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-61	300	3000	0.1	付	49,000円	53,900円

アルミニウムシム




(アメリカ)  
●材質…アルミニウム

品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	許容差(%)	価格	税込価格(10%)
EA440EG-0.0B	150	0.051	2.5	±5	5,820円	6,402円
EA440EG-0.0C	150	0.076	2.5	±5	5,990円	6,589円
EA440EG-0.1	150	0.102	2.5	±5	6,100円	6,710円
EA440EG-0.1A	150	0.127	2.5	±5	6,230円	6,853円
EA440EG-0.1B	150	0.152	2.5	±5	6,290円	6,919円
EA440EG-0.2	150	0.203	2.5	±5	6,990円	7,689円
EA440EG-0.2A	150	0.254	2.5	±5	7,800円	8,580円

●機械同士のすき間を埋める調整用シートに。

真鍮シムセット

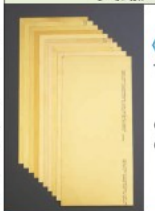


(アメリカ)

●厚み…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.65・0.80mm(各1枚)  
●サイズ…150×300mm  
●材質…真鍮

品番 EA440EC-100 価格12,050円

真鍮薄板(ロール巻)

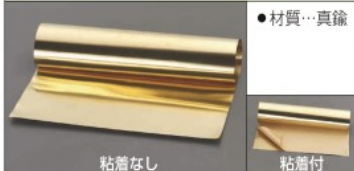

●材質…真鍮

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格(10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-11	365	600	0.1	無	1,400円	1,540円
EA440ER-12	365	1200	0.1	無	2,380円	2,618円
EA440ER-13	365	600	0.1	付	1,810円	1,991円
EA440ER-14	365	1200	0.1	付	3,290円	3,619円

●材質特性…延びやすく、削りやすく、加工性に優れています。また、メッキ性に優れ金属光沢も良い。

ステンレスシム



(アメリカ)  
●材質…SUS302


品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	許容差(μm)	価格	税込価格(10%)
EA440EB-0.1	150	0.1	1.25	12	5,660円	6,226円
EA440EB-0.1A	150	0.15	1.25	18	5,920円	6,512円
EA440EB-0.2	150	0.2	1.25	24	6,240円	6,864円
EA440EB-0.2A	150	0.25	1.25	30	6,430円	7,073円
EA440EB-0.3	150	0.3	1.25	30	6,750円	7,425円
EA440EB-0.4	150	0.4	1.25	45	7,330円	8,063円
EA440EB-0.5	150	0.5	1.25	47	8,600円	9,260円
EA440EB-0.6	150	0.65	1.25	54	10,200円	11,220円
EA440EB-0.8	150	0.8	1.25	64	11,600円	12,760円

関連商品はコチラ!

鉄板用はさみ P.130 ~



 
真鍮シム



(アメリカ)  
●材質…真鍮

品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	許容差(μm)	価格	税込価格(10%)
EA440EC-0.0A	150	0.05	2.5	6	4,810円	5,291円
EA440EC-0.1	150	0.1	2.5	10	5,160円	5,676円
EA440EC-0.1A	150	0.15	2.5	13	5,580円	6,138円
EA440EC-0.2	150	0.2	2.5	19	6,130円	6,743円
EA440EC-0.2A	150	0.25	2.5	25	7,180円	7,898円
EA440EC-0.3	150	0.3	2.5	26	7,810円	8,591円
EA440EC-0.4	150	0.4	2.5	45	8,920円	9,812円
EA440EC-0.5	150	0.5	2.5	45	10,200円	11,220円
EA440EC-0.6	150	0.65	2.5	66	12,150円	13,365円
EA440EC-0.8	150	0.8	2.5	66	14,350円	15,785円

 
銅シム



(アメリカ)  
●材質…銅

品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	許容差(μm)	価格	税込価格(10%)
EA440EF-0.0A	150	0.025	2.5	0.3	13,300円	14,630円
EA440EF-0.0B	150	0.051	2.5	0.3	14,300円	15,730円
EA440EF-0.0C	150	0.076	2.5	0.3	16,200円	17,820円
EA440EF-0.1	150	0.102	2.5	0.4	16,350円	17,985円
EA440EF-0.1A	150	0.127	2.5	0.4	17,700円	19,470円
EA440EF-0.1B	150	0.152	2.5	0.4	18,800円	20,680円
EA440EF-0.1C	150	0.178	2.5	0.4	19,800円	21,780円
EA440EF-0.2	150	0.203	2.5	0.5	20,800円	22,880円
EA440EF-0.2A	150	0.254	2.5	0.5	22,000円	24,200円

銅薄板(ロール巻)

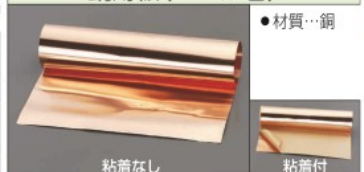

●材質…銅

品番	サイズ(mm)			粘着	価格	税込価格(10%)
	幅	長さ	厚み			
EA440ER-1	365	600	0.1	無	1,660円	1,826円
EA440ER-2	365	1200	0.1	無	2,810円	3,091円
EA440ER-3	365	600	0.1	付	1,980円	2,178円
EA440ER-4	365	1200	0.1	付	3,620円	3,982円

●材質特性…電気伝導性、熱伝導性に良好。強い耐食性を持ち、加工が容易です。