

シムボックス[真鍮]



- 材質…真鍮
- 保管に便利な紙製ケース入
- RoHS適合品

品番	サイズ(mm) 幅 厚み	長さ	粘着	価格	税込価格 (10%)
EA440FB-0.01	100 0.01	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.02	100 0.02	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.03	100 0.03	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.04	100 0.04	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.05	100 0.05	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.06	100 0.06	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.08	100 0.08	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FB-0.1	100 0.1	2m	無	10,100円	11,110円
EA440FC-0.01	150 0.01	2.5m	無	13,400円	14,740円
EA440FC-0.02	150 0.025	2.5m	無	8,500円	9,350円
EA440FC-0.05	150 0.05	2.5m	無	9,180円	10,098円
EA440FC-0.07	150 0.075	2.5m	無	10,000円	11,000円
EA440FC-0.1	150 0.1	2.5m	無	11,300円	12,430円

シムボックス[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 保管に便利な紙製ケース入
- RoHS適合品

品番	サイズ(mm) 幅 厚み	長さ	粘着	価格	税込価格 (10%)
EA440FD-0.01	50 0.01	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.02	50 0.02	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.03	50 0.03	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.04	50 0.04	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.05	50 0.05	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.06	50 0.06	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.08	50 0.08	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FD-0.1	50 0.1	2m	無	9,050円	9,955円
EA440FE-0.01	100 0.01	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.02	100 0.02	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.03	100 0.03	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.04	100 0.04	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.05	100 0.05	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.06	100 0.06	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.08	100 0.08	2m	無	11,200円	12,320円
EA440FE-0.1	100 0.1	2m	無	11,200円	12,320円

プラスチックシム



品番	厚み(mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440EJ-1	0.013	シルバー	5	3,600円	3,960円
EA440EJ-2	0.025	アンバー	5	3,600円	3,960円
EA440EJ-3	0.038	パープル	5	3,600円	3,960円
EA440EJ-4	0.051	レッド	5	3,600円	3,960円
EA440EJ-5	0.076	グリーン	5	3,600円	3,960円
EA440EJ-6	0.102	タン	10	7,760円	8,536円
EA440EJ-7	0.127	ブルー	10	7,760円	8,536円
EA440EJ-8	0.191	マット	10	7,760円	8,536円
EA440EJ-9	0.254	プラチナ	10	8,310円	9,141円
EA440EJ-10	0.318	ブラック	10	8,310円	9,141円
EA440EJ-11	0.381	ピンク	10	8,310円	9,141円
EA440EJ-12	0.508	イエロー	10	8,870円	9,757円
EA440EJ-13	0.635	ホワイト	10	10,250円	11,275円
EA440EJ-14	0.762	コーラル	10	10,250円	11,275円
EA440EJ-15	1.016	クリア	3	4,580円	5,038円
EA440EJ-16	1.270	クリア	3	4,580円	5,038円
EA440EJ-17	1.524	クリア	3	6,150円	6,765円

- サイズ…127×508mm
- 材質…高品質プラスチック
- 耐油性、非導電性
- 厚みによって色を変えている為、一目で違いが分かるようになっています。

アーバースィムキット



- 材質…スチール
- ケースサイズ…210×108×40mm

品番 EA440EK-100 価格 16,800円 税込価格 18,480円

外径×内径	厚み(mm)	入数	外径×内径	厚み(mm)	入数
5/8"×3/8"	0.127	12	1"×5/8"	0.381	12
5/8"×3/8"	0.254	8	1 1/8"×3/4"	0.127	10
5/8"×3/8"	0.381	10	1 1/8"×3/4"	0.254	8
3/4"×1/2"	0.127	10	1 1/8"×3/4"	0.381	12
3/4"×1/2"	0.254	13	1 3/8"×7/8"	0.127	10
3/4"×1/2"	0.381	7	1 3/8"×7/8"	0.254	10
1"×5/8"	0.127	10	1 3/8"×7/8"	0.381	10
1"×5/8"	0.254	8			

アーバースィムキット



- 厚み…0.020"・0.031"・0.125"


品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA440EK-101	3/8"×5/8"・1/2"×3/4"・5/8"×1"・3/4"×1 1/8"・1"×1 1/2"	23,550円	25,905円

アーバースィム(単品)

品番	内径×外径	厚み(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440EK-111	3/8"×5/8"	0.127	10	880円	968円
EA440EK-112	3/8"×5/8"	0.254	10	880円	968円
EA440EK-113	3/8"×5/8"	0.381	10	880円	968円
EA440EK-114	3/8"×5/8"	0.508	10	880円	968円
EA440EK-115	3/8"×5/8"	0.787	10	880円	968円
EA440EK-116	3/8"×5/8"	3.175	10	1,060円	1,166円
EA440EK-117	1/2"×3/4"	0.127	10	880円	968円
EA440EK-118	1/2"×3/4"	0.254	10	880円	968円
EA440EK-119	1/2"×3/4"	0.381	10	880円	968円
EA440EK-120	1/2"×3/4"	0.508	10	880円	968円
EA440EK-121	1/2"×3/4"	0.787	10	880円	968円
EA440EK-122	1/2"×3/4"	3.175	10	1,060円	1,166円
EA440EK-123	5/8"×1"	0.127	10	1,060円	1,166円
EA440EK-124	5/8"×1"	0.254	10	1,060円	1,166円
EA440EK-125	5/8"×1"	0.381	10	1,060円	1,166円
EA440EK-126	5/8"×1"	0.508	10	1,150円	1,265円
EA440EK-127	5/8"×1"	0.787	10	1,150円	1,265円
EA440EK-128	5/8"×1"	3.175	10	1,460円	1,606円
EA440EK-129	3/4"×1 1/8"	0.127	10	1,100円	1,210円
EA440EK-130	3/4"×1 1/8"	0.254	10	1,100円	1,210円
EA440EK-131	3/4"×1 1/8"	0.381	10	1,100円	1,210円
EA440EK-132	3/4"×1 1/8"	0.508	10	1,310円	1,441円
EA440EK-133	3/4"×1 1/8"	0.787	10	1,310円	1,441円
EA440EK-134	3/4"×1 1/8"	3.175	10	1,720円	1,892円
EA440EK-135	7/8"×1 3/8"	0.127	10	1,200円	1,320円
EA440EK-136	7/8"×1 3/8"	0.254	10	1,200円	1,320円
EA440EK-137	7/8"×1 3/8"	0.381	10	1,200円	1,320円
EA440EK-138	1"×1 1/2"	0.508	10	1,460円	1,606円
EA440EK-139	1"×1 1/2"	0.787	10	1,460円	1,606円
EA440EK-140	1"×1 1/2"	3.175	10	1,930円	2,123円

- 研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます。
- 材質…スチール

シムボックス共通仕様

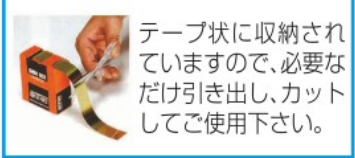

テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。

アラミド手袋は(ケブラー) P.1613 へに掲載しています。



パンチ&ダイスセット



品番	サイズ(直径)	価格	税込価格 (10%)
EA576AD	3・4・5・6・7・8・10・12・16・20mm (10サイズ)	40,000円	44,000円
EA576AD-1	1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4" (9サイズ)	39,650円	43,615円

- シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適
- 能力(板厚)…鉄:0.38mm以下 真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下
- プレートサイズ…89×76×25(H)mm
- 専用スタンド…EA576AD-5


パンチ&ダイスセット



品番	サイズ(直径)	価格	税込価格 (10%)
EA576AD-2	7/8"・1"・1 1/8"・1 1/4" (4サイズ)	53,000円	58,300円

- シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適
- 能力(板厚)…鉄:0.38mm以下 真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.5mm以下 ステンレス・ハイカーボンスチール・パネ鋼:0.25mm以下
- プレートサイズ…90×77×21(H)mm
- 専用スタンド…EA576AD-5

パンチ&ダイスセット

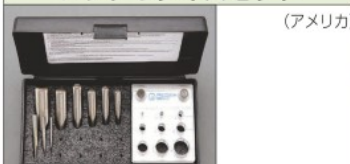

品番	サイズ(直径)	価格	税込価格 (10%)
EA576AD-3	1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4" (9サイズ)	27,650円	30,415円

- シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適です。
- 能力(板厚)…スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下 ステンレス:0.26mm以下
- プレートサイズ…76×89×25(H)mm
- 専用スタンド…EA576AD-5

パンチ&ダイス用スタンド




品番	価格	税込価格 (10%)
EA576AD-5	5,080円	5,588円

- 材質…スチール
- サイズ…プレート受部:90×77×10mm 全高:87mm
- EA576AD・AD-1・AD-2・AD-3用

関連商品はコチラ!

パッキンカッター P.583

ボンチキット P.585 ~

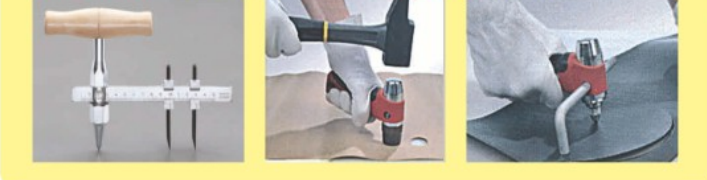

各種金属板・ゴムシート類はP.1427へに掲載しています。

価格 税込価格

税込価格は10%計算です。



インチ・ミリ換算表

1/4"…6.35mm	3/8"…9.53mm
1/2"…12.7mm	3/4"…19.05mm
1"…25.4mm	1 1/2"…38.1mm