

**(強力型)パークランプ&スプレッター**



品番	能力(mm)		全長(mm)	価格	税込価格(10%)
	クランプ	スプレッター			
EA526AK-1	150	168~355	350	4,150円	4,565円
EA526AK-2	300	168~507	500	4,520円	4,972円
EA526AK-3	450	168~660	650	4,950円	5,445円
EA526AK-4	600	168~813	805	5,290円	5,819円
EA526AK-5	900	168~1117	1100	6,070円	6,677円

- クランプをすばやく設置、リリースができる構造です
- 締付能力…300kg
- 口の深さ…85mm
- 材質…アルミニウム、炭素鋼棒

**パークランプ&スプレッター**



品番	能力(mm)		全長(mm)	価格	税込価格(10%)
	クランプ	スプレッター			
EA526AK-11	150	168~340	350	2,580円	2,838円
EA526AK-13	300	168~495	500	2,810円	3,091円
EA526AK-14	450	168~645	650	2,990円	3,289円
EA526AK-15	600	168~800	805	3,250円	3,575円
EA526AK-16	900	168~1105	1100	3,500円	3,850円

- 簡単なプッシュボタンシステムにより、クランプからスプレッターへの迅速な交換が可能
- 締付能力…150kg
- 口の深さ…85mm
- 材質…強化ナイロン、炭素鋼棒

**パークランプ&スプレッター**



品番	能力(mm)		全長(mm)	価格	税込価格(10%)
	クランプ	スプレッター			
EA526SA-150	152	170~330	370	3,690円	4,059円
EA526SA-300	305	170~480	520	4,050円	4,455円
EA526SA-450	457	170~635	675	4,610円	5,071円
EA526SA-600	610	170~785	827	5,160円	5,676円
EA526SA-900	914	170~1090	1130	6,080円	6,688円

- 固定側クランプを付け替えるとスプレッターとして使用可能
- 締付能力…201kg
- 口の深さ…85mm
- 材質…鍛造鉄、樹脂
- 固定側クランプの付け替えはダイヤルを回すだけです。

**パークランプ&スプレッター**



品番	能力(mm)		全長(mm)	価格	税込価格(10%)
	クランプ	スプレッター			
EA533B-3	450	230~680	680	2,570円	2,827円
EA533B-4	600	230~825	825	2,730円	3,003円
EA533B-5	900	230~1130	1130	3,060円	3,366円
EA533B-6	1250	230~1485	1485	3,470円	3,817円

- 締付能力…250kg
- 口の深さ…92mm
- 材質…アルミ、鉄、ナイロン
- クランプ&スプレッターとして使用できます。
- スイベルジョーは異形物にも対応します。

**自在クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526AD-1	175	97	190	1,610円	1,771円
EA526AD-2	250	57	235	1,690円	1,859円

- 材質…ナイロン66、グラスファイバー
- L型の異形も締め付けできます。
- [A]対象物に合わせてクランプできます
- [B]両アーム角度7段階調節(ワイドにもコンパクトにも自由自在)
- [C]アームの固定が可能

**超強力クランプ(スチール製)**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526AH-1	30	35	105	410円	451円
EA526AH-2	50	55	155	570円	627円
EA526AH-3	85	85	230	1,680円	1,848円
EA526AH-4	110	110	300	2,810円	3,091円

- 圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です

**プラスチック製クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526AC-1	25	36	90	150円	165円
EA526AC-2	40	42	120	200円	220円
EA526AC-3	60	58	160	300円	330円
EA526AC-4	100	90	235	410円	451円

- 合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、釘打ち、鋸作業に便利です。

**プラスチック製クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526B-1	28	29	90	430円	473円
EA526B-2	63	25	160	620円	682円

- 材質…樹脂
- ジョー先端にソフトパッド付

**化粧テープ用クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	口の開き	口の深さ	全長		
EA526B-21	10~55	45	300	12,400円	13,640円

- 化粧テープを片手で固定できるのですばやく操作ができます。
- 材質…アルミ

**ストラップクランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526SS-1	195	7	7	6,800円	7,480円

- 全長…195mm ● 締付範囲…7mまで
- ストラップ材質…ポリエステル
- コーナークリップは、60~80度まで角度調整可能
- エルゴノミックコンフォートハンドル
- 正方形、円形、長方形、または不規則な形状をクランプできるようにすべてのつなぎ目に均一な力をかけます。
- 付属品…コーナークリップ4個

**プラスチック製強力クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526BC-100	30	45	100	400円	440円
EA526BC-150	50	65	150	650円	715円
EA526BC-200	70	88	193	760円	836円

- スプリングクランプ
- スイベルヘッド付

**ロングノーズクランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526B-6	50	50	111	400円	440円
EA526B-7	75	100	222	1,090円	1,199円

- ヘッド部に滑り止めのギザ付
- 材質…ポリアミド


**ラチェット式クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526AB-5A	40	72	170	580円	638円
EA526AB-6A	70	100	245	870円	957円

- スイベルヘッド付 ● ラチェット機構
- 内側ギザ部で丸棒でもはさめる多機能タイプ

**ラチェット式クランプ**

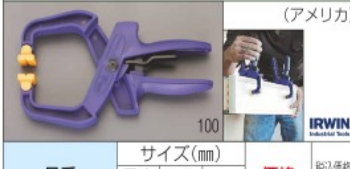

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526BH-38	38	44	125	480円	528円
EA526BH-50	50	66	185	850円	935円
EA526BH-100	100	88	242	950円	1,045円

- 材質…樹脂(ガラス繊維入り)
- クイックリリースレバー
- 対象物を傷つけないスイベルパッド。
- ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
- 疲れにくいコンフォートハンドル

**アジャスタブルクランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526B-13	170	50	180	1,610円	1,771円

- 2つのジョーをスライドさせて口幅の調整ができます。
- スイベルヘッド付

**ラチェット式クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526AG-38	38	35	126	800円	880円

- 材質…本体:ポリアミド系樹脂 パッド:エラストマー樹脂
- 操作しやすいワンタッチ解除レバー
- ボディは溶剤塗料・シンナー等の耐薬品性、耐油性に優れています。

<http://www.esco-net.com>  
商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

**クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526BD-2	50	35	208	580円	638円
EA526BD-3	75	53	290	800円	880円
EA526BD-4	100	70	330	990円	1,089円

- 材質…ナイロン樹脂(PA6)
- 素材を傷つけない保護カバー付
- ★ハンドル部はL型ホストロート切替可能。L型にして使用するとスピーディーに締め付けできます。
- ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプです。

**金属製クランプ**



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	最大開口	口の深さ	全長		
EA526AF-75	75	60	235	1,140円	1,254円

- 材質…アルミダイカスト
- スイベルヘッド付 ● ワンタッチ解除レバー付
- 金属加工時は樹脂パッドを取外して下さい。