

ドリルプレスバイス

(ドイツ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525BH-1	100 100	5.0	5,060円	5,566円

- 溝付ジョーで対象物をしっかり固定
- 鋳鉄製

ドリルプレスバイス

●鋳鉄製



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525FD-1	78 78	2.0	1,820円	2,002円
EA525FD-2	100 110	3.0	2,730円	3,003円
EA525FD-3	125 128	5.25	4,000円	4,400円
EA525FD-4	150 138	6.0	4,680円	5,148円

- 溝付きジョー付きで、リーズナブル価格です。

ドリルプレスバイス(クイックリリース)

●アルミ合金製



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525FD-21	100 90	1.5	2,750円	3,025円

- クイックリリースボタン付
- ジョー部分にはゴム製パッド付
- クイックリリース付きの為、手前に奥に一気に押し引きができます。

 
マシンバイス

- 鋳鉄製
- V溝付
- ボール盤、フライス盤、旋盤などでの穴あけ、加工用に



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525MP-12	63 50	1.6	6,840円	7,524円
EA525MP-13	80 70	2.2	9,350円	10,285円


精密バイス



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525AT-1	36 40	1.0	17,000円	18,700円
EA525AT-2	48 75	1.7	17,750円	19,525円
EA525AT-3	63 90	3.0	19,500円	21,450円
EA525AT-4	73 100	4.1	21,250円	23,375円

- ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます
- 平行度・直角度…0.005/100mm
- ジョー調整・固定…六角棒レンチ調整・固定
- 合金鋼製 ●付属品…差し替えピン1本

精密バイス

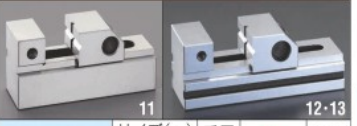

品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525AT-11	36 45	1.0	19,600円	21,560円
EA525AT-12	48 75	2.0	24,300円	26,730円
EA525AT-13	63 95	3.3	29,000円	31,900円

- ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます
- 平行度…0.003/100mm 直角度…0.005/100mm
- ジョー調整・固定…六角棒レンチ調整・固定
- 合金鋼製

精密バイス



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525AV-11	70 80	4.0	40,000円	44,000円

- 精度…±0.005mm
- 合金鋼製

万能アングルバイス

(アメリカ)



- 角度調整…0~90°
- 材質…鋳鉄

品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525DG-21	100 102	16.8	41,400円	45,540円
EA525DG-22	150 178	39.5	84,000円	92,400円

- ドリル作業、フライス加工研削作業時など、頻りに角度を設定する必要がある作業に便利です

半円形アングルバイス

(アメリカ)




- 角度調整…0~90°(目盛付)
- 鋳鉄製

品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525DF-1	75 75	5.9	14,500円	15,950円
EA525DF-2	100 100	9.0	20,800円	22,880円

- 測定・精密加工・平面研削盤での加工等に使用される高精度に仕上げられたバイスです。バイス本体が肉厚であると共に、その底面と側面との間も正確に直角に仕上げられています。傾斜のある面等を作業する場合はサインバイス(精密正弦バイス)があります。

ミーリングマシンバイス

(アメリカ)

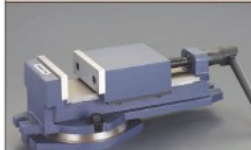

- 鋳鉄製
- 360度回転ベース

品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525DH-26	100 102	14.1	40,900円	44,990円
EA525DH-27	150 150	33.1	81,000円	89,100円

- 回転ベースは必要に応じて取り外し可能です

ミーリングマシンバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製

品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525AH-150	150 190	34.0	133,500円	146,650円

ロータリーテーブル(縦・横兼用)

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 台直径 高さ	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525DR-1	100 80	7.5	85,500円	94,050円
EA525DR-2	150 80	13.2	85,500円	94,050円
EA525DR-3*	300 135	70.3	223,500円	245,850円

- 水平または垂直で使用可能です
- 材質…スチール・合金鋼
- 溝幅…1-11mm
- 2・3・14mm
- ギヤ比…72:1 ●360°回転ベース
- ハンドルを一回転させるとテーブルが4度回転します

[2ウェイ]超精密マシンバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525AK-2	50 50	3.6	47,700円	52,470円
EA525AK-3	75 75	9.5	77,500円	85,250円
EA525AK-4	100 100	17.1	95,500円	105,050円
EA525AK-6	150 150	38.2	171,500円	188,650円

- 便利な回転ベースに90°まで傾斜可能
- 90°まで傾斜できます。(角度目盛付)
- 360°回転ベース(目盛付) ●鋳鉄製

クロススライドバイス

(アメリカ)



- 鋳鉄製
- 回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。

品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525DK-11	80 81	8.1	24,900円	27,390円
EA525DK-12	150 152	29.5	49,150円	54,065円
EA525DK-13	200 152	37.3	66,500円	73,150円

- ハンドルダイヤル最小目盛…0.1mm

[3ウェイ]超精密マシンバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525AL-2	50 50	4.0	66,000円	72,600円
EA525AL-4	100 100	20.7	147,500円	162,250円

- 便利な回転ベースに、たて&左右傾斜可能
- たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
- 360°回転ベース(目盛付) ●鋳鉄製

*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。