 



プレーンクランプ



品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	適合ねじ	A	B	C		
EA637CA-10	M10	15	30	80	1,360円	1,496円
EA637CA-12A	M12-M14	20	40	100	1,380円	1,518円
EA637CA-12B	M12-M14	20	40	125	1,550円	1,705円
EA637CA-16A	M16-M18	25	50	125	1,880円	2,068円
EA637CA-16B	M16-M18	25	50	160	2,410円	2,651円
EA637CA-20A	M20-M22	30	60	160	3,480円	3,828円
EA637CA-20B	M20-M22	30	60	200	4,350円	4,785円
EA637CA-24A	M24	30	70	200	4,980円	5,478円
EA637CA-24B	M24	35	70	250	7,070円	7,777円

- 平行を保つので、精度を要す精密治具に
- 材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)
- ステップブロックと組み合わせて使用できます。

 サポートスクリュー付テーパークランプ




品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D		
EA637BA-10	15	30	80	11	3,050円	3,355円
EA637BA-12	20	40	100	14	3,470円	3,817円
EA637BA-16	25	50	125	18	5,130円	5,643円
EA637BA-20	30	60	160	22	8,250円	9,075円
EA637BA-24	30	70	200	26	11,650円	12,815円
EA637BA-24B	35	70	250	26	11,450円	12,595円

品番	サポートスクリュー
BA-10	M10×39
BA-12	M12×49
BA-16	M16×55
BA-20	M20×69
BA-24	M24×87
BA-24B	M24×87

- 材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)
- サポートスクリュー付


サポートスクリュー付クランプ(メインスクリュー付)

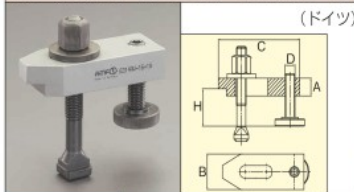

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	A	B	C	H		
EA637BF-12	20	40	100	10~48	5,180円	5,698円
EA637BF-14	20	40	100	10~46	5,180円	5,698円
EA637BF-16	25	50	125	13~58	7,230円	7,953円
EA637BF-18	25	50	125	13~56	7,230円	7,953円
EA637BF-20	30	60	160	16~77	11,900円	13,090円
EA637BF-22	30	60	160	16~77	11,900円	13,090円

- 塗装された焼戻し鋼です
- 材質…焼入鋼
- サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。
- 薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。

 ステップクランプ



品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	適合ねじ	A	B	C		
EA637CB-10	M10	15	30	80	2,330円	2,563円
EA637CB-12	M12-M14	20	40	100	2,350円	2,585円
EA637CB-16	M16-M18	25	50	125	3,380円	3,718円
EA637CB-20	M20-M22	30	60	160	5,410円	5,951円
EA637CB-24	M24	30	70	200	8,550円	9,405円

- ステップブロックとの併用に。
- 耐摩耗仕上
- 材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)
- ステップブロックと組み合わせて使用できます。


サポートスクリュー付ステップクランプ



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	A	B	C		
EA637BB-10	20	30	100	4,560円	5,016円

- 材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)
- サポートスクリュー付


サポートスクリュー付クランプ(メインスクリュー付)

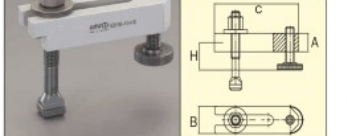

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	A	B	C	H		
EA637BG-10	20	30	100	8~37	5,900円	6,490円
EA637BG-12	25	40	125	10~48	6,400円	7,040円
EA637BG-14	25	40	125	10~45	6,460円	7,106円
EA637BG-16	30	50	160	13~58	9,230円	10,153円
EA637BG-18	30	50	160	13~56	9,310円	10,241円
EA637BG-20	40	60	200	16~77	13,800円	15,180円
EA637BG-22	40	60	200	16~75	13,800円	15,180円

- 塗装された焼戻し鋼です
- 材質…焼入鋼
- サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。
- 薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。

アウトサイドクランプユニット

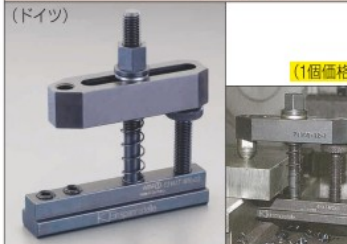

品番	適合溝	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
		H	L		
EA637CH-18	18	20~35	105 125	15,700円	17,270円
EA637CH-22	22	30~45	168 165	19,300円	21,230円
EA637CH-28	28	40~53	206 255	34,800円	38,280円

クランクドクランプ



品番	サイズ(mm)								価格	税込価格(10%)
	適合ねじ	A	B	C	D	H	E	F		
EA637CF-6	M6	10	20	60	8	9	1,930円	2,123円		
EA637CF-8	M8	12	25	80	9	11	2,170円	2,387円		
EA637CF-10	M10	15	30	100	12	14	2,320円	2,552円		
EA637CF-12	M12-M14	20	40	125	16	18	2,360円	2,596円		
EA637CF-16	M16-M18	25	50	160	20	23	3,440円	3,784円		
EA637CF-20	M20-M22	30	60	200	24	27	5,590円	6,149円		
EA637CF-24	M24	35	70	250	25	32	10,250円	11,275円		
EA637CF-30	M30	50	80	315	40	45	24,150円	26,565円		

- 焼き入れ処理で強度を向上
- 材質…焼入鋼

サポートスクリュー付テーパークランプ(メインスクリュー付)



品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	A	B	C	H		
EA637BD-10	15	30	80	8~32	4,100円	4,510円
EA637BD-12	20	40	100	10~40	4,750円	5,225円
EA637BD-12B	20	40	100	24~92	5,500円	6,050円
EA637BD-14	20	40	100	10~38	4,750円	5,225円
EA637BD-14B	20	40	100	23~92	5,480円	6,028円
EA637BD-16	25	50	125	13~48	6,520円	7,172円
EA637BD-16B	25	50	125	15~83	7,370円	8,107円
EA637BD-18	25	50	125	13~46	6,800円	7,480円
EA637BD-18B	25	50	125	13~81	7,370円	8,107円
EA637BD-20	30	60	160	16~65	10,700円	11,770円
EA637BD-20B	30	60	160	21~105	11,350円	12,485円
EA637BD-22	30	60	160	16~65	10,750円	11,825円
EA637BD-22B	30	60	160	19~105	11,450円	12,595円

- 塗装された焼戻し鋼です
- 材質…焼入鋼
- サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。


テーパフォーククランプ



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)	
	適合ねじ	A	B			
EA637CC-10	M10	20	31	100	1,360円	1,496円
EA637CC-12A	M12-M14	25	38	125	1,550円	1,705円
EA637CC-12B	M12-M14	25	38	160	1,780円	1,958円
EA637CC-12C	M12-M14	25	38	200	2,320円	2,552円
EA637CC-16A	M16-M18	30	48	160	2,200円	2,420円
EA637CC-16B	M16-M18	30	48	200	2,530円	2,783円
EA637CC-16C	M16-M18	40	48	250	3,630円	3,993円
EA637CC-20A	M20-M22	40	52	200	3,330円	3,663円
EA637CC-20B	M20-M22	40	62	250	4,480円	4,928円
EA637CC-20C	M20-M22	40	62	315	5,830円	6,413円
EA637CC-24A	M24	40	66	200	4,120円	4,532円
EA637CC-24B	M24	40	66	250	4,830円	5,313円
EA637CC-24C	M24	40	66	315	6,930円	7,623円
EA637CC-24D	M24	50	66	400	9,460円	10,406円

- プレス加工での取り付けに。耐摩耗仕上
- 材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)

サポートスクリュー付クランクドクランプ(メインスクリュー付)

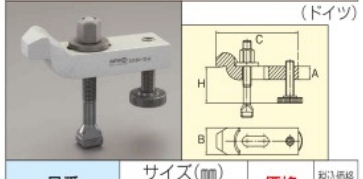

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	A	B	C	H		
EA637BE-10	15	30	100	22~46	5,530円	6,083円
EA637BE-12	20	40	125	28~58	6,370円	7,007円
EA637BE-14	20	40	125	28~56	6,400円	7,040円
EA637BE-16	25	50	160	36~71	8,630円	9,493円
EA637BE-18	25	50	160	36~69	8,700円	9,570円
EA637BE-20	30	60	200	43~92	13,700円	15,070円
EA637BE-22	30	60	200	43~92	13,800円	15,180円

- 塗装された焼戻し鋼です
- 材質…焼入鋼
- サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。

[ねじ穴付] クランプ



品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	E	I	N		
EA637CK-12	20	35	110	21.5	82	5,100円	5,610円
EA637CK-16	30	40	142	28.0	107	7,200円	7,920円
EA637CK-20	40	50	200	38.0	150	14,850円	16,335円

- 材質…焼入鋼

[ねじ穴付] ロングクランプ



品番	サイズ(mm)					価格	税込価格(10%)
	A	B	E	I	N		
EA637CL-12	20	35	156	30	106	7,110円	7,821円
EA637CL-16	30	45.5	196	35	136	11,750円	12,925円
EA637CL-20	40	60	298	47	221	21,350円	23,485円

- 材質…焼入鋼

