

精密バイスアダプター



(アメリカ)
●口の深さ…50mm

品番	サイズ(mm)		価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口		
EA525MH-2	25	86	3,550円	3,905円

●角度調整…傾斜:210°、回転:360° ●高さ…220mm
●ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようにします。

小物固定クリップ(マグネット付)



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA525MM-1	100x100	3,420円	3,762円

●クリップ及び基盤は磁気なので、あらゆる鉄の表面につけることができます
●口の開き…0~9mm ●口の深さ…15mm
●クリップ間幅…45mm
●はんだ付けの際、ワイヤーや細かな部品を固定しておくのに便利です。
●土台が六角軸の為、バイスに固定できます。
★クリップ部のみ取り外して使用することも可能です。

サポートスタンド



●口の開き(クリップ部)…14mm
●口の深さ(クリップ部)…20mm

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA525MS-10	100x100	2,000円	2,200円

●ボール高さ…125mm ●クリップ間幅…120mm
●高さ(台含む)…135mm ●重量…550g
●ろう付けの際、母材が動かないようにしっかりと固定します。
●360°自由自在に可動します。

サーキットボードホルダー



(スイス)
●全高…300mm
●クランプ最大開口…30mm

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA725LC-9	150x150	18,000円	19,800円

●ベース径…150mm ●重量…2.9kg

マグネットベースクランプ



●ポスト全高…110+102mm
●スチールジョー
●最大開口…50mm
●吸着力…784N
●ベースサイズ…50x60x55(H)mm
●重量…1.48kg
●磁力のON/OFF可能
●接続ねじ…支柱:M8

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA781BD-13	110x60	21,200円	23,320円

ベンチバイス(クランプ式)




(ドイツ)

●2本の鋼鉄製ガイドバーでしっかり保持します
●鋼鉄製
●最大クランプ厚さ…50mm
●パイプ固定能力…19mm

品番	口幅	最大開口	重量	価格	税込価格(10%)
EA525BG-3	75mm	60mm	1.8kg	4,890円	5,379円

ベンチバイス(クランプ式)

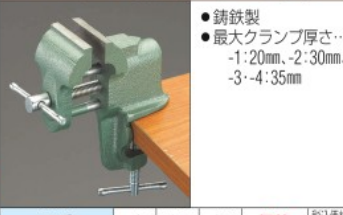

●鋼鉄製
●最大クランプ厚さ…-1:20mm、-2:30mm、-3~-4:35mm

品番	口幅	最大開口	重量	価格	税込価格(10%)
EA525MP-1	38mm	30mm	0.72kg	2,730円	3,003円
EA525MP-2	50mm	30mm	0.82kg	3,160円	3,476円
EA525MP-3	63mm	35mm	1.24kg	4,570円	5,027円
EA525MP-4	75mm	35mm	1.52kg	4,900円	5,390円

[回転台付]ベンチバイス(クランプ式)



●強固な口で対象物をしっかり固定します。
●鋼鉄製
●360°回転ベース
●最大クランプ厚さ…45mm

品番	口幅	最大開口	重量	価格	税込価格(10%)
EA525FA-3	60mm	50mm	2.5kg	2,350円	2,585円

[回転台付]ベンチバイス(クランプ式)



(アメリカ)
●密閉構造で不純物の侵入を防ぎます

品番	口幅	最大開口	重量	価格	税込価格(10%)
EA525WK-65	65mm	54mm	4.1kg	20,100円	22,110円
EA525WK-100	100mm	57mm	6.8kg	25,400円	27,940円

[回転台付]ベンチバイス(クランプ式)



(アメリカ)
●2本の鋼鉄製ガイドバーでしっかり保持します
●鋼鉄製
●回転台付
●最大クランプ厚さ…45mm

品番	口幅	最大開口	重量	価格	税込価格(10%)
EA525WH-75	75mm	63mm	2.7kg	9,790円	10,769円

ベンチバイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525FC-11	75	75	5	3,980円	4,378円
EA525FC-12	100	100	10	6,770円	7,447円
EA525FC-13	125	125	17	10,600円	11,660円
EA525FC-14	150	150	26	15,650円	17,215円

●大きなアンビルで加工作業に便利です。
●鋼鉄製

回転台付バイス



(ドイツ)
●耐久性に優れています
●材質…鋼鉄

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525BG-1	115	115	5.0	7,660円	8,426円

●270°回転ベース
●パイプ固定能力径…φ25mm

回転台付バイス



(ドイツ)

●延性構造で強度を高めています

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525BJ-1	102	102	7.7	12,850円	14,135円
EA525BJ-2	152	152	20.0	21,300円	23,430円

●鋼鉄製
●360°回転ベース

回転台付バイス



(ドイツ)

●ジョーは360°回転可能

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525BJ-3	127	127	13	26,250円	28,875円

●鋼鉄製
●360°回転ベース
●パイプ固定能力…φ50mm

回転台付バイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525FC-1	75	75	6.5	4,290円	4,719円
EA525FC-2	100	100	11.0	7,450円	8,195円
EA525FC-3	125	125	19.0	11,700円	12,870円
EA525FC-4	150	150	29.0	17,200円	18,920円

●大きなアンビルで加工作業に便利です。
●材質…鋼鉄
●120°回転ベース

回転台付ワークショップバイス



(アメリカ)
●鋼鉄製
●360°回転ベース

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525K-140	140	170	14.0	29,150円	32,065円
EA525K-170	170	190	19.0	37,900円	41,690円

●バイス口金は取り外して両面使用(ギザ&スムース)が可能
●鋼鉄製
●360°回転ベース
●パイプ固定能力…φ3~60mm

[リバーシブル]回転台付メカニックバイス



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525KA-200	203	280~356	33.6	69,500円	76,450円

●可動部分の差し替えができるので、作業の幅が広がります
●鋼鉄製
●360°回転ベース
●パイプ固定能力…φ3~108mm

回転台付バイス



(ドイツ)

●大きなアンビルで加工作業に便利です
●360°回転ベース

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA688BB-100	102	100	18	18,100円	19,910円
EA688BB-125	127	125	22	22,800円	25,080円
EA688BB-150	150	150	29	27,850円	30,635円
EA688BB-200	200	200	40	33,700円	37,070円

回転台付ベンチバイス



●鋼鉄製
●360°回転ベース

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA688BA-150	150	150	26.5	12,350円	13,585円


回転台付ミニバイス



●鋳物製
●360°回転ベース(プロテクター装着)

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525SA	50	35	1.0	1,840円	2,024円

●プラスチックプロテクター付(2個)

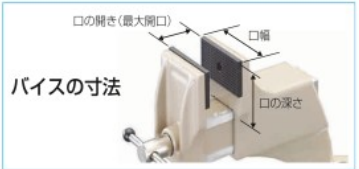

バイスの寸法