

マグネットベースゲージホルダー

- ホルダーアーム長…165×178mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8×P1.25
- 吸着力…800N
- ベースサイズ…50×60×55mm



品番 EA725T-101 価格3,900円 税込価格(10%) 4,290円

マグネットベースゲージホルダー

- ホルダーアーム長…165×178mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8×P1.25
- 吸着力…800N
- ベースサイズ…50×60×55mm
- 微動型(微動範囲:2mm)でゲージの位置決めが楽にできます。



品番 EA725T-102 価格4,800円 税込価格(10%) 5,280円

マグネットベースゲージホルダー

- ホルダーアーム長…175×145mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm, アリ溝付
- 支柱接続ねじ…M8×P1.25
- 吸着力…1000N
- ベースサイズ…50×75×55mm
- 1つのノブで全てのジョイントのロックができます。



品番 EA725T-104 価格9,300円 税込価格(10%) 10,230円

マグネットベースゲージホルダー

- 全高…400mm(ベース高+支柱高)
- 支柱…φ14mm×181mm
- 副柱…φ12mm×165mm
- ゲージ取付穴径…φ6, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…50×60×55(H)mm
- 吸着力…800N(82kgf)
- 重量…1.5kg



品番 EA725T-106 価格4,200円 税込価格(10%) 4,620円

バキュームベースダイヤルゲージホルダー

- ポスト全高…110+102mm
- ゲージ取付穴径…φ6, 8mm



品番 EA725T-90 価格20,300円 税込価格(10%) 22,330円

クランプベースダイヤルゲージホルダー

- ポスト全高…110+102mm
- クランプロ金の最大開き…75mm
- 重量…780g
- ダイヤルゲージ軸径φ8mm用



品番 EA725T-91 価格16,600円 税込価格(10%) 18,260円

サーフェイスゲージ[丸形]

- 柱径…-1: φ6mm, -3~-4: φ8mm, -5~-6: φ9.5mm, -7~-8: φ13mm
- 安定した野書を行うことができます。
- 野書針の先端は焼きが入っています。



品番 EA725TB-1 価格3,800円 税込価格(10%) 4,180円

マグネットベースゲージホルダー

- ホルダーアーム長…64×55mm
- ゲージ取付ねじ…φ6mm, φ8mm, アリ溝付
- 支柱接続ねじ…M5×0.8
- 吸着力…250N
- ベースサイズ…30×35×35mm
- 1つのノブで全てのロックが可能



品番 EA725T-107 価格9,000円 税込価格(10%) 9,900円

テストインディケータ&ホルダーセット

- ベース径…80mm
- 重量…540g
- 石定盤やマグネットの付けられないスムーズな表面にセットして下さい。



品番 EA725LC-1 価格28,500円 税込価格(10%) 31,350円

サーフェイスゲージ[角形]

- 可動部は長方形形状により、上下へのスライド調節が可能




品番 EA725TB-5 価格10,400円 税込価格(10%) 11,440円

テストインディケータ&ホルダーセット

品番	呼寸法 (mm)	台サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA725TB-1	150	φ55×23	0.4	3,800円	4,180円
EA725TB-5	350	φ85×34	1.3	10,400円	11,440円
EA725TB-6	400	φ110×36	1.9	11,800円	12,980円
EA725TB-7	450	φ110×36	2.2	13,200円	14,520円
EA725TB-8	500	φ110×36	3.4	17,300円	19,030円

テストインディケータ&ホルダーセット


- 測定範囲…0.8mm
- 最小目盛…0.01mm
- 目盛仕様…0~40~0
- ダイヤル径…35mm



品番 EA725T-63 価格28,600円 税込価格(10%) 31,460円

ダイヤルゲージセット

- 全高…56+52mm
- ゲージ取付穴径…φ6, 8mm
- ベースサイズ…30×40×35(H)mm
- 吸着力…314N
- 総重量…660g
- アームに触れずにゲージ針を微動(一方向)できます。

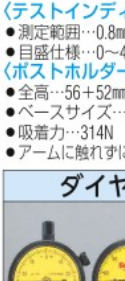

品番 EA725LA 価格59,800円 税込価格(10%) 65,780円

ダイヤルゲージ&ホルダーセット

- 測定範囲…10mm
- 最小目盛…0.01mm
- 目盛仕様…0.01~10mm
- ダイヤル径…49mm



品番 EA725T-65 価格23,300円 税込価格(10%) 25,630円

デジタルダイヤルゲージ

- 測定範囲…0.8mm
- 最小目盛…0.01mm
- 目盛仕様…0~40~0
- ダイヤル径…35mm
- 全高…56+52mm
- ゲージ取付穴径…φ6, 8mm
- ベースサイズ…30×40×35(H)mm
- 吸着力…314N
- 総重量…660g
- アームに触れずにゲージ針を全方向微動できます。



品番 EA725MB-30 価格9,360円 税込価格(10%) 10,296円

デジタルダイヤルゲージ

- シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ
- 取付軸径…8mm
- 電源…CR-2032×1個(付属)
- ホールド、オートオフ機能



品番 EA725LA-10 価格17,750円 税込価格(10%) 19,525円

ダイヤルゲージ

	a	b	c
測定範囲	2.5mm	25mm	0.5mm
最小値	0.01mm	0.01mm	0.002mm
目盛仕様	0~50~0	0~100	0~10~0


- 様々な測定チェックに使えるコンパクトサイズな3つのダイヤルゲージセット
- 取付軸径…9.5mm
- ゲージ直径…57mm



品番 EA725MA-1A 価格4,400円 税込価格(10%) 4,840円

ダイヤルゲージ


- 取付軸径…φ8mm
- 測定子の長さ…21mm
- 材質…本体:スチール
- 付属品…裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類



品番 EA725MA-1A 価格4,400円 税込価格(10%) 4,840円

ダイヤルゲージ

- 取付軸径…φ8mm
- 測定子の長さ…21mm
- 材質…本体:スチール
- 付属品…裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
- 軸受部に宝石軸受を使用しています。



品番 EA725MA-8A 価格6,000円 税込価格(10%) 6,600円

ダイヤルゲージ

- 取付軸径…φ8mm
- 材質…本体:スチール
- 測定子先端:超硬
- 測定子の長さ…13.5mm
- 付属品…裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
- 軸受部に宝石軸受を使用しています。



品番 EA725MA-9 価格10,500円 税込価格(10%) 11,550円

ダイヤルゲージ

- ハードスチールギアとジュエルベアリングの耐衝撃仕様
- 測定範囲…2.5mm
- 最小値…0.01mm
- 目盛仕様…0~50~0
- 取付軸径…8mm



品番 EA725MA-20 価格27,650円 税込価格(10%) 30,415円

小型ダイヤルゲージ

- 取付軸径…φ8mm
- 材質…本体:スチール
- 付属品…裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
- 軸受部に宝石軸受を使用しています。



品番 EA725MA-6A 価格6,500円 税込価格(10%) 7,150円

ダイヤルゲージ

- 取付軸径…φ8mm
- 測定子の長さ…21mm
- 材質…本体:スチール
- 付属品…裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
- 軸受部に宝石軸受を使用しています。



品番 EA725MA-7A 価格6,000円 税込価格(10%) 6,600円

ダイヤルゲージ用測定子

品番	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	価格	税込価格 (10%)
EA725MA-31	0.01	3	±0~0	900円	990円
EA725MA-32	0.01	5	±0~0	900円	990円



注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

●ダイヤルゲージ用先端測定子 ●接続ねじ…M2.5×P0.45 ●材質…先端:鋼球