

[充電式] クレーンスケール

- 防塵・防水...IP65



品番	最小秤量	最大秤量	重量	価格	税込価格(10%)
EA715BH-7A	0.5kg	1500kg	16kg	240,000円	264,000円
EA715BH-9A	1kg	3000kg	16.5kg	240,000円	264,000円

●機能...風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ
●電源...内蔵バッテリー(6V) ●本体材質...アルミ
●付属品...リモコン、充電器、バッテリーパック×2個

デジタル吊りはかり

- 風袋機能、ホールド機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能付
- 電源...CR2032×2個(付属)
- サイズ...65×28×133(H)mm
- 重量...220g
- 本体の裏側にも液晶があります。



品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715B-20	20kg	20g	10,100円	11,110円

ばね式はかり

- スタンダードタイプのばね式はかり
- 検定品(取引・証明用に使用できます。)(30は除く)



品番	全長
BA-1	300mm
BA-5	300mm
BA-10	300mm
BA-20	380mm
BA-30	380mm

品番	最小表示	最大秤量	価格	税込価格(10%)
EA715BA-1	10g	1kg	2,700円	2,970円
EA715BA-5	50g	5kg	2,700円	2,970円
EA715BA-10	100g	10kg	2,900円	3,190円
EA715BA-20	200g	20kg	6,000円	6,600円
EA715BA-30	500g	30kg	5,800円	6,380円

コンパクトスケール

- 載皿サイズ...60×65mm
- 電源...単4電池×2本(付属)



品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-3A	150g	0.1g	4,500円	4,950円

●サイズ...65(W)×100(D)×21(H)mm
●重量...95g ●付属品...精度校正用分銅(100g)
●持ち運びに便利なポケットサイズ
●バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付
●計量皿としても使える保護カバー付

コンパクトスケール

- 電源...単4電池×2本(付属)
- 載皿サイズ...85×85mm
- バックライト、オートパワーオフ、風袋引き、フック穴付
- サイズ...95(W)×150(D)×24(H)mm
- 重量...140g



品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-21	2000g	0.1g	2,750円	3,025円

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

テンションゲージ



品番	最小表示	最大秤量	価格	税込価格(10%)
EA715BD-1	0.025N	1N	7,770円	8,547円
EA715BD-2	0.075N	3N	7,770円	8,547円
EA715BD-3	0.125N	5N	9,380円	10,318円
EA715BD-4	0.25N	10N	9,380円	10,318円
EA715BD-5	0.5N	20N	9,380円	10,318円
EA715BD-6	0.75N	30N	12,650円	13,915円
EA715BD-7	1N	50N	14,250円	15,675円
EA715BD-8	2N	100N	18,800円	20,680円
EA715BD-9	2N	200N	30,000円	33,000円

●全長...237~502mm
●引きばね、押しばねのテンションの測定にご使用下さい。

Vベルト張力計(音波式)

 


- 設定可能範囲...質量:0.0001~9.9999kg/m、ベルト幅:1.0~99.9mm、スパン長:1~9999mm、リブ数:1~99

品番	価格	税込価格(10%)
EA716BA-20	121,000円	133,100円

- 測定精度...周波数:±1Hz(100Hz未満)、±1% (100Hz以上)
- サイズ...95×160×32mm ●重量...200g
- 電源...単3電池×2本(付属)

上皿はかり



- 載皿サイズ...160×160mm
- 目盛板外径...166mm
- 重量...1.4kg
- 検定品(取引・証明用に使用できます。)

品番	計量範囲	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715AB-0.5	20~500g	2g	10,600円	11,660円
EA715AB-1	50g~1kg	5g	10,000円	11,000円

上皿はかり



- 載皿サイズ...217×217mm
- 目盛板外径...200mm
- 重量...2.8kg
- 検定品(取引・証明用に使用できます。)

品番	計量範囲	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715AB-2D	50g~2kg	5g	9,200円	10,120円
EA715AB-4	100g~4kg	10g	9,200円	10,120円
EA715AB-8	200g~8kg	20g	9,200円	10,120円
EA715AB-12	500g~12kg	50g	9,200円	10,120円

デジタルスケール



- オートパワーオフ、風袋引き機能付

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-5A	2kg	1g	4,800円	5,280円

●電源...単4電池×2本(付属)
●サイズ...120(W)×180(D)×32(H)mm
●載皿サイズ...119(W)×100(D)mm
●重量...265g ●郵便料金表付

デジタルホームはかり



- 電源...単3電池×2本(付属)
- 載皿サイズ...118×119mm
- サイズ...120(W)×165(D)×35(H)mm
- 重量...230g

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715CB-17	2000g	1g	2,400円	2,640円

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715CB-18	2000g	1g	2,400円	2,640円

- 小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替可

ダイヤルテンションゲージ

- サイズ...本体:47(W)×19(D)×55(H)mm



品番	測定範囲	最小表示	目盛仕様	価格	税込価格(10%)
EA716B-11	30~300mm	10mN	30-300-30	12,000円	13,200円
EA716B-12	0.06~0.5N	0.02N	0.06-0.5-0.06	12,000円	13,200円
EA716B-13	0.1~1N	0.05N	0.1-1-0.1	12,000円	13,200円
EA716B-14	0.15~1.5N	0.05N	0.15-1.5-0.15	12,000円	13,200円
EA716B-15	0.3~3N	0.1N	0.3-3-0.3	12,000円	13,200円
EA716B-16	0.6~5N	0.2N	0.6-5-0.6	16,000円	17,600円

●ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
●置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。


レタースケール



- 載皿サイズ...110×110mm
- 重量...500g
- 料金表示付

品番	最大秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-500	500g	5g	3,600円	3,960円

大型上皿はかり

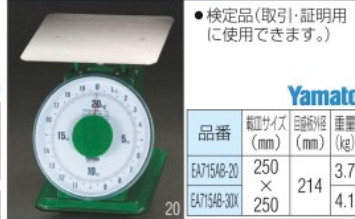

- 検定品(取引・証明用に使用できます。)

品番	計量範囲	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715AB-20	500g~20kg	50g	13,000円	14,300円
EA715AB-30X	1kg~30kg	100g	13,000円	14,300円

精密はかり




- 電源...単4電池×4本(付属)
- 載皿サイズ...φ65mm
- バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付
- サイズ...96(W)×150(D)×64(H)mm

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-24	50g	0.001g	15,700円	17,270円

- 重量...220g
- 付属品...分銅50g、ピンセット、スプーン

コンパクトスケール

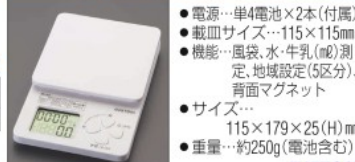

- 電源...単4電池×2本(付属)
- 載皿サイズ...115×115mm
- 機能...風袋、水・牛乳(mL)測定、地域設定(5区分)、背面マグネット
- サイズ...115×179×25(H)mm
- 重量...約250g(電池含む)

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-25	3000g	0.1g	3,300円	3,630円

デジタルホームはかり



- 電源...単3電池×2本(付属)
- 載皿サイズ...145×145mm
- サイズ...150(W)×190(D)×35(H)mm

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715CB-23	3000g	1g	4,000円	4,400円

- 重量...390g
- 0.1g単位で100gまで、1g単位で3kgまではかれます

Vベルト張力計(ペンシル型)

- スタンダードなバネ式の張力測定器です。
- サイズ...φ10×200mm
- 重量...約50g



品番	価格	税込価格(10%)
EA716BA-10	9,850円	10,835円

デジタル吊りはかり




- 風袋、データホールド、オートパワーオフ、温度計機能(0~60℃)、バックライト付
- 巻尺付(目盛100cm)
- 電源...単4電池×2個(付属)
- サイズ...90(W)×30(D)×147(H)mm
- 重量...166g

CUSTOM

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715B-2A	25kg	0.05kg	6,600円	7,260円
EA715B-3	50kg	0.05kg	9,800円	10,780円

●本体裏面にフック固定用マグネット内蔵


レタースケール

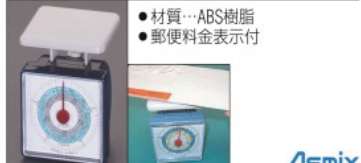

- 材質...ABS樹脂
- 郵便料金表示付

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715AA-1A	250g	2.5g	1,400円	1,540円
EA715AA-2A	500g	2.5g	3,000円	3,300円

特大型上皿はかり

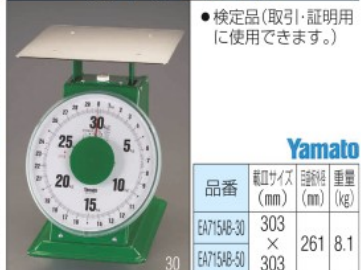

- 検定品(取引・証明用に使用できます。)

品番	計量範囲	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715AB-30	1kg~30kg	100g	20,700円	22,770円
EA715AB-50	2kg~50kg	200g	27,500円	30,250円

レタースケール




- 電源...単3電池×2本(付属)
- 載皿サイズ...145×145mm
- サイズ...150(W)×35(D)×190(H)mm

品番	秤量	最小目盛	価格	税込価格(10%)
EA715A-16	3000g	0.1g(0.5~100g)	5,500円	6,050円

●重量...440g ●郵便料金表付 ●収納ケース付

デジタルホームはかり

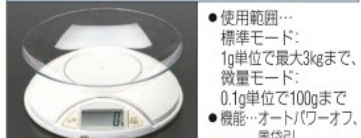

- 使用範囲...標準モード:1g単位で最大3kgまで、微量モード:0.1g単位で100gまで
- 機能...オートパワーオフ、風袋引き

品番	価格	税込価格(10%)
EA715CB-16	5,000円	5,500円

- 電源...単3電池×2本(付属)
- サイズ...180×180×35(H)mm
- 重量...約350g ●皿、収納ケース付