

デジタルはかり



- 電源…単1電池×4本 (別売)
- 載皿サイズ…230(W)×190(D)mm
- 重量…2.2kg

| 品番 | EA715CF-5 | EA715CF-12 |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| 秤量 | 5000g | 12kg |
| 最小目盛 | 5g | 0.01kg (0~10kg) 0.02kg (10~12kg) |
| 計量範囲 | 50g~5000g | 0.12kg~12kg |
| 価格 | 7,900円 | 7,900円 |
| 税込価格 (10%) | 8,690円 | 8,690円 |

●検定品(取引・証明用)に使用できます。

デジタルはかり



- 電源…単1電池×6本 (別売)
- 重量…1.6kg
- 載皿サイズ…230×190mm

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-----|------|---------|------------|
| EA715DF-1A | 1kg | 0.5g | 12,900円 | 14,190円 |
| EA715DF-2A | 2kg | 1g | 12,900円 | 14,190円 |

- 片面表示タイプ
- 大型液晶(文字高25mm)でくっきり表示
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引き機能付)
- 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(オートパワーオフ機能付)

防水デジタルはかり



載皿サイズ: 128(W) × 128(D) mm

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|-------|------|---------|------------|
| EA715CH-7 | 300g | 0.1g | 18,000円 | 19,800円 |
| EA715CH-8 | 3000g | 1g | 18,000円 | 19,800円 |

載皿サイズ: 174(W) × 137(D) mm

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|------|---------|------------|
| EA715CH-8B | 3000g | 1g | 19,500円 | 21,450円 |

- 防水・防塵等級…IP65/JIS5等準準拠
- 電源…単3電池×6本 (別売)
- サイズ…7-8: 170(W) × 219(D) × 63(H) mm
8B: 174(W) × 219(D) × 63(H) mm
- 重量…7-8: 810g、8B: 890g
- ステンレスボディで水洗い可能

防水デジタルはかり




両面表示

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|--------------------------------|---------|------------|
| EA715AF-11 | 3000g | 1g(0~1500g) 2g(1500g~3000g) | 34,600円 | 38,060円 |

片面表示

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|--------------------------------|---------|------------|
| EA715AF-12 | 6000g | 2g(0~3000g) 5g(3000g~6000g) | 25,500円 | 28,050円 |

- 電源…単1電池×2本(付属)
- 機能…ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、上下限チェック、定量計量、計数機能、ランク選別機能
- 載皿サイズ…237(W) × 207(D) mm
- 青色LEDランプで適量をお知らせ。一目で判定でき、原料ロスに活用できます。

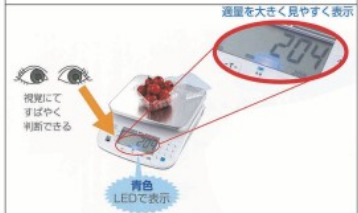

デジタルはかり



- 電源…単1電池×4本 (別売)
- 載皿サイズ…230×190mm
- サイズ…265(W) × 250(D) × 106(H) mm

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|-------|-------------|---------|------------|
| EA715CF-50 | 5000g | 2g | 7,900円 | 8,690円 |
| EA715CF-120 | 12kg | 0.006kg(5g) | 7,900円 | 8,690円 |
| EA715CF-20 | 20kg | 0.01kg(10g) | 10,900円 | 11,990円 |
| EA715CF-30 | 30kg | 0.02kg(20g) | 16,900円 | 18,590円 |

- 重量…50・120・2.2kg
20・30・2.5kg
- 風袋引き機能
- 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。

カウントはかり



- 電源…ACアダプタ(付属)、充電式内蔵バッテリー
- 機能…重量、個数、チェック、チェック個数、累積

| 品番 | EA715EC-2 |
|------------|--------------------|
| 秤量 | 30kg |
| 最小目盛 | 1g |
| 最大計数値 | 30,000個 |
| 計数可能最小単重 | 0.1g |
| 載皿サイズ | 300(W) × 225(D) mm |
| 価格 | 78,500円 |
| 税込価格 (10%) | 86,350円 |

- 機能…バックライト、30種類のサンプル登録、呼び出し
- 高速安定表示

防水デジタルはかり



| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-----|------|---------|------------|
| EA715AK-31 | 5kg | 5g | 22,500円 | 24,750円 |

- 電源…単1電池×6本 (付属)
- 機能…零点リセット、オートパワーオフ、上下限判別機能、安定・電池切れサイン、ワンタッチ風袋引き
- 載皿サイズ…230(W) × 230(D) mm
- サイズ…248(W) × 270(D) × 168~175(H) mm
- 重量…31: 3.3kg、33: 3.9kg
- 防水・防塵性…IP65、JIS5級
- 検定品(取引・証明用)に使用できます。
- チェック機能(上下限判別機能)搭載

防水・防塵デジタルはかり



| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|---------|---------|------------|
| EA715CH-21 | 1000g | 0.5g | 29,000円 | 31,900円 |
| EA715CH-22 | 2000g | 1g | 29,000円 | 31,900円 |
| EA715CH-23 | 5000g | 2g | 29,000円 | 31,900円 |
| EA715CH-24 | 10kg | 0.005kg | 29,000円 | 31,900円 |
| EA715CH-25 | 20kg | 0.01kg | 29,000円 | 31,900円 |
| EA715CH-26 | 30kg | 0.02kg | 29,000円 | 31,900円 |

- 電源…単1電池×6個 (別売)、またはACアダプター(別売)
- サイズ…266(W) × 280(D) × 146(H) mm
- 載皿サイズ…232 × 192mm
- 防塵・防水性能…IP65/JIS5等準準拠
- 計量皿だけ取り外して水洗いも可能。
- 機能…オートパワーオフ、風袋引き

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

カウントはかり



- 電源…ACアダプタ(付属)、または単3電池(別売)
- 載皿サイズ…-31: 128×128mm、-32~-33: 165×165mm、-34~-35: 205×152mm、-36~-41: 300×280mm

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|-------|----------|------------|
| EA715CG-31 | 500g | 0.02g | 148,000円 | 162,800円 |
| EA715CG-32 | 2000g | 0.2g | 138,000円 | 151,800円 |
| EA715CG-33 | 5000g | 0.2g | 148,000円 | 162,800円 |
| EA715CG-34 | 500g | 0.05g | 108,000円 | 118,800円 |
| EA715CG-35 | 1kg | 0.1g | 108,000円 | 118,800円 |
| EA715CG-36 | 2kg | 0.2g | 108,000円 | 118,800円 |
| EA715CG-37 | 5000g | 0.5g | 99,800円 | 109,780円 |
| EA715CG-38 | 10kg | 1g | 99,800円 | 109,780円 |
| EA715CG-39 | 20kg | 2g | 99,800円 | 109,780円 |
| EA715CG-40 | 30kg | 5g | 118,000円 | 129,800円 |
| EA715CG-41 | 50kg | 5g | 128,000円 | 140,800円 |

- 重量…-31: 7.6kg、-32~-33: 8.1kg、-34~-35: 5.5kg、-36: 6.5kg、-37~-39: 6.7kg、-40~-41: 7.5kg
- ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

デジタルはかり



- 電源…ACアダプタ(付属)、充電式内蔵バッテリー

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|------|------|---------|------------|
| EA715EH-6 | 6kg | 0.2g | 51,500円 | 56,650円 |
| EA715EH-15 | 15kg | 0.5g | 51,500円 | 56,650円 |
| EA715EH-30 | 30kg | 1g | 51,500円 | 56,650円 |

- 個数計最大計数…3000個
- 表示…重量、個数、%、チェック、チェック個数、チェック%、累積、動物
- 機能…データホールド、床下計量、RS232C出力
- 載皿サイズ…300(W) × 225(D) mm
- サイズ…311(W) × 327(D) × 117(H) mm
- 重量…4.2kg
- 内蔵プザー、LED(黄・緑・赤)表示搭載
- 床下計量フック付
- チェック機能…
上限値・下限値を設定し、計量物が上下限値の範囲内・外にあるかをチェックする機能

防水・防塵デジタルはかり



| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|------|--------|------------|
| EA715CH-11 | 3000g | 1g | 5,000円 | 5,500円 |

- 電源…単3電池×2個 (別売)
- 載皿サイズ…約φ150mm
- 重量…約420g(電池含まず)
- サイズ…150(W) × 161(D) × 74(H) mm
- 防水性…IP67
- 機能…ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ

防水・防塵デジタルはかり



| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------|-------------------|---------|------------|
| EA715CH-16 | 3000g | 0.1g/0.2g/0.5g/1g | 25,000円 | 27,500円 |
| EA715CH-17 | 6000g | 0.2g/0.5g/1g/2g | 25,000円 | 27,500円 |

- 電源…単1電池×6本 (別売)
- 防水性…IP67
- 機能…オートパワーオフ、ワイヤレス通信、キーロック
- サイズ…236(W) × 260(D) × 148(H) mm
- 重量…約4kg(乾電池除く)

デジタルはかり



- 機能…風袋引き、オートパワーオフ
- 電源…単1電池×6本 (別売)
- 載皿サイズ…230(W) × 190(D) mm

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|------|-----------------------------|---------|------------|
| EA715DB-10A | 10kg | 10g | 13,900円 | 15,290円 |
| EA715DB-30A | 30kg | 20g(0~20kg) 50g(20~30kg) | 19,900円 | 21,890円 |

- サイズ…244(W) × 232(D) × 137(H) mm
- 重量…10A: 1.6kg、30A: 1.9kg
- 検定品(取引・証明用)に使用できます。

デジタルはかり



- 機能…オートパワーオフ、風袋引き
- 電源…単2電池×4本 (別売)

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|-------|---------|--------|------------|
| EA715CB-10A | 2000g | 1g | 7,200円 | 7,920円 |
| EA715CB-11A | 5000g | 2g | | |
| EA715CB-12A | 10kg | 0.005kg | | |
| EA715CB-13A | 20kg | 0.01kg | | |

- サイズ…250(W) × 260(D) × 108(H) mm
- 載皿サイズ…230 × 190mm
- 重量…1.9kg
- 防滴型構造
- 重力加速度16エリア設定可能

デジタルはかり



- 電源…単2電池×4本 (別売)
- 載皿サイズ…174 × 196mm
- 重量…1.5kg

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|-------|------|---------|------------|
| EA715AK-5 | 2.5kg | 0.5g | 13,500円 | 14,850円 |
| EA715AK-6 | 5kg | 1g | 13,500円 | 14,850円 |
| EA715AK-7 | 10kg | 2g | 13,500円 | 14,850円 |
| EA715AK-8 | 15kg | 5g | 13,500円 | 14,850円 |

デジタルはかり



- 電源…単1電池×4本 (付属)

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|------|------|---------|------------|
| EA715AK-15 | 30kg | 10g | 22,100円 | 24,310円 |

- 機能…零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
- 載皿サイズ…228(W) × 198(D) mm
- 重量…2.6kg
- 両面表示なので対面作業にとっても便利です。
- 検定品(取引・証明用)に使用できます。

防水デジタルはかり



- 機能…オートパワーオフ、風袋引き
- 電源…単2電池×4本(付属)

| 品番 | 秤量 | 最小目盛 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|-------|---------|---------|------------|
| EA715CB-6 | 2000g | 1g | 17,000円 | 18,700円 |
| EA715CB-7 | 5000g | 2g | | |
| EA715CB-8 | 10kg | 0.005kg | | |
| EA715CB-9 | 20kg | 0.01kg | | |

- サイズ…250(W) × 260(D) × 108(H) mm
- 載皿サイズ…230 × 190mm
- 重量…2.5kg
- 防塵・防水…IP65準拠