

壁面探知

水質・ガス計測

電気計測

照度・回転・騒音計測

温度・湿度計

差圧計

デジタル気圧計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA742BD-11	600~1100hPa	180,000円	198,000円

- 分解能...0.01hPa
- 精度...±0.50hPa(700~1100hPa, 10~40℃), ±1.00hPa(上記以外)
- フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
- サイズ...200(W)×280(D)×90(H)mm
- 重量...3kg
- 電源...DC9V(専用ACアダプタ)

気圧計



- moller-therm (ドイツ)
- サイズ...φ100×40(D)mm
  - フック内径...15mm
  - プラスチック製

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA742BA-3	960~1,060hPa	2,750円	3,025円

気圧計



- (ドイツ)
- 表示径...φ87mm
  - 壁掛け用穴(φ6mm)
  - 材質...プラスチック

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA742BA-11	960~1060hPa	2,250円	2,475円

- 最小目盛...1hPa


棒状温度計



- 精度...±1℃
- 1目盛...1℃
- サイズ...φ20×173mm
- ガラス温度計にステンレスケース(SUS304)で保護

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722AS-50	-20~50℃	1,950円	2,145円

デジタル温度計

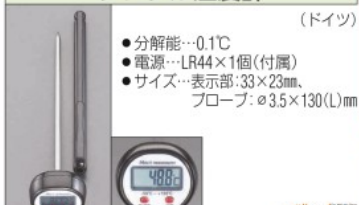

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-7A	-50~150℃	1,980円	2,178円

- 分解能...0.1℃
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...表示部:33×23mm, プローブ:φ3.5×130(L)mm

デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-21	-50~300℃	1,680円	1,848円

- 軽量、コンパクトタイプ
- 分解能...0.1℃
- ホールド機能、オートパワーオフ
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...本体:245×25mm, センサー:140mm


デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-10	-10~220℃	3,300円	3,630円

- 分解能...0.1℃(-10~199.9℃), 1℃(その他)
- 精度...±1℃(-10~120℃), ±2℃(121~180℃), ±3℃(181~220℃)
- 最大・最小値表示付
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...本体:47(W)×17(D)×178(H)mm, センサー:φ3.5×約110mm
- 重量...約30g


穀物温度計

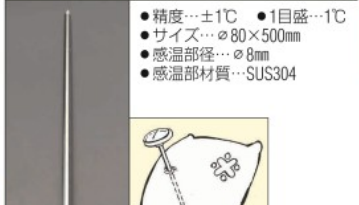

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728GK-31	-10~50℃	4,500円	4,950円

- 精度...±1℃
- 1目盛...1℃
- サイズ...φ80×500mm
- 感温部径...φ8mm
- 感温部材質...SUS304

デジタル温度計

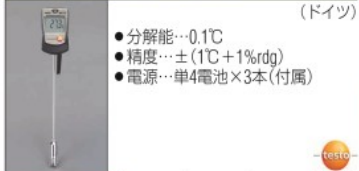

品番	測定範囲	用途	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-1	-50~+350℃	表面温度	14,000円	15,400円

- プローブサイズ...φ12×150(L)mm
- 重量...80g
- ばね式のセンサーが、凹凸面にもフィット

気圧調整の仕方



- 気圧計の裏面にある調整ねじで行います。
  - 小さなドライバーで数値が合うよう回して下さい。
- ※正確な気圧は気象庁が発表している気圧を確認して下さい。

デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-8	-40~230℃	2,000円	2,200円

- 分解能...0.1℃
- ホールド機能付
- 電源...LR44×1個(付属)
- 全長...165mm

防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-15A	-50~+300℃	2,980円	3,278円

- 分解能...0.1℃
- 測定精度...±1℃(-10~+100℃), ±2℃(-50~-10.1℃, +100.1~+200℃), ±4℃(+200.1~+300℃)
- 機能...データホールド、最高最低温度表示
- 防水...IPX7準拠
- 電源...LR44 ボタン型電池 ×1個(付属)
- サイズ...30(W)×15.5(D)×265(H)mm, センサー:φ3.5×142mm
- 重量...約38g
- 水回りでの作業に強く、水洗いも可能です。

防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-28	-50~350℃	4,950円	5,445円

- 分解能...0.1℃(-9.9~199.9℃), 1℃(その他)
- 精度...±0.8%もしくは±0.8℃のいずれか大きい方
- 機能...ホールド、オートパワーオフ
- 防塵・防水...IP65準拠
- 電源...CR2032×1個(付属)
- サイズ...39.4(W)×20(D)×207(H)mm, センサー:φ3×110mm
- 重量...約50g
- 付属品...センサーキャップ


デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728AK-1	-50~250℃	4,400円	4,840円

- 分解能...0.1℃(-19.9~199.9℃), 1℃(その他)
- 精度...±1℃(-10~+100℃), ±2℃(-30~-10℃, +100~+200℃), ±3℃(+200~+250℃)
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...本体:53(W)×14(D)×28(H)mm, センサー:φ3.4×120mm, コード長:0.9m
- 重量...約30g
- 吸盤付

水槽用温度計

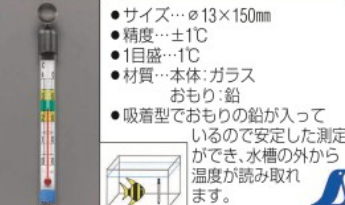

- サイズ...φ13×150mm
- 精度...±1℃
- 1目盛...1℃
- 材質...本体:ガラス おもり:鉛
- 吸着型でおもりの鉛が入っているので安定した測定ができます。水槽の外から温度が読み取れます。

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728GK-11	0~40℃	970円	1,067円


地中温度計



- 精度...±1℃
- 1目盛...1℃
- 材質...ポリスチレン樹脂
- サイズ...25(W)×7(D)×190(H)mm

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728GK-1	-10~50℃	260円	286円

地中温度計

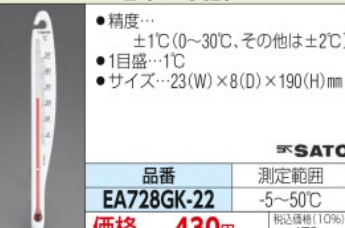

- 精度...±1℃(0~30℃, その他は±2℃)
- 1目盛...1℃
- サイズ...23(W)×8(D)×190(H)mm

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728GK-22	-5~50℃	430円	473円

防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-29	-40~250℃	5,000円	5,500円

- 分解能...0.1℃
- 精度...±1℃(-10~100.0℃), ±2℃(-30~-10.1℃, 100.1~200.0℃), ±4℃(-40~30.1℃, 200.1~250.0℃)
- データホールド、最高最低温度表示
- 防水...IPX7
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...36(W)×16(D)×382(H)mm, センサー:φ40×274mm
- 重量...55g
- センサーキャップ付(★のように、キャップを使った熱対策もできます)

[防水型] デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-3	-50~275℃	8,100円	8,910円

- 分解能...0.1℃
- 精度...±0.5℃(-30~99.9℃)
- 電源...CR2032×2個(付属)
- サイズ...35(W)×19(D)×215(H)mm
- プローブ長...55mm
- 重量...約80g
- 機能...オートホールド、アラーム
- 防水性能...IP67
- 水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付

棒状温度計



- 精度...±1℃
- 1目盛...1℃
- アルコール入(赤液)
- 直径...φ6mm
- 樹脂ケース入

品番	測定範囲	全長	価格	税込価格 (10%)
EA722AA-50	-20~50℃	153mm	310円	341円
EA722AA-100	0~100℃	mm	310円	341円
EA722AB-100	-20~105℃	300mm	310円	341円
EA722AB-200	0~200℃	mm	310円	341円

[棒状温度計用] 金属ケース



- 対応品番...-150:EA722AA-50,-100-300:EA722AB-100,-200
- サイズ...-150:φ9×170mm -300:φ9×330mm
- 材質...真鍮
- 水温、地温の測定にガラス製の棒状温度計を衝撃から守る
- 目盛が読み取れるよう窓が開いているので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。

品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA722AC-150	150mm用	690円	759円
EA722AC-300	300mm用	810円	891円

防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-30A	-50~300℃	3,300円	3,630円

- 防水型
- 分解能...0.1℃(-9.9~199.9℃), それ以外1℃
- 測定精度...±1℃(-10~+100℃), ±2℃(-30~-10℃, +100~+200℃), ±3℃(+200~+300℃)
- 測定値を固定表示するHOLD機能付き
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...25×25×200(H)mm
- センサー...φ3.5×120mm
- 重量...約17g

デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-11A	-30~150℃	3,300円	3,630円

- 精度...±1℃(0~140℃), ±2℃(上記以外)
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...φ47×20(T)×176(L)mm, センサー部:φ3.5×116(L)mm
- 重量...約25g