


レベリングブロック

●材質…鉄鋼

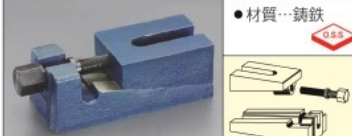

品番	許容荷重 (kg)	揚程 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA949HT-11	500	4	2.5	6,830円	7,513円
EA949HT-12	1,000	4	5.5	10,750円	11,825円
EA949HT-14	2,500	4	10.0	18,800円	20,680円
品番	サイズ(W)×(D)×(H)				
EA949HT-11	130×62×50mm				
EA949HT-12	175×75×62mm				
EA949HT-14	200×100×62mm				

- アンカーボルト等を併用することで強靱な据付調整が可能です。
- 各種フリス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
- 総高さが低く、据付場所を選びません。

レベリングブロック

●材質…鉄鋼



品番	許容荷重 (kg)	揚程 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA949HT-21	700	4	4.5	10,200円	11,220円
EA949HT-22	1,500	5	9.0	16,100円	17,710円
EA949HT-23	2,500	6	15.0	23,900円	26,290円
EA949HT-24	4,500	6	16.0	30,200円	33,220円
品番	サイズ(W)×(D)×(H)				
EA949HT-21	125×95×66mm				
EA949HT-22	170×140×80mm				
EA949HT-23	215×165×105mm				
EA949HT-24	215×165×105mm				

- アンカーボルト等を併用することで強靱な据付調整が可能(-21以外)。
- 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。

レベリングキャスター




品番	仕様	サイズ(mm)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA986TL-1	自在 ストッパー無	75×30	120	8,500円	9,350円
EA986TL-2	自在 ストッパー無	75×30	120	10,100円	11,110円

- 材質…金具: スチール、車輪: ナイロン
- 調整範囲…12mm
- 取付用ボルト・ナットセット付属
- キャスターの裏側で水平調整が可能です。
- 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。

レベリングキャスター

●材質…金具: スチール、車輪: MCナイロン

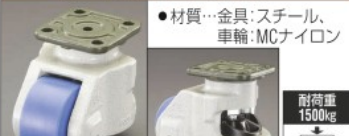

品番	仕様	サイズ(mm)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA986TL-3	自在 ストッパー無	90×55	132	18,900円	20,790円

- 調整範囲…15mm
- 取付用ボルト・ナットセット付属
- キャスターの裏側で水平調整が可能です。
- 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。

レベリングキャスター

●材質…金具: スチール、車輪: ナイロン



品番	仕様	サイズ(mm)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA986TL-11	自在 ストッパー無	50×25	82	4,720円	5,192円

- 調整範囲…10mm
- 取付用ボルト・ナットセット付属
- キャスターの裏側で水平調整が可能です。
- 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。

レベリングキャスター

●材質…金具: スチール、車輪: ナイロン



品番	仕様	サイズ(mm)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA986TL-12	自在 ストッパー無	63×28	103	7,150円	7,865円

- 調整範囲…15mm
- 取付用ねじ・ナット付属
- ねじサイズ…M12×16mm
- キャスターの裏側で水平調整が可能です。
- 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。

レベリングブロックとは

大型工作機械などと床面の間に置いて、工作機械が完全に水平になるように調整するためのパーツです。防振用に減衰ゴムパッドが裏面に付いているものもあります。

【耐荷重マークについて】

●●kg

キャスターの耐荷重を示しています。

●●kg

左図の場合は50kgの耐荷重を示しています。

引きスプリングセット【ステンレス】



品番	EA952SG	価格	31,000円	税込価格 (10%)	34,100円
----	---------	----	---------	------------	---------

- 材質…SUS304 ●巻方向…右巻き ●バインダー付
- バインダーサイズ…243(W)×100(D)×306(H)mm ●RoHS対応品
- 172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。

押しスプリングセット【ステンレス】



品番	EA952SF	価格	31,000円	税込価格 (10%)	34,100円
----	---------	----	---------	------------	---------

- 材質…SUS304 ●巻方向…右巻き ●バインダー付
- バインダーサイズ…243(W)×65(D)×306(H)mm ●RoHS対応品
- 127サイズのスプリングが各2個ずつファイリングされたスプリングセットです。

ESCOオリジナルスプリングセット

品名	EA952SG-201	EA952SG-202
外径 (mm)	10.00	10.00
線径 (mm)	0.80	0.80
自由長 (mm)	31.70	38.90
ばね定数 (N/mm)	0.282	0.180
許容荷重 (N)	10.20	10.20
許容荷重時高さ	61.60	85.60
初張力 (N)	1.765	1.765

スプリングは1サイズごとに袋に小分けされています。商品と詳しい仕様詳細が確認しやすいように、見開きページで商品と仕様を左右対称に並べています。

【引き/押し】スプリングキット

●材質…炭素鋼 (S60C)



品番	EA952TA	価格	2,660円	税込価格 (10%)	2,926円
----	---------	----	--------	------------	--------

引きスプリング				押しスプリング			
サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ
外径	線径	長さ	入数	外径	線径	長さ	入数
5/32"	0.70"	3 1/8"	12	7/32"	0.50"	1 1/16"	10
11/32"	0.80"	1 7/8"	12	7/32"	0.50"	1 1/2"	10
5/16"	0.50"	1 1/8"	8	1/4"	0.50"	1 3/8"	10
5/16"	0.50"	1 1/4"	10	9/32"	0.60"	1/2"	10
7/32"	0.50"	1"	10	9/32"	0.80"	3/4"	10
3/16"	0.50"	1 3/4"	8	5/16"	0.80"	1 3/4"	12
13/64"	0.50"	1 3/4"	10	23/64"	0.80"	1 3/8"	8
9/32"	0.60"	1 1/2"	10	3/8"	0.80"	5/8"	6
1/4"	0.50"	7/8"	10	3/8"	0.80"	3/4"	12
11/32"	0.60"	1 1/16"	10	●ケースサイズ…210×140×45mm			
9/32"	0.70"	2 3/8"	12				

引きスプリングセット

●材質…炭素鋼 (S60C)



品番	EA952TB	価格	2,190円	税込価格 (10%)	2,409円
----	---------	----	--------	------------	--------

サイズ				サイズ			
線径 (mm)	外径 (インチ)	長さ (インチ)	入数	線径 (mm)	外径 (インチ)	長さ (インチ)	入数
0.30	5/32	1 1/4	30	0.70	3/8	2 5/16	10
0.45	1/4	9/16	30	0.70	3/8	2 13/16	10
0.50	1/4	2	20	0.70	3/8	4 3/4	5
0.60	5/16	3 1/2	10	0.80	1/2	2 7/8	10

- ケースサイズ…210×140×45mm

引きスプリングセット

●材質…炭素鋼 (S60C)



品番	EA952TD	価格	4,490円	税込価格 (10%)	4,939円
----	---------	----	--------	------------	--------

サイズ			入数	サイズ			入数
線径 (mm)	外径 (インチ)	長さ (インチ)		線径 (mm)	外径 (インチ)	長さ (インチ)	
0.5	3/16	1 5/8	20	1.30	3/8	5 1/2	10
0.7	1/4	1 1/2	25	1.30	3/8	35/32	15
0.8	1/4	2 3/8	25	1.30	3/8	2 15/16	10
0.8	5/16	4	15	1.30	1/2	3 11/16	5

- ケースサイズ…210×140×45mm