

ワイヤークランプ[ステンレス製]



品番	適合ワイヤー(mm)	サイズ(mm) 全長 幅	価格	税込価格(10%)
EA628SE-42	2	15 12.6	80円	88円
EA628SE-43	3	17 14	90円	99円
EA628SE-44	4	20 17	150円	165円
EA628SE-45	5	25 21	180円	198円
EA628SE-46	6	30 25	290円	319円
EA628SE-50	10	47 35	690円	759円

●材質…ステンレス(SUS316) **kleinsorge**

ワイヤークランプ[ステンレス製]



品番	適合ワイヤー(mm)	サイズ(mm) 全長 幅	価格	税込価格(10%)
EA628SE-52	2	30 12.6	120円	132円
EA628SE-53	3	35 14	160円	176円
EA628SE-54	4	40 17	250円	275円
EA628SE-55	5	50 21	310円	341円
EA628SE-56	6	60 25	510円	561円

●材質…ステンレス(SUS316) **kleinsorge**

 
ワイヤーロープスリーブ



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格(10%)
EA628SD-0.3	0.27mm	170円	187円
EA628SD-0.4	0.36mm	170円	187円
EA628SD-0.5	0.45mm	170円	187円
EA628SD-0.8	0.81mm	170円	187円
EA628SD-1.0	1.0mm	170円	187円
EA628SD-1.2	1.2mm	170円	187円
EA628SD-1.5	1.5mm	210円	231円
EA628SD-2A	2.0mm	230円	253円
EA628SD-2.5A	2.5mm	290円	319円
EA628SD-3A	3.0mm	350円	385円
EA628SD-4A	4.0mm	1,410円	1,551円
EA628SD-5A	5.0mm	1,590円	1,749円

●材質…アルミニウム (10個価格)


ワイヤーロープスリーブ(アルミ製)



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格(10%)
EA628SD-11	1.5mm	80円	88円
EA628SD-12	2.5mm	120円	132円
EA628SD-13	3.0mm	160円	176円
EA628SD-14	4.0mm	230円	253円
EA628SD-15	5.0mm	350円	385円

●ワイヤーのかしめに  
●材質…アルミニウム (10個価格)

 ワイヤーロープスリーブ(ステンレス製)



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格(10%)
EA628SD-21	1.5mm	810円	891円
EA628SD-22	2.5mm	1,120円	1,232円
EA628SD-23	3.0mm	1,420円	1,562円
EA628SD-24	4.0mm	3,770円	4,147円
EA628SD-25	5.0mm	4,570円	5,027円

●ワイヤーのかしめに  
●材質…SUS316 (10個価格)

ワイヤーロープスリーブ



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格(10%)
EA628SD-115	1.5mm	430円	473円
EA628SD-120	2.0mm	430円	473円
EA628SD-125	2.5mm	640円	704円
EA628SD-130	3.0mm	850円	935円
EA628SD-135	3.5mm	850円	935円
EA628SD-140	4.0mm	1,280円	1,408円
EA628SD-150	5.0mm	1,490円	1,639円

●材質…アルミニウム  
●1袋10個入りの使いきりタイプ (10個価格)

ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格(10%)
EA628S-35	φ1.5~2.0・3.0 3.5	33,400円	36,740円

●全長…640mm ●重量…2.8kg

ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)



品番	圧着能力(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628S-50	φ4.0・5.0	65,500円	72,050円

●全長…900mm ●重量…5.2kg  
●ワイヤーの切断はできません。

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格(10%)
EA628S-3.5	φ1.5~3.5 3.5	12,400円	13,640円

●全長…380mm ●重量…900g

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格(10%)
EA628S-5.0	φ1.5~5.0 5.0	18,100円	19,910円

●全長…650mm ●重量…2.5kg

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格(10%)
EA628SW	φ0.27~1.5 φ3	5,610円	6,171円

●全長…185mm  
●切断部は倍力機構で切れ味も耐久性も優れています。

ロープスリーブ圧着工具




品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格(10%)
EA628S-135	1.5~3.5 3.5	9,730円	10,703円

●全長…360mm ●重量…1.1kg  
●ワイヤーロープの切断と圧着ができます。

EA628S-3.5、-5.0共通仕様



ワイヤーロープ[PVCコーティング]

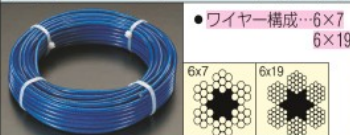

品番	線径(mm)	切断荷重(kg)	全長	価格	税込価格(10%)
EA628SN-21	2x4	290	10m	1,320円	1,452円
EA628SN-22	2x4	290	20m	2,270円	2,497円
EA628SN-23	2x4	290	30m	3,090円	3,399円
EA628SN-31	3x5	650	10m	1,780円	1,958円
EA628SN-32	3x5	650	20m	3,450円	3,795円
EA628SN-33	3x5	650	30m	5,120円	5,632円
EA628SN-41	4x6	1,100	10m	2,500円	2,750円
EA628SN-42	4x6	1,100	20m	4,760円	5,236円
EA628SN-43	4x6	1,100	30m	7,030円	7,733円
EA628SN-51	5x7	1,700	10m	3,970円	4,367円
EA628SN-52	5x7	1,700	20m	7,710円	8,481円
EA628SN-53	5x7	1,700	30m	10,700円	11,770円

●ワイヤー構成…7x7  
●材質…SUS304


ワイヤーロープ[PVCコーティング]



品番	線径(mm)	切断荷重(kg)	全長	価格	税込価格(10%)
EA628SN-21	2x4	290	10m	1,320円	1,452円
EA628SN-22	2x4	290	20m	2,270円	2,497円
EA628SN-23	2x4	290	30m	3,090円	3,399円
EA628SN-31	3x5	650	10m	1,780円	1,958円
EA628SN-32	3x5	650	20m	3,450円	3,795円
EA628SN-33	3x5	650	30m	5,120円	5,632円
EA628SN-41	4x6	1,100	10m	2,500円	2,750円
EA628SN-42	4x6	1,100	20m	4,760円	5,236円
EA628SN-43	4x6	1,100	30m	7,030円	7,733円
EA628SN-51	5x7	1,700	10m	3,970円	4,367円
EA628SN-52	5x7	1,700	20m	7,710円	8,481円
EA628SN-53	5x7	1,700	30m	10,700円	11,770円

●ワイヤー構成…7x19  
●材質…SUS304


ワイヤーロープ[PVCコーティング]

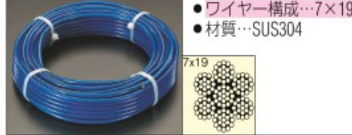

品番	線径(mm)	切断荷重(kg)	全長	価格	税込価格(10%)
EA628SN-61	6x8	2,370	10m	5,220円	5,742円
EA628SN-62	6x8	2,370	20m	9,620円	10,582円
EA628SN-63	6x8	2,370	30m	14,300円	15,730円
EA628SN-81	8x10	4,210	10m	7,620円	8,382円
EA628SN-82	8x10	4,210	20m	13,500円	14,850円
EA628SN-83	8x10	4,210	30m	19,800円	21,780円
EA628SN-91	9x11	5,280	10m	9,070円	9,977円
EA628SN-92	9x11	5,280	20m	16,300円	17,930円
EA628SN-93	9x11	5,280	30m	24,000円	26,400円

●ワイヤー構成…7x19  
●材質…SUS304

 ワイヤーロープ[PVCコーティング]




品番	線径(mm)	切断荷重(kg)	全長	価格	税込価格(10%)
EA628SM-21	2x4	190	10m	800円	880円
EA628SM-22	2x4	190	20m	1,590円	1,749円
EA628SM-23	2x4	190	30m	2,380円	2,618円
EA628SM-200	2x4	190	100m	5,950円	6,545円
EA628SM-31	3x5	500	10m	1,020円	1,122円
EA628SM-32	3x5	500	20m	1,930円	2,123円
EA628SM-33	3x5	500	30m	2,720円	2,992円
EA628SM-300	3x5	500	100m	7,620円	8,382円
EA628SM-41	4x6	870	10m	1,210円	1,331円
EA628SM-42	4x6	870	20m	2,410円	2,651円
EA628SM-43	4x6	870	30m	3,610円	3,971円
EA628SM-400	4x6	870	100m	9,650円	10,615円
EA628SM-51	5x7	1,370	10m	1,560円	1,716円
EA628SM-52	5x7	1,370	20m	3,060円	3,366円
EA628SM-53	5x7	1,370	30m	4,540円	4,994円
EA628SM-500	5x7	1,370	100m	12,000円	13,200円


●ワイヤー構成…6x7  
●材質…ステンール

参考使用荷重についてのご注意


参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になります。また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。

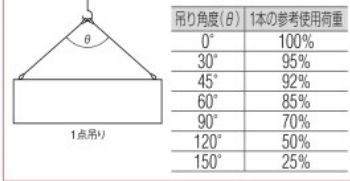

ワイヤー構成

 


ステンレスワイヤーロープ

 

品番	線径(mm)	切断荷重(kg)	全長(m)	価格	税込価格(10%)
EA628SR-2	2	280	100	10,900円	11,990円
EA628SR-2.5	2.5	440	100	11,600円	12,760円
EA628SR-3	3	630	100	13,000円	14,300円
EA628SR-4	4	1070	100	19,600円	21,560円
EA628SR-5	5	1610	100	25,400円	27,940円
EA628SR-6	6	2370	100	29,900円	32,890円
EA628SR-8	8	4210	100	49,800円	54,780円
EA628SR-9	9	5280	100	60,000円	66,000円
EA628SR-10	10	6520	100	73,000円	80,300円
EA628SR-20	2	280	200	19,000円	20,900円
EA628SR-25	2.5	440	200	19,400円	21,340円
EA628SR-30	3	630	200	22,000円	24,200円
EA628SR-40	4	1070	200	31,300円	34,430円
EA628SR-50	5	1610	200	39,800円	43,780円
EA628SR-60	6	2370	200	54,000円	59,400円

●ワイヤー構成…7x19  
●材質…ステンレス(SUS304)  
●使用荷重は切断荷重の1/6です。

ステンレスワイヤーロープ

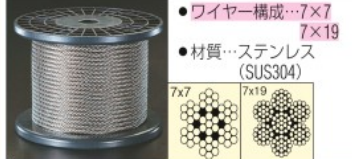

品番	線径(mm)	切断荷重(kg)	全長(m)	価格	税込価格(10%)
EA628SC-55	5	1700	50	12,400円	13,640円
EA628SC-56	6	2510	50	16,900円	18,590円
EA628SC-58	8	4400	50	30,400円	33,440円
EA628SC-59	9	5620	50	37,100円	40,810円
EA628SC-60	10	6810	50	40,600円	44,660円

●ワイヤー構成…7x7  
●材質…ステンレス(SUS304)  
●使用荷重は切断荷重の1/6です。

●ワイヤー構成…6x19  
●スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。  
●使用荷重は切断荷重の1/6です。