



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122AB	270mm (全長425mm)	80	3	付	10,000円	11,000円

- 使用圧力…0.7MPa
- ホース全長…5m(使用範囲:3.5m)
- 洗浄油用ホース1.5m付
- 洗浄油用ホースサイズ…内径:4mm、外径:6mm
- 吸上げ量…0.36ℓ/min
- 本体…アルミダイカスト製 ●調整バルブ付
- 使用コンプレッサー…0.75kW




品番	ノズル長 (mm)	液体吐出量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122PB	235	0.42	3.5	7,200円	7,920円

- 使用圧力…0.6MPa ●洗浄油ホース1.5m付
- ウレタンホース使用範囲…3m ●全長…380mm
- 取付ねじ…G1/4" ●本体…アルミダイカスト製
- 薬品とエア混合でご利用下さい。
- 使用コンプレッサー…1.5kW




品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	取付ねじ	価格	税込価格 (10%)
EA122A	270	80	3	G1/4"	6,240円	6,864円
EA122BK-1				プラグ付	6,260円	6,886円

- 使用圧力…0.7MPa
- 洗浄油ホース1.5m付
- 全長…425mm ●洗剤量調整バルブ付
- タケノコ径…5.5mm(洗浄油ホース用)
- 本体…アルミダイカスト製
- 使用コンプレッサー…0.75~1.12kW

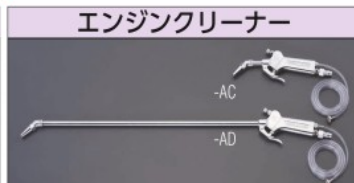

品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122AC	60				7,990円	8,789円
EA122AD	565	80	3	付	9,300円	10,230円

 

- 使用圧力…0.7MPa
- 全長…AC:215mm、AD:720mm
- 本体…アルミダイカスト製
- 洗浄油ホース1.5m付
- 洗剤量調整バルブ付
- 使用コンプレッサー…0.75kW



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122B	270	106	1.4	6,990円	7,689円

- 最大使用圧力…1.0MPa
- 洗浄油ホース1.5m付
- 取付ねじ…G1/4" ●使用コンプレッサー…1HP



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122BK-2	270		3	付	6,850円	7,535円

- 使用圧力…0.7MPa
- 全長…425mm
- 洗浄油ホース1.5m付
- 本体…アルミダイカスト製
- 洗剤ストップバルブ付
- 使用コンプレッサー…0.75kW



品番	ノズル長 (mm)	液体吐出量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122P	235mm	0.42ℓ/min	3.5mm	2,270円	2,497円

- 使用圧力…0.6MPa
- 洗浄油ホース1.5m付 ●全長…380mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 本体…アルミダイカスト製
- 薬品とエア混合でご利用下さい。
- 使用コンプレッサー…1.5kW

エアクリーニングガン



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	ノズル径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122CB	120	210	5	18,000円	19,800円

- 使用圧力…0.34MPa
- タンク容量…1ℓ
- 吸入口…G1/4"

エアクリーニングガン



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	ノズル径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122CD	220	140	4.8	付	7,540円	8,294円

- 使用圧力…0.6~1.2MPa ●カップ容量…1ℓ
- 吸入口…Rc1/4" ●プラスチック製
- 重量…440g ●サイズ…400(L)×130(W)×230(H)mm
- ユニバーサルジョイント付
- 使用コンプレッサー…1.5kW以上

[エア式] クリーニングガン



品番	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA124LA-33	1	525×125×185	620	4,150円	4,565円

- ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
- ノズル長…300mm
- 使用圧力…0.5~0.8MPa
- 吐出空気量…200ℓ/min
- 吸入口…G1/4"
- 穴径…3mm
- ポリエチレン製
- エア、液体の兼用式で、ノズル部分で切替が可能。
- 使用コンプレッサー…2.25kW以上
- ★自動車のエンジンルームなどに

エア式ブロワー&パキュムクリーナー



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA122VA	本体セット	13,500円	14,850円
EA122VA-1	替集塵袋(1枚)	2,630円	2,893円

- 使用圧力…0.39~0.69MPa
- エア消費量…100ℓ/min
- 本体サイズ…100(W)×145(H)mm
- 重量…1:0.44kg 2:0.46kg
- エア工具、電動工具の使用時に

エア式パキュムクリーナー



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA122VB-10	本体	5,300円	5,830円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,600円	1,760円

- 布バッグは2層構造で耐久性が高いです
- 使用圧力…0.62MPa
- エア消費量…420ℓ/min
- ホース長…1380mm ●吸入口…Rc(PT) 1/4"
- 全長…145mm ●重量…750g
- ノズル4個、ホースクランプ2個、布バッグ(ジッパー付)付
- 使用コンプレッサー…1.5kW以上

エア式ブロワー&パキュムクリーナー



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA122VH	本体セット	5,240円	5,764円
EA122VH-1	替集塵袋(1枚)	1,040円	1,144円

- 本体内部のバルブの向きを変更することにより、ブロワー/パキュムを切り替えることができます
- 使用圧力…0.6MPa ●エア消費量…95ℓ/min
- ホース長…300~750mm
- (伸縮式)フレキシブルホース
- 全長(本体)…145mm ●吸入口…Rc1/4"
- ブラシ、ノズル2個、ホースクランプ、集塵袋付
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

スプリングバランサー



品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZA-1	0.6~1.5	1.1	φ4mm	2,700円	2,970円
EA987ZA-2	1.5~3.0	1.1	φ4mm	2,700円	2,970円

スプリングバランサー



品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZB-9	4.5~9	1.3	φ4	23,700円	26,070円
EA987ZB-15	9~15	1.3	φ4	25,200円	27,720円
EA987ZB-22A	15~22	1.5	φ4.76	38,200円	42,020円
EA987ZB-30	22~30	1.5	φ4.76	40,200円	44,220円
EA987ZB-40A	30~40	1.5	φ4.76	54,500円	59,950円

- 本体サイズ…9~15:φ174mm 22~30:φ218mm 40:φ220mm
- 重量…9:3.4kg、15:3.8kg 22:7.3kg、30:7.7kg 40:9.7kg
- ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。

スプリングバランサー



品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZB-1.5C	0.5~1.5	1.0	φ3mm	6,000円	6,600円

- 本体サイズ…φ128mm
- 重量…0.5kg

スプリングバランサー




品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZB-3	1.0~3.0	1.3	φ3mm	9,900円	10,890円
EA987ZB-5	2.5~5.0	1.3	φ3mm	10,500円	11,550円

ツールバランサー



品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZD-1A	0.5~1.0	1.5	φ2.0mm	5,000円	5,500円
EA987ZD-2A	1.0~2.0	1.5	φ2.0mm	5,700円	6,270円

スプリングバランサー

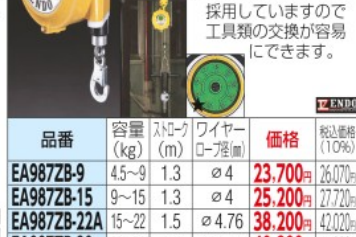

品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZB-9A	5.0~9.0	2.5	φ3mm	37,800円	41,580円

スプリングバランサー



品番	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤコード径	価格	税込価格 (10%)
EA987ZB-9A	5.0~9.0	2.5	φ3mm	37,800円	41,580円