

ドリル

ホールソー

コンクリートドリル、  
コンクリートダイヤモンドドリル、チゼル

木工用ドリル・座繰り、  
ルータービット

超硬チップソー

ジグソーブレード

[125mm] コットンボンネット (マジック式)



- 直径…125mm
- 材質…タオル地

(2枚価格)

品番 EA809PB-11 価格 660円 税込価格(10%) 726円

●家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに

[125mm] 綿バフ (ひも式)



- 直径…125mm
- 表面…タオル地(粗目)
- コンパウンド、ワックス拭き上げ用

HIKOKI (10枚価格)

品番 EA809XD-14 価格 2,200円 税込価格(10%) 2,420円

●φ125mmのスポンジ等に取り付けてご使用下さい。

[180mm] 綿バフ (ひも式)



- 直径…180mm
- 表面…タオル地(粗目)
- φ150~180mmのスポンジやパッドに取り付けてご使用下さい。(パッドに厚みがある場合は余裕を見て下さい。)

(10枚価格)

品番 EA809XE-23 価格 2,300円 税込価格(10%) 2,530円

●コンパウンド、ワックス拭き上げ用 **HIKOKI**

[125mm] メリヤスバフ (ひも式)



- 直径…125mm
- 表面…タオル地(細目)
- コンパウンド、ワックス拭き上げ用

HIKOKI (10枚価格)

品番 EA809XD-12 価格 4,400円 税込価格(10%) 4,840円

●φ125mmのスポンジ等に取り付けてご使用下さい。

[180mm] メリヤスバフ (ひも式)



- 直径…180mm
- 表面…タオル地(細目)
- φ150~180mmのスポンジやパッドに取り付けてご使用下さい。(パッドに厚みがある場合は余裕を見て下さい。)

(10枚価格)

品番 EA809XE-21 価格 4,800円 税込価格(10%) 5,280円

●コンパウンド、ワックス拭き上げ用 **HIKOKI**

[125mm] コールテンボンネット (マジック式)



- 直径…125mm
- 材質…コールテン

(2枚価格)

品番 EA809PB-13 価格 660円 税込価格(10%) 726円

●家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに

[125mm] フェルト (マジック式)



- 直径…125mm
- 厚み…10mm

(2枚価格)

品番 EA809ZB-15 価格 760円 税込価格(10%) 836円

●家具や木製品の目地出しや艶出し、鉄製品の表面艶出しに適します。

[130mm] ロングウールバフ (マジック式)



- サイズ…  
φ130mm×9(T)mm


RYOBI

品番 EA809XG-36 価格 3,410円 税込価格(10%) 3,751円

●パッド径125mmのポリッシャー用です。

●キズ消しやバフ目の入りにくい鏡面仕上げに。

[160mm] ロングウールバフ (マジック式)

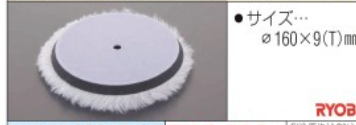

- サイズ…  
φ160×9(T)mm

RYOBI

品番 EA809XG-37 価格 3,620円 税込価格(10%) 3,982円

●パッド径150mmのポリッシャー用

●キズ消しやバフ目の入りにくい鏡面仕上げに。

[170mm] ウールバフ (マジック式)



- サイズ…  
φ170mm×15(T)mm
- 磨き用
- 肌落とし、肌調整

(2枚価格)

品番 EA809ZB-5 価格 6,420円 税込価格(10%) 7,062円

●毛先がカットしてあり、研磨傷が細かく仕上がります。

●特殊ウレタンを使用し、粘りがあり研磨力があります。

●テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能

[170mm] ウールバフ (マジック式)



- サイズ…  
φ170mm×15(T)mm
- 彩淡色車仕上げ用

(2枚価格)


品番 EA809ZB-6 価格 6,420円 税込価格(10%) 7,062円

●肌落とし、肌調整、ペーパー目消し

●柔軟性のあるウレタンを使用するため深いバフ目が入りにくく、ライン部、アール面の磨きに最適

●テーパーウールで隅までポリッシング可能

[[BEA162KF-10用] 替スポンジ

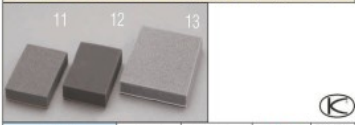

品番	仕様	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA162KF-11	動かない表	25×75×105	800円	880円
EA162KF-12	動かない裏	25×75×105	1,000円	1,100円
EA162KF-13	動き取り用	25×115×140	1,000円	1,100円

[[BEA162KG-10用] 交換用パッド



品番	型番	価格	税込価格(10%)
EA162KG-1	Z3075211/PM-5	1,400円	1,540円
EA162KG-2	2252140P/PM-045	3,600円	3,960円

[50mm] ディスクペーパー (マジック式)



- 金属、木工、その他各種研磨作業用
- マジック式

品番

品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA162KS-40A	#40	10枚	370円	407円
EA162KS-40	#40	100枚	3,210円	3,531円
EA162KS-60A	#60	10枚	300円	330円
EA162KS-60	#60	100枚	3,000円	3,300円
EA162KS-80A	#80	10枚	320円	352円
EA162KS-80	#80	100枚	2,780円	3,058円
EA162KS-120A	#120	10枚	320円	352円
EA162KS-120	#120	100枚	2,780円	3,058円
EA162KS-180A	#180	10枚	320円	352円
EA162KS-180	#180	100枚	2,780円	3,058円
EA162KS-240A	#240	10枚	320円	352円
EA162KS-240	#240	100枚	2,780円	3,058円
EA162KS-320A	#320	10枚	320円	352円
EA162KS-320	#320	100枚	2,780円	3,058円
EA162KS-400A	#400	10枚	320円	352円
EA162KS-400	#400	100枚	2,780円	3,058円

●EA159DC-DJ用(P.1015)

[75mm] ディスクペーパー (マジック式)



- 金属、木工、その他各種研磨作業用
- マジック式

品番

品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA162KT-40A	#40	10枚	710円	781円
EA162KT-40	#40	100枚	6,200円	6,820円
EA162KT-60A	#60	10枚	690円	759円
EA162KT-60	#60	100枚	5,990円	6,589円
EA162KT-80A	#80	10枚	660円	726円
EA162KT-80	#80	100枚	5,770円	6,347円
EA162KT-120A	#120	10枚	640円	704円
EA162KT-120	#120	100枚	5,560円	6,116円
EA162KT-180A	#180	10枚	640円	704円
EA162KT-180	#180	100枚	5,560円	6,116円
EA162KT-240A	#240	10枚	640円	704円
EA162KT-240	#240	100枚	5,560円	6,116円
EA162KT-320A	#320	10枚	640円	704円
EA162KT-320	#320	100枚	5,560円	6,116円
EA162KT-400A	#400	10枚	640円	704円
EA162KT-400	#400	100枚	5,560円	6,116円

●EA159DC-DJ用(P.1015)

[50mm] 研磨ディスク



品番

品番	粒度	最大回転数	価格	税込価格(10%)
EA819MJ-51	#80	25,000rpm	410円	451円
EA819MJ-52	#120	25,000rpm	310円	341円
EA819MJ-53	#180	25,000rpm	310円	341円
EA819MJ-54	#320	25,000rpm	310円	341円
EA819MJ-55	#400	25,000rpm	310円	341円

●砥粒…#51~#54:酸化アルミニウム

●#55:シリコンカーバイド

●塗膜、酸化被膜剥離などに。

●EA819MJ-200~210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

[50mm] 研磨ディスク



品番

品番	粒度	最大回転数	価格	税込価格(10%)
EA819MJ-31	#36	25,000rpm	170円	187円
EA819MJ-32	#60	25,000rpm	160円	176円
EA819MJ-33	#80	25,000rpm	150円	165円
EA819MJ-34	#100	25,000rpm	150円	165円
EA819MJ-35	#120	25,000rpm	150円	165円
EA819MJ-36	#180	25,000rpm	150円	165円
EA819MJ-37	#240	25,000rpm	150円	165円

●砥粒…酸化アルミニウム

●普通鋼はもちろんステンレス鋼・非鉄金属と幅広く使用できます

●EA819MJ-200~210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

[58・75mm] ディスクホイール



品番	サイズ	粒度	価格	税込価格(10%)
EA809EK-80A	φ58×10mm穴	#80	820円	902円
EA809EK-100A	φ58×10mm穴	#100	820円	902円
EA809EK-120A	φ58×10mm穴	#120	820円	902円
EA809EL-80A	φ75×10mm穴	#80	1,160円	1,276円
EA809EL-100A	φ75×10mm穴	#100	1,160円	1,276円
EA809EL-120A	φ75×10mm穴	#120	1,160円	1,276円

●最大回転数…EK:20,750rpm

●EL:16,050rpm

●一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に

●柔軟性に優れたもので、曲面・R面に適しています。

●EA162NY用(P.1013)

[58・75mm] ディスクホイール



品番	サイズ	粒度	価格	税込価格(10%)
EA809EH-40A	φ58×9.53mm穴	#40	750円	825円
EA809EH-60A	φ58×9.53mm穴	#60	750円	825円
EA809EH-80A	φ58×9.53mm穴	#80	750円	825円
EA809EH-100A	φ58×9.53mm穴	#100	750円	825円
EA809EH-120A	φ58×9.53mm穴	#120	750円	825円
EA809EJ-40A	φ75×10mm穴	#40	990円	1,089円
EA809EJ-60A	φ75×10mm穴	#60	990円	1,089円
EA809EJ-80A	φ75×10mm穴	#80	990円	1,089円
EA809EJ-100A	φ75×10mm穴	#100	990円	1,089円
EA809EJ-120A	φ75×10mm穴	#120	990円	1,089円

●最大回転数…EH:20,750rpm

●EJ:16,050rpm

 
●一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの

平面研削、ピード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に

●研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。

●EA162NY用(P.1013)

[50mm] ラバーホルダーパッド (6mm軸)



品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA819MJ-200	エクストラハード	2,830円	3,113円
EA819MJ-210	ミディアム	2,830円	3,113円

●直径…50mm

●ホルダー軸径…6mm

●クイックディスク用

●EA819MJ-31~37・42~45・51~55・61~63用