


[150mm] ディスクペーパー (マジック式)

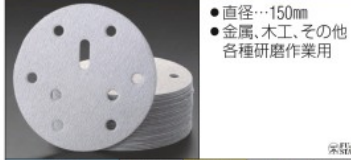

- 直径…150mm
- 金属、木工、その他各種研磨作業用

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA162KX-40A	#40	10枚	1,640円	1,804円
EA162KX-60A	#60	10枚	1,570円	1,727円
EA162KX-80A	#80	10枚	1,490円	1,639円
EA162KX-120A	#120	10枚	1,420円	1,562円
EA162KX-240A	#240	10枚	1,420円	1,562円
EA162KX-40	#40	50枚	7,160円	7,876円
EA162KX-60	#60	50枚	6,840円	7,524円
EA162KX-80	#80	50枚	6,520円	7,172円
EA162KX-120	#120	50枚	6,200円	6,820円
EA162KX-240	#240	50枚	6,200円	6,820円

[125mm] 穴付ディスクペーパー (マジック式)



- マジック式
- 金属、木工、その他各種研磨作業用

ディスク径…φ125mm


品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA162KW-40A	#40	10枚	1,180円	1,298円
EA162KW-40	#40	50枚	5,130円	5,643円
EA162KW-60A	#60	10枚	1,100円	1,210円
EA162KW-60	#60	50枚	4,810円	5,291円
EA162KW-80A	#80	10枚	1,010円	1,111円
EA162KW-80	#80	50枚	4,380円	4,818円
EA162KW-120A	#120	10枚	960円	1,056円
EA162KW-120	#120	50枚	4,170円	4,587円
EA162KW-240A	#240	10枚	960円	1,056円
EA162KW-240	#240	50枚	4,170円	4,587円

[150mm] ディスクペーパー (マジック式)



- 直径…150mm


品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA818MF-8	#320	5枚	1,060円	1,166円
EA818MF-9	#400	5枚	1,060円	1,166円

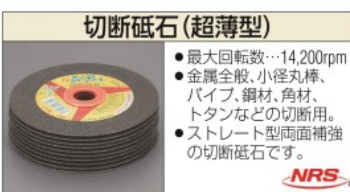

切断砥石 (超薄型)

- 最大回転数…14,200rpm
- 金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなどの切断用。
- ストレート型両面補強の切断砥石です。


品番	粒度	外径 (mm)	穴径 (mm)	厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XD-100	NX60	107	15	1	10枚	2,220円	2,442円
EA843XD-125	NX60	125	22	1.3	10枚	4,680円	5,148円
EA843XD-150	NX46	150	22	1.4	10枚	6,650円	7,315円
EA843XD-180	NX46	180	22	1.5	10枚	7,720円	8,492円

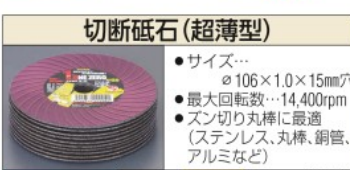

切断砥石 (超薄型)

- サイズ…φ106×1.0×15mm穴
- 最大回転数…14,400rpm
- ズン切り丸棒に最適 (ステンレス、丸棒、鋼管、アルミなど)

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XB-101	46P	10枚	3,420円	3,762円

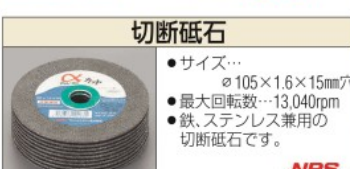

切断砥石

- サイズ…φ105×1.6×15mm穴
- 最大回転数…13,040rpm
- 鉄、ステンレス兼用の切断砥石です。

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XC-100	#40	10枚	2,810円	3,091円



オフセット砥石

- サイズ…φ100×6×15mm穴
- 一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取り
- 最大回転数…13,690rpm


品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809Y-24A	A/WA24P	1枚	350円	385円
EA809Y-124	A/WA24P	5枚	1,720円	1,892円
EA809Y-24	A/WA24P	25枚	7,750円	8,525円
EA809Y-36A	A/WA36P	1枚	350円	385円
EA809Y-136	A/WA36P	5枚	1,720円	1,892円
EA809Y-36	A/WA36P	25枚	7,750円	8,525円



オフセット砥石 [コンクリート用]

- サイズ…φ125×4×22mm穴
- コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
- 最大回転数…11,000rpm


品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809Z-12	#16	5枚	2,740円	3,014円

 

オフセット砥石

- サイズ…φ100×6.5×15mm穴
- 最大回転数…12,000rpm
- 黒皮除去に最適です。

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809YN-36	#36	3枚	7,980円	8,778円

 

[125mm] サンダーパフ (マジック式)



- サイズ…φ125×10(T)mm

品番	粒度	価格	税込価格 (10%)
EA809XG-4	#600相当 (細目)	960円	1,056円

●金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに



品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843X-1A	AZ60RBF	10枚	2,300円	2,530円

切断砥石 (ゴールド)

- サイズ…φ100×2.4×15mm穴
- 最大回転数…14,400rpm
- 長寿命の金属用切断砥石です。

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XB-100	#46	10枚	3,320円	3,652円



切断砥石

- サイズ…φ106×2.2×15mm穴
- 最大回転数…15,000rpm
- 鉄工用
- 両面補強入

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XB-103	30Q	10枚	1,710円	1,881円



オフセット切断砥石


- サイズ…φ100×2.3×15mm穴
- ボルト等の切断が根本からできます。
- 最大回転数…13,690rpm

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809-5	#30	10枚	3,430円	3,773円

[100mm] オフセット砥石

- 直径…100mm
- 穴径…16mm
- 最大回転数…13,690rpm

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809Y-1	#24	5枚	1,590円	1,749円

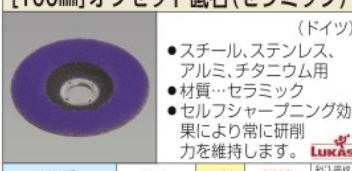

オフセット砥石 (セラミック)

- サイズ…φ100×3.1×15mm穴
- 最大回転数…15,300rpm


切断砥石



- サイズ…φ105×1.3×15mm穴
- 最大回転数…14,450rpm
- ステンレス鋼、一般鋼の切断に

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
品番 EA843X-3A			価格 15,900円	税込価格 (10%) 17,490円

切断砥石 (薄型)

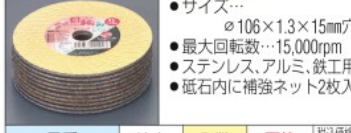

- サイズ…φ106×1.3×15mm穴
- 最大回転数…15,000rpm
- ステンレス、アルミ、鉄工用
- 砥石内に補強ネット2枚入

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XB-102	46P	10枚	3,420円	3,762円

切断砥石 (超薄型)



- サイズ…φ100×1.0×15mm穴
- 最大回転数…15,300rpm
- 材質…アルミニウムオキサイド

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XL-1	#46	5	1,030円	1,133円
EA843XL-2	#46	25	5,150円	5,665円

- スチール、ステンレス、チタニウム用
- 接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。

オフセット砥石



- サイズ…φ180×6×22mm穴
- 一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
- 最大回転数…7,600rpm

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809YA-24A	A/WA24P	1枚	670円	737円
EA809YA-124	A/WA24P	5枚	3,350円	3,685円
EA809YA-24	A/WA24P	25枚	15,200円	16,720円
EA809YA-36A	A/WA36P	1枚	670円	737円
EA809YA-136	A/WA36P	5枚	3,350円	3,685円
EA809YA-36	A/WA36P	25枚	15,200円	16,720円


オフセット砥石 (低騒音・低振動・高耐久)



- サイズ…φ105×6×15mm穴
- 一般鋼、高強力鋼、ステンレス鋼、アルミ用

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809YB-24A	A/WA24P	1枚	470円	517円
EA809YB-124	A/WA24P	5枚	2,350円	2,585円
EA809YB-24	A/WA24P	25枚	10,700円	11,770円
EA809YB-36A	A/WA36P	1枚	470円	517円
EA809YB-136	A/WA36P	5枚	2,350円	2,585円
EA809YB-36	A/WA36P	25枚	10,700円	11,770円

 オフセット砥石



- サイズ…φ100×4×15mm穴
- 溶接後の研削、鉄板等の面取りに
- 最大回転数…13,690rpm

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809YC-36A	#36	1枚	330円	363円
EA809YC-136	#36	5枚	1,650円	1,815円
EA809YC-36	#36	25枚	7,440円	8,184円

- 最大回転数…13,100rpm


切断砥石



- サイズ…φ100×2×15mm穴
- 最大回転数…13,690rpm
- 金属切断用に

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XA-100	A/WA46P	10枚	1,580円	1,738円

切断砥石 (FRP用)

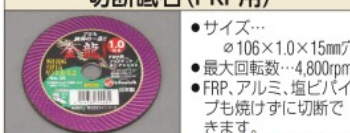

- サイズ…φ106×1.0×15mm穴
- 最大回転数…4,800rpm
- FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843XB-106	#46	1枚	520円	572円

- フランジ一体成型で割れにくく安全です。

オフセット切断砥石 (超薄型)




- サイズ…φ107×1.0×15mm穴
- 金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。
- 超薄型のため切り口に焼けが無く、バリも少なくなります。

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA843X-6	60S	10枚	2,290円	2,519円

- 最大回転数…14,280rpm

オフセット砥石

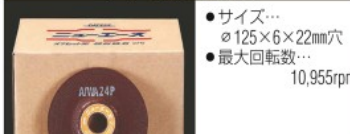

- サイズ…φ125×6×22mm穴
- 最大回転数…10,955rpm

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809YD-24A	A/WA24P	1枚	590円	649円
EA809YD-124	A/WA24P	5枚	2,920円	3,212円
EA809YD-24	A/WA24P	25枚	13,200円	14,520円

オフセット砥石 [コンクリート用]



- サイズ…φ125×4×22mm穴
- コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
- 最大回転数…11,000rpm

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809Z-12	#16	5枚	2,740円	3,014円

オフセット砥石



- サイズ…φ100×6.5×15mm穴
- 最大回転数…12,000rpm
- 黒皮除去に最適です。

品番	粒度	入数	価格	税込価格 (10%)
EA809YD-24	A/WA24P	1枚	590円	649円
EA809YD-124	A/WA24P	5枚		